

3レンジデジタル絶縁抵抗計

品番 **FUSO-360**

価格 **¥50,000**

- ▶ 絶縁抵抗 (250V/500V/1000V)
4/40/400/4000MΩ
- ▶ 交流電圧 600V、
直流電圧 600V
- ▶ 抵抗 400Ω / 4000Ω
- ▶ オートレンジ機能 (MΩ)



- 見やすい大型LCDとバーグラフ表示
- オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます
- オートパワーオフなど機能を多く搭載

仕様


測定範囲	絶縁抵抗	250V	500V	1000V
	MΩ	4/40/400/4000MΩ 精度±(3%rdg+5dgt)		
	交流電圧 (V)	600V 精度±(1.5%rdg+3dgt)		
	直流電圧 (V)	600V 精度±(1%rdg+3dgt)		
	抵抗 (Ω)	400/4000 精度±(1%rdg+5dgt)		
導通テスト		ブザー音 (≤40Ω)		
機能		オートレンジ、オートパワーオフ		
使用環境		0~40℃ 80%RH以下		
サイズ/質量		196L×112W×64Dmm/700g		
電源		1.5V単3電池×8		
セット内容		本体×1、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書		

デジタル接地抵抗計

品番 **ST-1520**

価格 **¥33,000**

- ▶ 接地抵抗 20/200/2000Ω
- ▶ 接地電圧 AC0~200V
- ▶ 分解能 0.01Ω/0.1Ω/1Ω

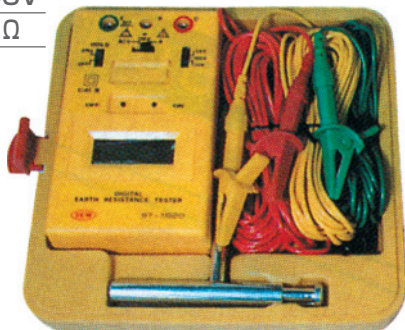

- 接地抵抗0~2kΩ、接地電圧0~200V
- 計測電流2mAでELBを動作することなく計測できます
- 地電圧測定も可能です
- 携帯用ハードケース付

仕様

測定範囲	接地抵抗	20/200/2000Ω 精度±(2%rdg+2dgt) 或は±0.1Ω
	接地電圧	AC0~200V 精度±(1%rdg+2dgt)
ディスプレイ		LCD液晶、最大2000
機能		オートパワーオフ
使用環境		0~40℃ / 80%RH以下
サイズ/質量		163L×100W×50Dmm / 800g
電源		1.5V単4電池×6個
セット内容		キャリングケース、補助接地棒×2、アース測定ケーブル赤15m・黄10m・緑5m、取扱説明書、保証書

デジタル接地抵抗計

品番 **TES-1700**

価格 **¥46,000**

- ▶ 接地抵抗 40/400/4000Ω
- ▶ 接地電圧 AC0~399.9V
- ▶ 分解能 0.01Ω/0.1Ω/1Ω



- 接地棒タイプ
- 計測電流2mA、オートパワーオフ、ハードケース付
- 地電圧測定も可能です
- 最大~4000Ω測定のワイドレンジ仕様

仕様

測定範囲	接地抵抗	40Ω 精度±(2%+0.2Ω) 400Ω/4000Ω 精度±(2%+3dgt)
	接地電圧	AC0~399.9V 分解能0.1V 精度±(1%+4dgt)
ディスプレイ		LCD液晶、最大3999、バーグラフ表示
機能		データホールド、最大値・最小値
サンプリング		0.4秒/回 バーグラフ表示0.1秒/回
使用環境		0~40℃ 80%RH以下
サイズ/質量		163L×100W×50Dmm / 800g
電源		1.5V単3電池×8個
セット内容		本体×1、補助接地棒×2、アース測定ケーブル赤15m・黄10m・緑5m、ハードケース、取扱説明書、保証書

フロンガス
関連

空調配管
関連工具

溶接関連
機器

荷役機器

電気計測

電気
テスタ

クランプ
テスタ

絶縁
抵抗計