


鉄

ナベ頭 ユニクロ

薄鋼板  
結合素材 C型鋼

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
3.5 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	1.6mmまで	
	13	2,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで
	19	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで
	25	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	1.6mmまで	
	13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	30	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	35	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	40	700本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	45	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	50	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	5.0 × 13	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	2.3mmまで
		16	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0
19		500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
25		500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
30		1,000本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
35		700本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
40		500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
45		500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
50		500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
60		400本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで

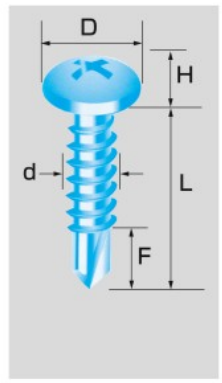

鉄

ナベ頭 ユニクロ カラー

薄鋼板  
結合素材 C型鋼

サイズ (d×L)	入数	カラー	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 13	1,000本×10箱	白	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで	
	13	1,000本×10箱	新茶	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
	13	1,000本×10箱	グレー	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
	13	1,000本×10箱	黒(ツヤ消)	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
	13	1,000本×10箱	クリーム	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで

