 



ケーブルの種類と説明

VA・VVF線  屋内配線等に多く使われている2芯や3芯の被覆ケーブル。	VVR線 単芯  屋内配線等に多く使われている被覆ケーブル。	IV線  最も一般的な屋内配線用絶縁電線。
VCT線  ビニールキャブタイヤケーブル。2芯・3芯・4芯等の被覆ケーブル。	VVR線 三芯  屋内配線等に多く使われている被覆ケーブル。	CV線 単芯  ポリエチレンを絶縁体として電線に巻いて強化したもの。


ケーブルハンディーカッター CABLE HANDY CUTTERS 600-150,200,240




No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力	パッケージ サイズ H×W×Dmm	入数	JANコード
			IV線 mm			
600-150	150	150	22mm ² φ9.2	200×73×18	6	060063
600-200	200	285	38mm ² φ11.4	251×73×15	6	060087
600-240	240	465	60mm ² φ13.6	280×73×20	6	060100

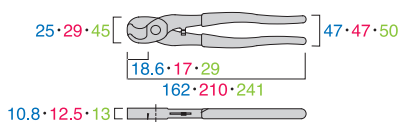

 電工ケーブルハンディーカッター ELECTRICAL CABLE HANDY CUTTERS 600Z-240



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力	パッケージ サイズ H×W×Dmm	入数	JANコード
			IV線 mm			
600Z-240	240	470	60mm ² φ13.6	280×73×20	6	066102

 

ステンレスケーブルカッター STAINLESS CABLE CUTTERS 610-170



ステンレス (SUS420J2)



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力	パッケージ サイズ H×W×Dmm	入数	JANコード
			VCT線 mm			
610-170	170	125	φ10	223×73×20	6	060070

