


●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

オプションパーツ

偏角度アダプター OP-010GB

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-010GB	639	¥10,250

- 偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置でナットでしっかりと締め込んでください。
- 偏角度が2.5°以上の場合ご使用ください。
- カタログ34ページ「ソフトアプソーバーの選定計算資料2 偏角度衝突の考え方」をご参照ください。
- 偏角度用ガイドはストッパーとしてもご使用可能です。
- ソフトアプソーバーキャップ付き(-C)には偏角度アダプターのご使用はできません。
- 偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。
- 偏角度用キャップ、偏角度用ガイドの単品販売は行っておりません。
- FA-2530G*-S-P2.0、FWM-2530GBD-S-P 2.0には、偏角度アダプターのご使用はできません。

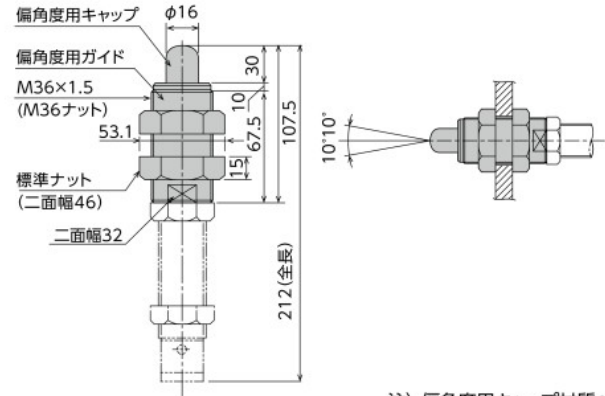


注) 偏角度用キャップ材質: 金属

ストッパーナット OP-020GB-□

型式	ネジピッチ	製品質量 g	定価(税抜)
OP-020GB-S	M25×1.5	65	¥1,000
OP-020GB-C		102	¥1,800
OP-020GB-S-P2.0	M25×2.0	65	¥1,000
OP-020GB-C-P2.0		102	¥1,800

- ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、ナットでしっかりと固定してください。

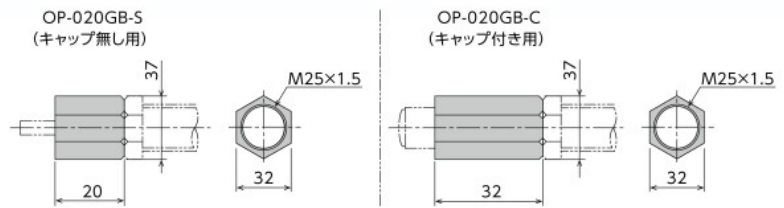


注) 面取りがない方が衝突面です。取付時にご確認ください。

スイッチ付きホルダー OP-032GB(ストッパー機能付き)

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-032GB	82	¥8,400


- 本体スイッチ付きホルダーは単品でのご注文も可能ですが、なるべく本体と併せてご注文ください。その際は、本体型式と併記の上でご手配ください。
- スイッチの仕様及び使用上の注意点については、17ページをご参照ください。
- 注) スwitchの単品販売は行なっておりません。

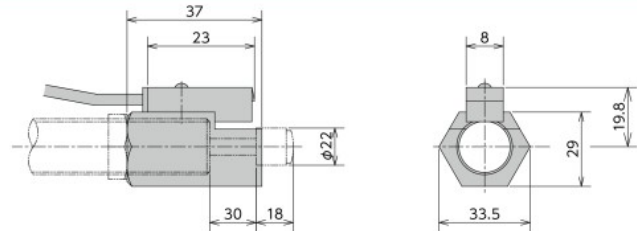

正方形フランジ OP-040GB

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-040GB	206	¥3,200


- 取り付け位置を決定後、ナットでしっかりと固定してください。

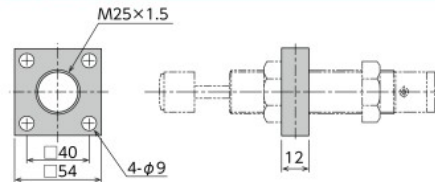

防滴キャップ -060

型式	製品質量 g	定価(税抜)
FA-2530GB-C-060	77	¥18,800
FA-2530GD-C-060		
FWM-2530GBD-C-060		

- 防滴キャップを組み付けての販売となります。
- 防滴キャップ単品の販売は行っておりません。
- 必ずキャップを上向きにご使用ください。横向きあるいは下向きでご使用されると、防滴効果が期待できない場合があります。

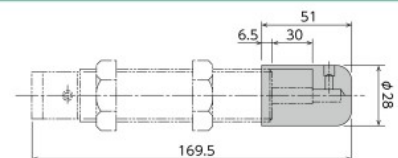

標準ナット

型式	適用機種	製品質量 g	定価(税抜)	型式	適用機種	製品質量 g	定価(税抜)
M25ナット	FA-2530GB	30	¥400	M25-P2ナット	FA-2530GB P2.0	31	¥400
	FA-2530GD				FA-2530GD P2.0		
	FWM-2530GBD				FWM-2530GBD P2.0		