

●製品の仕様は予告なく変更することがあります。


オプションパーツ

偏角度アダプター OP-010-M3625/M3650

型式	定価(税抜)
OP-010-M3625	¥20,000
OP-010-M3650	¥23,000

- 偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドの
ガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体
ナットをしっかりと締め込んでください。
- 偏角度が2.5°以上の場合ご使用ください。
カタログ34ページ「ソフトアプソーバーの選定計算資料2 偏角度衝突の考え方」をご参照ください。
- 偏角度用ガイドはストッパーとしてもご使用可能です。
- ソフトアプソーバーにオプションパーツのウレタンキャップを取り付けてのご使用はできません。
- 偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。
- 偏角度用キャップ、偏角度用ガイドの単品販売は行っておりません。


型式	A	B	C	D	ΦF	E	K	G	H	I	J	製品質量 g
OP-010-M3625	131	97	10	24	22	15	200	M45×1.5	55	63.5	41	880
OP-010-M3650	201	152	10	49			312					1,270

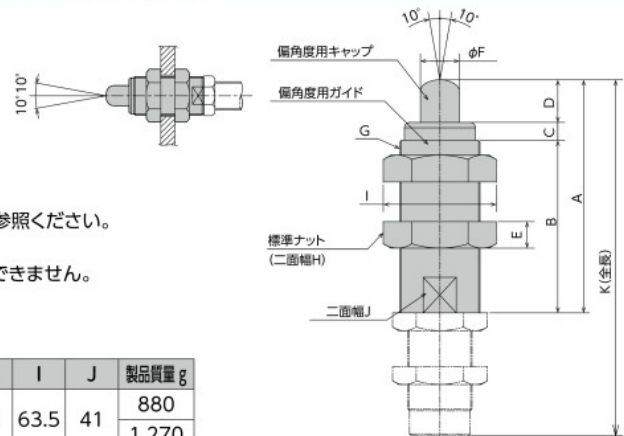

ストッパーナット OP-020M36

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-020M36	291	¥5,000

- ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、
ナットでしっかりと固定してください。

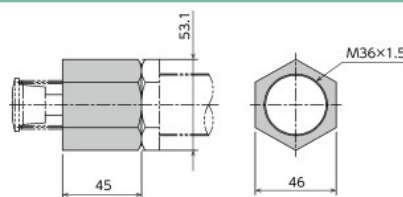


注) 面取りがない方が衝突面です。取付時には御注意ください。

正方形フランジ OP-040UB

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-040UB	566	¥5,000


- 取り付け位置を決定後、ナットでしっかりと固定してください。

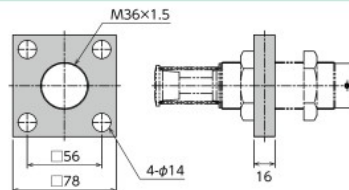

ウレタンキャップ OP-090M36B

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-090M36B	7	¥1,400

型式	A寸法
FA-3625A1/A3/SL-C	155
FA-3650A2/A3/SL-C	222

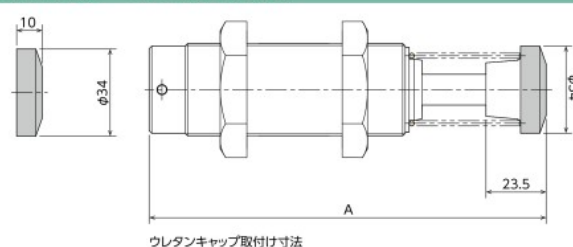

ウレタンキャップ取付け寸法

標準ナット M36Aナット

型式	適用機種	製品質量 g	定価(税抜)
M36Aナット	FA-3625A	65	¥650
	FA-3625SL		
	FA-3650A		
	FA-3650SL		