


●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

オプションパーツ


ナット OP-M42

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-M42	64	¥1,300

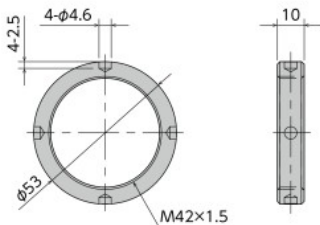

正方形フランジ OP-040 M42SF


型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-040M42SF	153	¥6,000

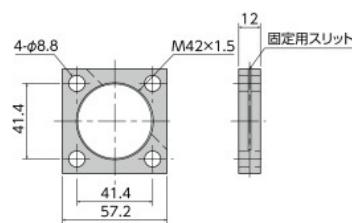

ストッパーナット OP-020 M42


型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-020M42	370	¥8,800

●ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、ナットでしっかりと固定してください。

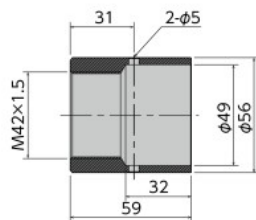


長方形フランジ OP-040 M42RF

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-040M42RF	251	¥7,000

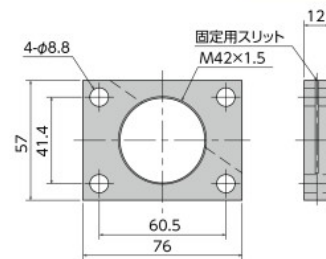

ウレタンキャップ OP-090 M42A

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-090M42A	22	¥2,100

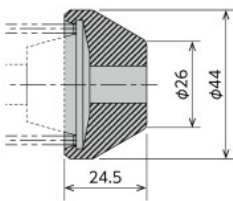


※ウレタンキャップの取付時の全長は、
 4225=162mm
 4250=213mm
 4275=264mm
 となります。

サイドマウント OP-M42SM

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-M42SM	676(1個)	¥19,000


※サイドマウントは2個1組の販売です。
 ※推奨ボルト 六角穴付ボルト M8×50

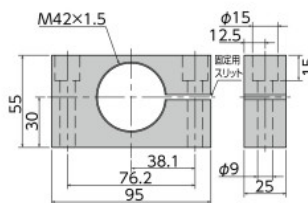

偏角度アダプター OP-010M4225/M4250

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-010M4225	1,600	¥21,000
OP-010M4250	2,500	¥24,000


- 偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナット(別売)をしっかりと締め込んでください。
- 偏角度が2.5°以上の場合ご使用ください。
- 偏角度用ガイドはストッパーとしてもご使用可能です。
- ソフトアプソーバーにオプションパーツのウレタンキャップを取り付けてのご使用はできません。
- 偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。カタログ34ページ「ソフトアプソーバーの選定計算資料2 偏角度衝突の考え方」をご参照ください。
- 本体ナットは付属しません。
- FA-4250YD-C、FWM-4250YBD-Cにはご使用できません。
- 偏角度用キャップ、偏角度用ガイドの単品販売は行っておりません。

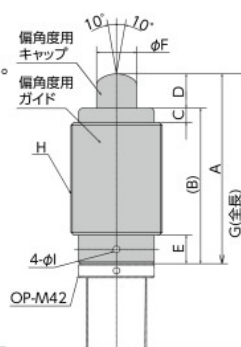

ナット OP-M64

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-M64	100	¥2,600

●偏角度アダプター用のナットとして使用できます。

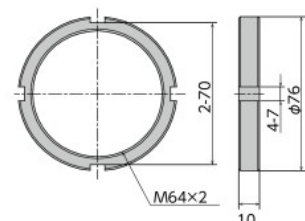

型式	A	B	C	D	E	ΦF	G	H	ΦI
OP-010M4225	133	109	10	24	20	28	194	M64x2	4.6
OP-010M4250	203	154	10	49			290		