


FA-2016EA/FA-2725FA

前後両端部に調整ツマミがあり、取付後の特性調整が容易

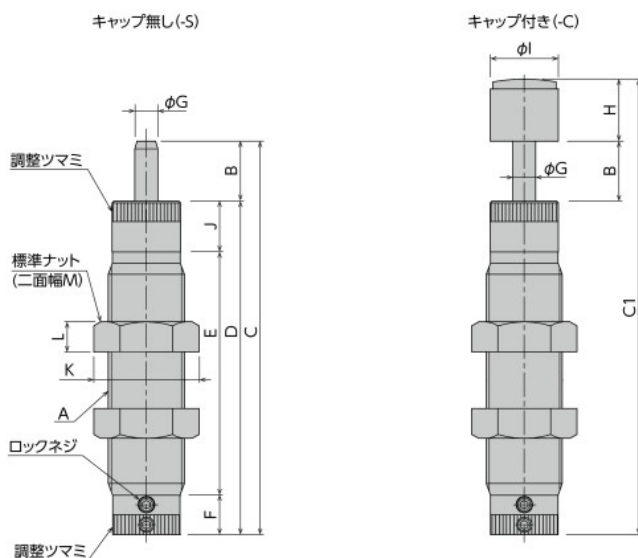

寸法表

型式	A	B	C	C1	D	E	F	φG	H	φI	J	K	L	M
FA-2016EA-S/C	M20×1.5	16	105	122	89	65	10.5	6	17	18	13.5	27.7	8	24
FA-2725FA-S/C	M27×1.5	25	136	156	111	86.5		8	20	23	14	37	10	32

注) 型式記号の末尾は、キャップ無しの場合は -S、キャップ付きの場合は -C でご手配ください。

仕様


型式	スト ローク mm	最大吸収 エネルギー J (kgf・m)	最大等価 質量 kg (kgf)	衝突速度 範囲 m/s	最大抗力値 N	毎分最大使用可能 サイクル cycle/min	毎分最大吸収 エネルギー J/min (kgf・m/min)	ピストンロッド 復帰力 N(kgf)	使用温度 範囲 ℃	製品質量 g	許容 偏角度 °	定価 (税抜)	
FA-2016EA-S FA-2016EA-C	16	25.4 (2.6)	200(200)	0.15～3.0	3,610	60	343(35)	35.2(3.59) 以下	-5～70	173	±2.5	¥10,500	
												191	¥11,300
FA-2725FA-S FA-2725FA-C	25	79.3 (8.1)	500(500)		7,200		539(55)	44.2(4.51) 以下		402		¥12,700	
										446		¥13,500	

※ FA-2725FA-□シリーズは偏角度アダプター、防滴キャップはご使用できません。

使用上の注意

- ※ 必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- ※ 外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020EB-※、OP-020FB-※と併用にてご使用ください。
- ※ 製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
- ※ 液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
- ※ ソフトアブソーバーには許容偏角度を超える偏荷重がかからないようにしてください。
カタログ34ページ「ソフトアブソーバーの選定計算資料2 偏角度衝突の考え方」をご参照ください。
(許容偏角度: ±2.5°)

調整方法

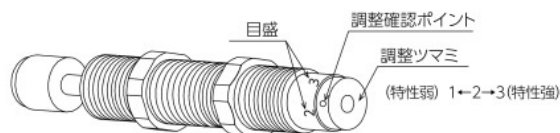

- ※ 前後どちらかの調整ツマミを回転させて調整の上でご使用ください。
初めに調整目盛“1~2の中間”程度にセットし、強く感じるようであれば目盛“1”の方向に、弱く感じるようであれば“2”の方向に回転させてください。
- ※ 調整はアナログ式ですので目盛の中間位置でも使用可能です。
- ※ 調整が終了したら付属の六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。
- ※ 前後の調節ツマミは連動しています。