

FKシリーズ オプションパーツ

正方形フランジ/長方形フランジ/防滴キャップ/ウレタンキャップ


RoHS対応品

●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

オプションパーツ

フランジ OP-040

型式	A	B	C	D	E	製品質量 g	定価(税抜)
OP-040PB	25	18	M10×1	3.2	4	16	¥1,750
OP-040KB			M12×1			15	¥1,800
OP-040RB	34	24	M14×1.5	4.5		30	¥1,900
OP-040XB			M16×1.5			29	¥2,000
OP-040EB	40	28	M20×1.5	6.5	12	109	¥1,600
OP-040GB	54	40	M25×1.5	9		206	¥3,200
OP-040FB	50	36	M27×1.5	11	14	157	¥2,000
OP-040TB	65	45	M30×1.5			344	¥4,400
OP-040UB	78	56	M36×1.5	14	16	566	¥5,000
OP-040M42SF	-	-	-	-	-	153	¥6,000
OP-040M64SF	90	70	M64×2	11	16	400	¥4,600

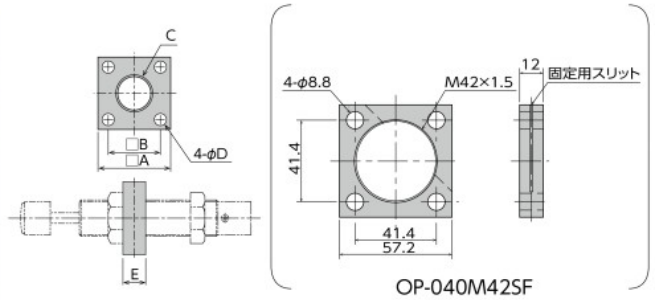


OP-040M42SF

●ソフトアブソーバーの取付金具です。


長方形フランジ OP-040 M42RF

型式	製品質量 g	定価(税抜)
OP-040M42RF	251	¥7,000

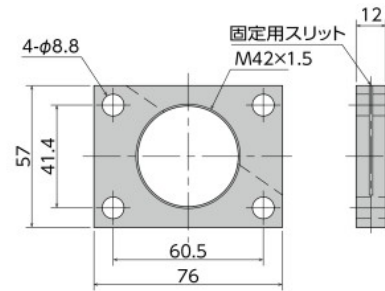

防滴キャップ -060

型式	A	B	C	D	E	製品質量 g	定価(税抜)
FK-1008□-C-060	13	18	3	8	55	10	¥8,100
FK-1210□-C-060	17	28	9.5	10	71.5	25	¥7,350
FK-1412□-C-060	19	30	9	12	78.5	31	¥7,900
FK-1612□-C-060	21	34	9.5		87.5	46	¥9,900
FK-2016□-C-060	24	35	4	16	108	59	¥11,950
FK-2530□-C-060	28	51	6.5	30	154.5	77	¥17,400
FK-2725□-C-060	30	50	5	25	137.5	112	¥17,300
FK-3035□-C-060	38	60		35	191.5	255	¥35,800

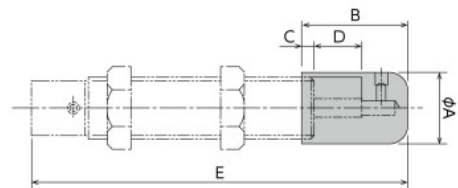


- 本体組立販売
- にはカタログ表示のL、M、Hのいずれかが入ります。
- オイルが飛散するような環境でのご使用の際にご利用ください。
- 必ずキャップを上向きにご使用ください。
- 横向きあるいは下向きでご使用されると、防滴効果が期待できない場合があります。


注)防滴キャップの単品販売は行っていません。

ウレタンキャップ OP-090M □

型式	A	C	製品質量 g	定価(税抜)
OP-090M36B	10	34	7	¥1,400
OP-090M42A	24.5	44	22	¥2,100
OP-090M64A	(24.1)	57	35	¥2,800

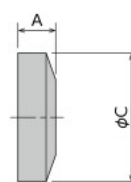

OP-090M36B

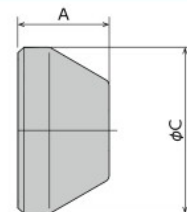

OP-090M42A
OP-090M64A