



# レターボックスポスト口

Cタイプ(ポスト口のみ) ※Cタイプは、ポスト口が面取り形状です。

- ・横型・郵便物差入口です。
- ▶ご注意
- ・防滴仕様ですが、屋外への設置は強い風雨や諸条件によって雨水が浸入することがあります。
- ・屋内・屋外仕様です。



C900HES パイン

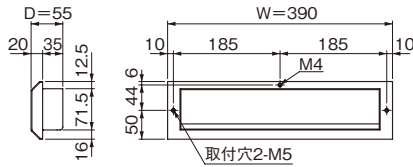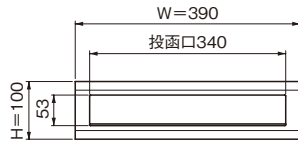

C900



C900H



C900R(レッド)



C900WES パイン



C900B(ブラック)



C900BA(鏡面)



C900HES ウォールナット





C900WES ウォールナット

Rタイプ(ポスト口のみ) ※Rタイプは、ポスト口がR形状です。



R900HES ウォールナット

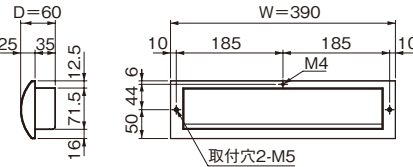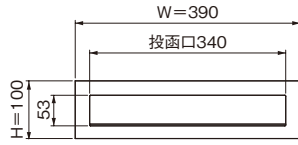

R900



R900H



R900R(レッド)



R900HES パイン



R900WES パイン



R900B(ブラック)



R900BA(鏡面)



R900WES ウォールナット



R900R レッド




C900B ブラック


セパレート箱(本体のみ)



B900H

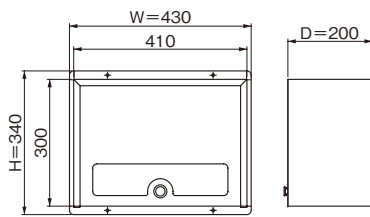

B900H

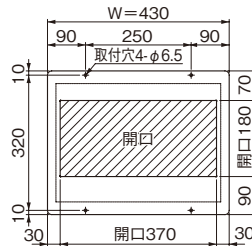

商品番号	商品名	1台価格	商品番号	商品名	1台価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
								H	W	D(C/R)			
・248-453	ポスト口C900H	・11,000	・248-450	ポスト口R900H	・11,000	SUS304	ヘアライン	100	390	55/60	10	1.2kg	台
248-454	◇ C900B	・11,500	248-451	◇ R900B	・11,500	◇	ブラック	100	390	55/60	10	1.2kg	◇
248-455	◇ C900R	・11,500	248-452	◇ R900R	・11,500	◇	レッド	100	390	55/60	10	1.2kg	◇
249-576	◇ C900BA	・11,500	249-581	◇ R900BA	・11,500	◇	バフ研磨	100	390	55/60	10	1.2kg	◇
249-577	◇ C900HES HL×パイン	・16,000	249-582	◇ R900HES HL×パイン	・16,000	◇	ヘアライン・塩ビシート	100	390	55/60	10	1.2kg	◇
249-578	◇ C900HES HL×ウォールナット	・16,000	249-583	◇ R900HES HL×ウォールナット	・16,000	◇	◇	100	390	55/60	10	1.2kg	◇
249-579	◇ C900WES ホワイト×パイン	・16,500	249-584	◇ R900WES ホワイト×パイン	・16,500	◇	ホワイト・塩ビシート	100	390	55/60	10	1.2kg	◇
249-580	◇ C900WES ホワイト×ウォールナット	・16,500	249-585	◇ R900WES ホワイト×ウォールナット	・16,500	◇	◇	100	390	55/60	10	1.2kg	◇

商品番号	商品名	1台価格	材質	仕上げ	サイズ			錠前	入数	重量	単位
					H	W	D				
・248-456	レターボックス セパレート箱 B900H	・19,800	SUS304	No. 4	340	430	200	ラッチロック錠	1	3.4kg	台