

高さ調節付浴槽手すりUST-130



- ・身長や浴槽壁の高さに合わせてグリップの高さを選べます。
- ・ループ状の水平なグリップでしっかり握れ、浴槽の出入りも安心。
- ・浴槽内用のグリップも付いて、入浴中の姿勢保持にも安心。
- ・ネジを緩めてフレームをスライドさせるだけの簡単幅調節。
- ・特定福祉用具・特定介護予防福祉用具としてご使用いただけます。

▶ご注意

- ・取付け可能な浴槽の壁厚は、45～130mmとなります。
- ・一部お取付けできない浴槽がございます。
ポリ浴槽など、浴槽外側のエプロン部を取り外しできる浴槽、浴槽上縁部に段差のある浴槽など

商品番号	商品名	1個価格	材質			色		サイズ			入数	重量	単位
			本体・フレーム	カバー	グリップ表面	本体	グリップ	H	W	D			
456-850	高さ調節付浴槽手すりUST-130	・18,000	SUS304	PP	エラストマー	ホワイト	レッド	37～39	20	27～33	2	3.9kg	個

シャワーベンチ

折りたたみシャワーベンチTS




- ・着座時に身体を安定させるひじ掛けは、跳ね上げることができ、移乗時にはじゃまにならずスムーズに動作を行います。



背付きシャワーベンチCPE-N




- ・浴槽壁にピッタリと横づけできる脚部および脚ゴム形状です。

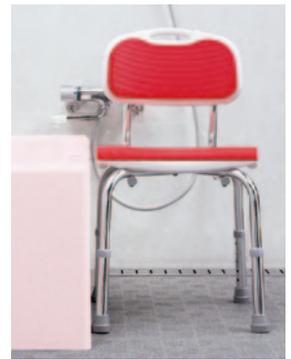

背付シャワーベンチC



- ・背もたれは背中をしっかりホールドし、しかも持ち手が背中に当たらず痛みを感じにくい形状です。

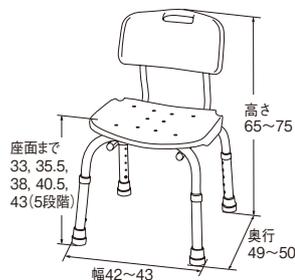

- ・ソフトパッドが着座時の痛みや冷たさを緩和。カンタン着脱で丸洗いでできます。抗菌加工済み。(背付シャワーベンチCは除く)
- ・特定福祉用具・特定介護予防福祉用具としてご使用いただけます。

商品番号			商品名	1台価格	材質	サイズ			入数	重量	単位
レッドの場合	ブルーの場合	ホワイトの場合				H	W	D			
456-851	456-853		折りたたみ シャワーベンチ TS	・22,000	(座部・背もたれ)PE、(ひじ掛け)PP、(ひじ掛けグリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミ	670～770	520	500	2	5kg	台
456-857	456-859		背付	・15,000	(座部・背もたれ)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミ	670～770	430	455	2	3.2kg	◇
		456-861	◇	・12,000	(座部・背もたれ)PE、(パイプ)アルミ	650～750	420	490	2	2.7kg	◇