

# ステーションボックス

## キャスター(C)仕様

掃除の時の移動などに便利です。



#300C



透明#300C



- ・上下扉を開ければ、フルオープンになります。また、底面フラット構造で清掃が楽に行えます。
- ・高さ、奥行きが同じなので、容量の違うサイズを2台以上置いても美観を損ないません。
- ・30mmの南京錠で施錠が可能です。
- ・透明タイプは中が見える事で分別意識が向上します。複数台設置時には、ゴミ捨てがスムーズです。

## アジャスター(A)仕様


設置場所に段差がある場合に便利です。(高さ調整約4cm)



#500A



透明#500A

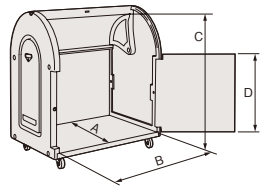

寸寸法

型式	サイズ			
	A	B	C	D
#300	654	525	920	610
#500	654	875	920	610
#800	654	1440	920	610

### ■製品の選び方

①容量(サイズ)を決める

**300ℓ**  
ゴミ袋(45ℓ)  
約6袋分

**500ℓ**  
ゴミ袋(45ℓ)  
約10袋分

**800ℓ**  
ゴミ袋(45ℓ)  
約15袋分

②足部の仕様を決める

キャスター (C)

アジャスター (A)

固定台 (B)



③蓋のタイプを決める

レギュラー

透明蓋(ポリカーボネート製)



## 固定台(B)仕様

アンカー固定が可能です。(Ø11mmピン別売)



#800B



透明#800B

商品番号	商品名	1台価格	材質	色	サイズ			耐荷重	容量	入数	重量	単位
					H	W	D					
515-810	ステーションボックス #300C (キャスター仕様)	・ 67,000	ポリエチレン	ウォームグレー	1120	645	768	60kgf	300ℓ	1	24kg	台
515-811	〃 #500C (〃)	・ 89,000	〃	〃	1120	995	768	100kgf	500ℓ	1	30kg	〃
515-812	〃 #800C (〃)	・ 112,000	〃	〃	1120	1560	768	160kgf	800ℓ	1	48kg	〃
515-813	〃 #300B (固定台仕様)	・ 71,000	〃	〃	1127	645	768	60kgf	300ℓ	1	32kg	〃
515-814	〃 #500B (〃)	・ 93,000	〃	〃	1127	995	768	100kgf	500ℓ	1	37kg	〃
515-815	〃 #800B (〃)	・ 119,000	〃	〃	1127	1560	768	160kgf	800ℓ	1	57kg	〃
515-770	〃 #300A (アジャスター仕様)	・ 71,000	〃	〃	1141~1184	645	768	60kgf	300ℓ	1	25kg	〃
515-771	〃 #500A (〃)	・ 93,000	〃	〃	1141~1184	995	768	100kgf	500ℓ	1	30kg	〃
515-772	〃 #800A (〃)	・ 119,000	〃	〃	1141~1184	1560	768	160kgf	800ℓ	1	47kg	〃
515-773	〃 透明 #300C (キャスター仕様)	・ 77,000	〃	〃	1120	645	768	60kgf	300ℓ	1	23kg	〃
515-774	〃 〃 #500C (〃)	・ 103,000	〃	〃	1120	995	768	100kgf	500ℓ	1	30kg	〃
515-775	〃 〃 #800C (〃)	・ 129,000	〃	〃	1120	1560	768	160kgf	800ℓ	1	47kg	〃
515-776	〃 透明 #300B (固定台仕様)	・ 82,000	〃	〃	1127	645	768	60kgf	300ℓ	1	31kg	〃
515-777	〃 〃 #500B (〃)	・ 108,000	〃	〃	1127	995	768	100kgf	500ℓ	1	37kg	〃
515-778	〃 〃 #800B (〃)	・ 137,000	〃	〃	1127	1560	768	160kgf	800ℓ	1	56kg	〃
515-779	〃 透明 #300A (アジャスター仕様)	・ 82,000	〃	〃	1141~1184	645	768	60kgf	300ℓ	1	24kg	〃
515-780	〃 〃 #500A (〃)	・ 108,000	〃	〃	1141~1184	995	768	100kgf	500ℓ	1	29kg	〃
515-781	〃 〃 #800A (〃)	・ 137,000	〃	〃	1141~1184	1560	768	160kgf	800ℓ	1	46kg	〃