

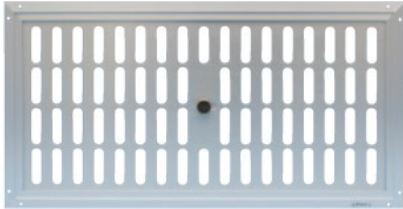


# アルミ合セルーバー／アルミ合せレジスター

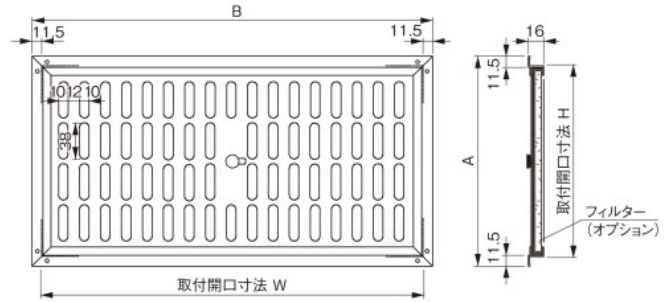

■付属部品  
SUS十字穴付丸木ネジ

317-111	2.7×16：8本
317-112	
317-113	
317-114	
317-115	
317-116	
317-122	
317-163	
317-164	2.7×16：10本
317-165	
317-167	
317-168	2.7×16：12本
317-117	
317-121	
317-166	
317-131	2.7×16：12本
317-132	
317-169	


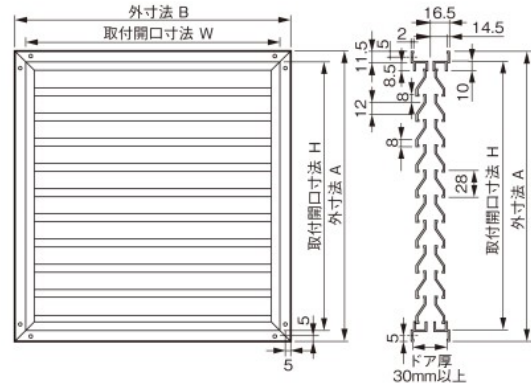


▶ ご注意

- ・ルーバーは、特注サイズ、網付も製作可能です。
- ・レジスターは、特注サイズの製作はできません。網付のみ製作可能です。
- ・ルーバーは2枚1組です。
- ・ルーバー 1枚 (片面) だけをお求めの場合は別途お問い合わせください。
- ・レジスターは粉塵や花粉などの対策にフィルターの取付けも別注にて可能です。

商品番号	商品名	価格	材質	仕上げ	外寸法		取付開口寸法		有効換気面積	入数	重量	単位
					A	B	H	W				
317-111	アルミ合セルーバー 150×150	1組 ・ 13,500	アルミ	アルマイトシルバー	170	170	152	152	39cm <sup>2</sup>	1	440g	組
317-112	〃 150×300	〃 ・ 15,750	〃	〃	170	320	152	302	84cm <sup>2</sup>	1	666g	〃
317-113	〃 178×430	〃 ・ 19,250	〃	〃	198	450	180	432	154cm <sup>2</sup>	1	1030g	〃
317-114	〃 200×300	〃 ・ 17,750	〃	〃	220	320	202	302	126cm <sup>2</sup>	1	846g	〃
317-115	〃 200×400	〃 ・ 19,000	〃	〃	220	420	202	402	171cm <sup>2</sup>	1	1074g	〃
317-116	〃 200×500	〃 ・ 21,750	〃	〃	220	520	202	502	216cm <sup>2</sup>	1	1302g	〃
317-117	〃 200×600	〃 ・ 23,750	〃	〃	220	620	202	602	266cm <sup>2</sup>	1	1544g	〃
317-118	〃 300×300	〃 ・ 22,750	〃	〃	320	320	302	302	210cm <sup>2</sup>	1	1200g	〃
317-121	〃 300×600	〃 ・ 29,000	〃	〃	320	620	302	602	435cm <sup>2</sup>	1	2192g	〃
317-122	〃 400×400	〃 ・ 32,500	〃	〃	420	420	402	402	399cm <sup>2</sup>	1	1988g	〃
317-131	〃 700×150	〃 ・ 43,500	〃	〃	720	170	702	152	253cm <sup>2</sup>	1	1580g	〃
317-132	〃 800×200	〃 ・ 51,750	〃	〃	820	220	802	202	405cm <sup>2</sup>	1	2200g	〃
317-163	〃 250×500	〃 ・ 24,000	〃	〃	270	520	252	502	288cm <sup>2</sup>	1	1720g	〃
317-164	〃 500×500	〃 ・ 46,250	〃	〃	520	520	502	502	648cm <sup>2</sup>	1	1474g	〃
317-165	アルミ合せレジスター 200×400	1枚 ・ 21,000	〃	〃	220	420	202	402	236cm <sup>2</sup>	1	582g	枚
317-166	〃 300×600	〃 ・ 33,500	〃	〃	320	620	302	602	501cm <sup>2</sup>	1	1103g	〃
317-167	〃 500×500	〃 ・ 44,750	〃	〃	520	520	502	502	702cm <sup>2</sup>	1	1432g	〃
317-168	〃 250×500	〃 ・ 27,250	〃	〃	270	520	252	502	336cm <sup>2</sup>	1	804g	〃
317-169	〃 700×150	〃 ・ 25,500	〃	〃	720	170	702	152	304cm <sup>2</sup>	1	791g	〃

## アルミドアガラリ50型

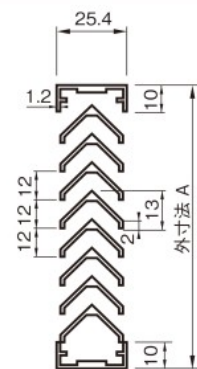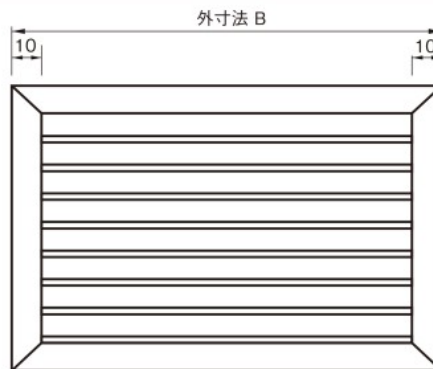

▶ ご注意

- ・平均換気率：50%です。
- ・特注サイズも製作可能です。

商品番号	商品名	1枚価格	材質	仕上げ	外寸法		取付開口寸法		有効換気面積	入数	重量	単位
					A	B	H <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>				
316-627	アルミドアガラリ 50型 A	・ 16,000	アルミ	アルマイトシルバー	200	400	202	402	342cm <sup>2</sup>	1	940g	枚
316-628	〃 〃 B	・ 20,750	〃	〃	200	600	202	602	523cm <sup>2</sup>	1	1382g	〃
316-629	〃 〃 C	・ 31,000	〃	〃	300	600	302	602	812cm <sup>2</sup>	1	2064g	〃