




※本図はSF-300-304

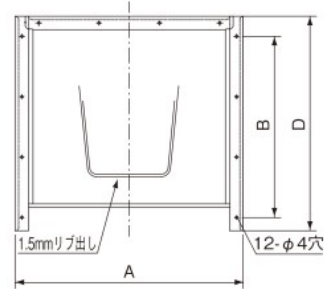


SUSフードカバーSF

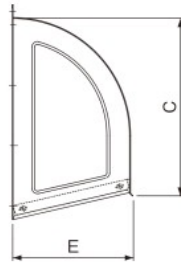


※本図はSF-SMZ300

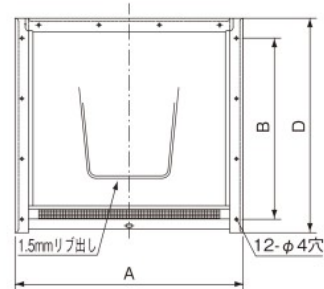

SUS防虫フードSF

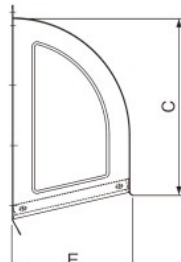


※本図はSF-SBT300

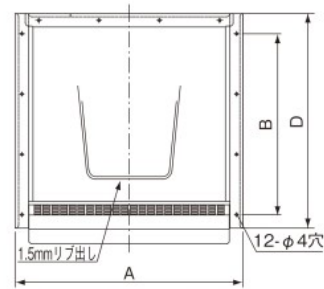

SUS防鳥フードSF



油切りプレート

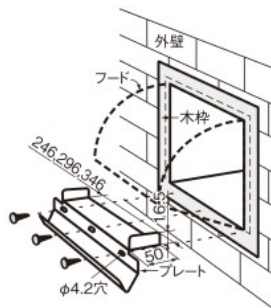

- ・側面と前面にリブ加工が施してあり、強風時でも風鳴りが少ないです。
- ・防虫フードは、虫や鳥のフード内への侵入を防ぎます。(16メッシュ網)
- ・防鳥フードは、鳥のフード内への侵入を防ぎます。(パンチングメタル10角抜き加工)水切りプレート付きです。
- ・防虫・防鳥フードの網は取り外しが可能です。

▶ご注意

- ・防虫・防鳥網部は、塗装できません。
- ・後付け可能なフード用油切りプレートは、別売となります。

商品番号	商品名	1台価格	材質	仕上げ	サイズ					適用換気扇 サイズ	備考	入数	重量	単位
					A	B	C	D	E					
524-890	SUSフードカバー SF250-304	3,900	SUS304	BA	290	210	200	270	180	20cm用	アミなし	10	570g	台
524-891	〃 SF300-304	4,700	〃	〃	340	270	265	320	180	25cm用	〃	10	765g	〃
524-892	〃 SF350-304	5,700	〃	〃	390	315	315	370	180	30cm用	〃	10	960g	〃
524-894	SUS防虫フード SF-SMZ250	9,900	〃	〃	290	210	200	270	180	20cm用	防虫網付	6	550g	〃
524-895	〃 SF-SMZ300	10,900	〃	〃	340	270	265	320	180	25cm用	〃	6	650g	〃
524-893	〃 SF-SMZ350	11,900	〃	〃	390	315	315	370	180	30cm用	〃	6	800g	〃
524-896	SUS防鳥フード SF-SBT250	8,000	〃	〃	290	210	200	270	180	20cm用	防鳥網付	6	550g	〃
524-897	〃 SF-SBT300	9,000	〃	〃	340	270	265	320	180	25cm用	〃	6	650g	〃
524-898	〃 SF-SBT350	10,400	〃	〃	390	315	315	370	180	30cm用	〃	6	800g	〃
524-875	フード用油切りプレート SF-A20	・ 1,600	SUS430	2B	250×250					20cm用	—	10	130g	個
524-876	〃 SF-A25	・ 1,700	〃	〃	300×300					25cm用	—	10	160g	〃
524-877	〃 SF-A30	・ 1,750	〃	〃	350×350					30cm用	—	10	180g	〃

