

ステンレスワイヤロープ



■(7×7)1mあたり

| 商品番号 | 商品名 | 1m価格 |
|---------|---------|-------|
| 233-250 | S7-1.0M | 165 |
| 233-251 | S7-1.5M | 175 |
| 233-252 | S7-2.0M | 200 |
| 233-253 | S7-2.5M | 265 |
| 233-254 | S7-3.0M | 290 |
| 233-255 | S7-4.0M | 530 |
| 233-256 | S7-5.0M | 800 |
| 233-257 | S7-6.0M | 1,000 |

■(7×19)1mあたり

| 商品番号 | 商品名 | 1m価格 |
|---------|-----------|-------|
| 233-259 | S19- 1.5M | 350 |
| 233-260 | S19- 2.0M | 350 |
| 233-261 | S19- 2.5M | 400 |
| 233-262 | S19- 3.0M | 430 |
| 233-263 | S19- 4.0M | 690 |
| 233-264 | S19- 5.0M | 860 |
| 233-265 | S19- 6.0M | 1,090 |
| 233-266 | S19- 8.0M | 1,840 |
| 233-267 | S19- 9.0M | 2,250 |
| 233-268 | S19-10.0M | 2,640 |
| 233-269 | S19-12.0M | 3,820 |

・ステンレスロープは、耐食性、耐錆性、耐摩性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているので広範囲の分野で使用されています。


▶ご注意

・定尺以下のカットは、100m未満は1m価格の30%アップ、100～199mは1m価格の20%アップになります。

■200mコイル巻(定尺)

| 商品番号 | 商品名 | 1巻価格 | 材質 | ロープ径 | 静索用構成(7×7) | サイズ | 破断力 | 入数 | 重量 | 単位 |
|---------|----------------------------|---------|--------|------|------------|------|----------|----|-----------|----|
| 233-270 | ステンレスワイヤロープ(7×7) S7 -0.81 | 27,000 | SUS304 | 0.81 | S7 -0.81 | 200m | 0.528kN | 1 | 2.75g/m | 巻 |
| 233-272 | 〃 S7 -1.00 | 24,500 | 〃 | 1.00 | S7 -1.00 | 200m | 0.786kN | 1 | 4.20g/m | 〃 |
| 233-273 | 〃 S7 -1.50 | 27,700 | 〃 | 1.50 | S7 -1.50 | 200m | 1.670kN | 1 | 9.25g/m | 〃 |
| 233-274 | 〃 S7 -2.00 | 32,400 | 〃 | 2.00 | S7 -2.00 | 200m | 2,840kN | 1 | 16.80g/m | 〃 |
| 233-275 | 〃 S7 -2.50 | 42,200 | 〃 | 2.50 | S7 -2.50 | 200m | 4,510kN | 1 | 26.40g/m | 〃 |
| 233-276 | 〃 S7 -3.00 | 46,200 | 〃 | 3.00 | S7 -3.00 | 200m | 6,470kN | 1 | 37.90g/m | 〃 |
| 233-277 | 〃 S7 -4.00 | 83,100 | 〃 | 4.00 | S7 -4.00 | 200m | 11,200kN | 1 | 67.30g/m | 〃 |
| 233-278 | ステンレスワイヤロープ(7×19) S19-2.00 | 55,400 | 〃 | 2.00 | S19-2.00 | 200m | 2,750kN | 1 | 16.80g/m | 〃 |
| 233-279 | 〃 S19-2.50 | 65,700 | 〃 | 2.50 | S19-2.50 | 200m | 4,270kN | 1 | 26.30g/m | 〃 |
| 233-280 | 〃 S19-3.00 | 65,700 | 〃 | 3.00 | S19-3.00 | 200m | 6,130kN | 1 | 37.80g/m | 〃 |
| 233-281 | 〃 S19-4.00 | 106,900 | 〃 | 4.00 | S19-4.00 | 200m | 10,700kN | 1 | 67.10g/m | 〃 |
| 233-282 | 〃 S19-5.00 | 133,300 | 〃 | 5.00 | S19-5.00 | 200m | 16,700kN | 1 | 105.00g/m | 〃 |
| 233-283 | 〃 S19-6.00 | 167,600 | 〃 | 6.00 | S19-6.00 | 200m | 24,100kN | 1 | 152.00g/m | 〃 |

被覆ワイヤロープ

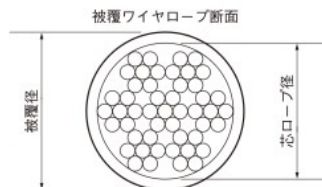

・PVCコート(クリア透明)で被覆されたステンレスワイヤロープです。

▶ご注意

・短尺カットの価格は20%アップとなります。

| 商品番号 | 商品名 | 1巻価格 | 材質 | 芯ロープ径 | 被覆径 | 構成 | サイズ | 切断荷重 | 入数 | 重量 | 単位 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-------|----|-------|----|
| 233-284 | 被覆ワイヤロープ HS-2045 | 17,000 | SUS304 | 2 | 4 | 7×7 | 50m | 0.34t | 1 | 1.0kg | 巻 |
| 233-285 | 〃 HS-3055 | 23,500 | 〃 | 3 | 5 | 7×7 | 50m | 0.73t | 1 | 1.9kg | 〃 |
| 233-160 | 〃 HS-4065 | 35,600 | 〃 | 4 | 6 | 7×7 | 50m | 1.20t | 1 | 3.5kg | 〃 |
| 233-286 | 〃 HS-5075 | 51,800 | 〃 | 5 | 7 | 7×19 | 50m | 1.83t | 1 | 5.5kg | 〃 |

(短尺カットは20%アップです)

ワイヤロープカッター(RCタイプ) / アームスエジャー(ワイヤスエージ用)



ワイヤロープカッター



アームスエジャー

| 商品番号 | 商品名 | 1個価格 | 材質 | 切断能力 | スエージ可能ワイヤ径 | サイズ | 入数 | 重量 | 単位 |
|---------|----------------------------|--------|-------|-----------|------------|--------|----|-------|----|
| 233-287 | ワイヤロープカッター(RCタイプ) RC-8(B) | 7,400 | 特殊合金鋼 | ~φ5.0 | - | 全長 195 | 1 | 0.3kg | 個 |
| 233-288 | アームスエジャー(ワイヤスエージ用) HSC-350 | 25,600 | 〃 | φ1.5~φ3.5 | φ1.5~φ3.5 | 全長 380 | 1 | 1.1kg | 〃 |
| 233-289 | 〃 HSC-600 | 37,200 | 〃 | φ1.5~φ5.0 | φ1.5~φ5.0 | 全長 650 | 1 | 2.5kg | 〃 |