


## 制振シート DM




- ・制振性能が高いので、個体音に対し高い防音効果が期待できます。
  - ・加工が容易で、カッターで簡単に切ることができます。
  - ・貼り付けも簡単で強力です。(粘着加工有り)
  - ・制振材と吸音材(ウレタンフォーム等)の組み合わせで、さらに効果的な防音が期待できます。
- ▶ ご注意
- ・入数単位にて受注承ります。

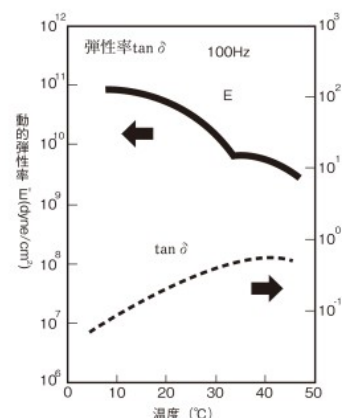

温度による弾性率の変化

| 商品番号    | 商品名         | 1枚価格      | 材質   | 仕上げ  | サイズ          | 入数 | 重量    | 単位 |
|---------|-------------|-----------|------|------|--------------|----|-------|----|
| 432-149 | 制振シート DM15A | ・ ・ 2,800 | 軟質塩ビ | 特殊加工 | 1.5×500×1000 | 10 | 1.2kg | 枚  |

## 遮音テープ

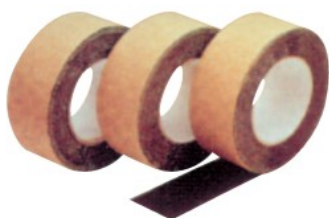

- ・薄く、しなやかで、遮音性の高い商品です。
- ・粘着処理で施工性に優れています。
- ・遮音シート「サンダム」と合わせてお使いください。


| 商品番号    | 商品名   | 1巻価格      | 材質   | 仕上げ  | サイズ         | 入数 | 単位 |
|---------|-------|-----------|------|------|-------------|----|----|
| 432-136 | 遮音テープ | ・ ・ 3,960 | 軟質塩ビ | 特殊加工 | 0.7×50巾×10m | 2  | 巻  |

## モヘア材




- ・パイル状の気密材なので作動性に優れ、特にスライド部に最適です。
  - ・あらゆる隙間に対応し、耐久性(摩耗、耐熱、耐寒)に優れています。
- ▶ ご注意
- ・納期：ご確認ください。

### モヘア材

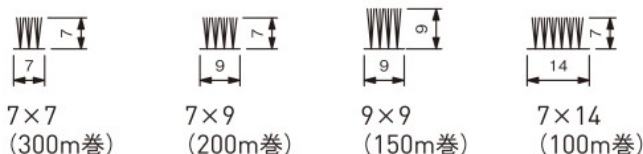

### モヘア用ベース

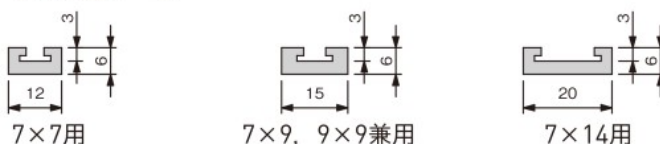

| 商品番号    | 商品名            | 価格            | 材質             | 色   | サイズ            | 入数   | 単位 |
|---------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|------|----|
| 435-576 | モヘア材 7×7       | 1mあたり ・ ・ 220 | ポリプロピレン        | グレー | 7×7 (毛高さ×ベース幅) | 300m | m  |
| 435-577 | 〃 〃 両面テープ付     | 〃 ・ ・ 370     | 〃              | 〃   | 7×7            | —    | 〃  |
| 435-578 | 〃 7×9          | 〃 ・ ・ 275     | 〃              | 〃   | 7×9            | 200m | 〃  |
| 435-579 | 〃 〃 両面テープ付     | 〃 ・ ・ 410     | 〃              | 〃   | 7×9            | —    | 〃  |
| 435-580 | 〃 9×9          | 〃 ・ ・ 310     | 〃              | 〃   | 9×9            | 150m | 〃  |
| 435-581 | 〃 〃 両面テープ付     | 〃 ・ ・ 440     | 〃              | 〃   | 9×9            | —    | 〃  |
| 435-582 | 〃 7×14         | 〃 ・ ・ 910     | 〃              | 〃   | 7×14           | 100m | 〃  |
| 435-583 | 〃 〃 両面テープ付     | 〃 ・ ・ 1,130   | 〃              | 〃   | 7×14           | —    | 〃  |
| 435-584 | モヘア用ベース 巾 7mm用 | 1本 ・ ・ 1,270  | CSM(ハイパロン)・CPE | 〃   | 6×12×2400      | 1    | 本  |
| 435-585 | 〃 〃 テープ付       | 〃 ・ ・ 1,510   | 〃              | 〃   | 〃              | 1    | 〃  |
| 435-586 | 〃 巾 9mm用       | 〃 ・ ・ 1,485   | 〃              | 〃   | 6×15×2400      | 1    | 〃  |
| 435-587 | 〃 〃 テープ付       | 〃 ・ ・ 1,720   | 〃              | 〃   | 〃              | 1    | 〃  |
| 435-588 | 〃 巾 14mm用      | 〃 ・ ・ 1,935   | 〃              | 〃   | 6×20×2400      | 1    | 〃  |
| 435-589 | 〃 〃 テープ付       | 〃 ・ ・ 2,170   | 〃              | 〃   | 〃              | 1    | 〃  |