



V型フラットレール

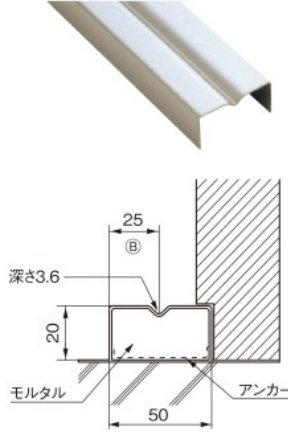

VS-C型 片引W50(モルタル用)

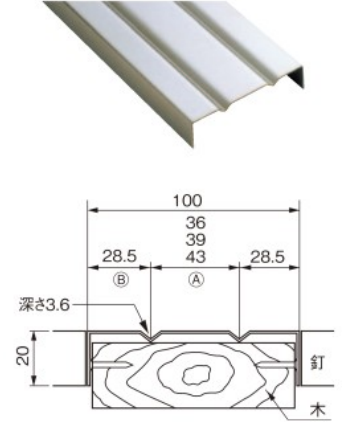

VW-M型 引違W100(木製用)


▶ご注意

- ・戸車は別売となります。
- ・モルタル用・木製用の2種類ございます。
- ・木製用は穴あけ加工も承ります。
- ・戸車はM型フラットレール用をご使用ください。


※特注品①<33は製作不可です。 ②<16mmは製作不可です。

商品名	モルタル用		木製用		1本価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
	商品番号	呼称	商品番号	呼称				幅(W)	長さ(L)	厚み(t)			
V型フラットレール	153-363	VS518C	153-370	VS518M	15,200	SUS304	ヘアーライン	50	1820	1.0	1	1.3kg	本
〃	159-400	VS520C	159-403	VS520M	15,200	〃	〃	50	2000	1.0	1	1.4kg	〃
〃	153-364	VS527C	153-371	VS527M	22,800	〃	〃	50	2730	1.0	1	2.0kg	〃
〃	159-401	VS530C	159-404	VS530M	22,800	〃	〃	50	3000	1.0	1	2.2kg	〃
〃	153-365	VS536C	153-372	VS536M	35,400	〃	〃	50	3640	1.0	1	2.6kg	〃
〃	159-402	VS540C	159-405	VS540M	35,400	〃	〃	50	4000	1.0	1	2.9kg	〃


商品番号			商品名	仕様	1本価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
芯-芯43	芯-芯39	芯-芯36						幅(W)	長さ(L)	厚み(t)			
153-360	159-412	159-424	V型敷居レール VW1018C	モルタル用	21,000	SUS304	ヘアーライン	100	1820	1.0	1	2.4kg	本
159-406	159-413	159-425	〃 VW1020C	〃	21,000	〃	〃	100	2000	1.0	1	2.7kg	〃
153-361	159-414	159-426	〃 VW1027C	〃	31,500	〃	〃	100	2730	1.0	1	3.6kg	〃
159-407	159-415	159-427	〃 VW1030C	〃	31,500	〃	〃	100	3000	1.0	1	4.0kg	〃
153-362	159-416	159-428	〃 VW1036C	〃	47,000	〃	〃	100	3640	1.0	1	4.8kg	〃
159-408	159-417	159-429	〃 VW1040C	〃	47,000	〃	〃	100	4000	1.0	1	5.3kg	〃
153-366	159-418	159-430	〃 VW1018M	木製用	21,000	〃	〃	100	1820	1.0	1	2.4kg	〃
159-409	159-419	159-431	〃 VW1020M	〃	21,000	〃	〃	100	2000	1.0	1	2.7kg	〃
153-367	159-420	159-432	〃 VW1027M	〃	31,500	〃	〃	100	2730	1.0	1	3.6kg	〃
159-410	159-421	159-433	〃 VW1030M	〃	31,500	〃	〃	100	3000	1.0	1	4.0kg	〃
153-368	159-422	159-434	〃 VW1036M	〃	47,000	〃	〃	100	3640	1.0	1	4.8kg	〃
159-411	159-423	159-435	〃 VW1040M	〃	47,000	〃	〃	100	4000	1.0	1	5.3kg	〃

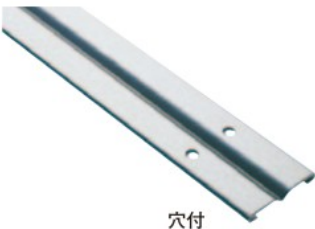


穴付

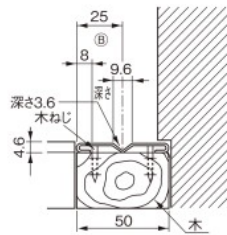

VFS-N2型 片引W50(木製用)

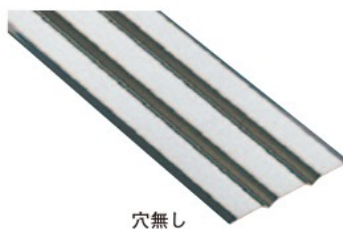

穴無し

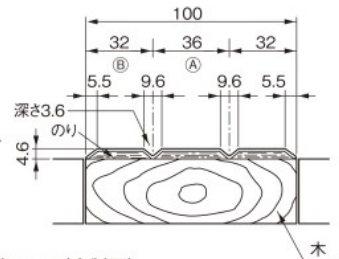

VFW-P2型 引違W100(木製用)

穴付 ※特注品①<33は製作不可です。 ②<22mmは製作不可です。

尺基準				m基準				1本価格	仕様	材質	仕上げ	サイズ		入数	単位
商品番号	呼称	長さ(L)	重量	商品番号	呼称	長さ(L)	重量					幅(W)	厚み(t)		
153-376	VFS518N2	1820	1.0kg	159-515	VFS520N2	2000	1.1kg	13,800	1本引き	SUS304	ヘアーライン	50	1.0	1	本
153-377	VFS527N2	2730	1.5kg	159-436	VFS530N2	3000	1.7kg	20,700	〃	〃	〃	50	1.0	1	〃
153-378	VFS536N2	3640	2.0kg	159-516	VFS540N2	4000	2.2kg	32,600	〃	〃	〃	50	1.0	1	〃
153-373	VFW1018N2	1820	1.8kg	159-437	VFW1020N2	2000	2.0kg	19,550	2本引き	〃	〃	100	1.0	1	〃
153-374	VFW1027N2	2730	2.7kg	159-517	VFW1030N2	3000	3.0kg	29,350	〃	〃	〃	100	1.0	1	〃
153-375	VFW1036N2	3640	3.6kg	159-438	VFW1040N2	4000	4.0kg	44,100	〃	〃	〃	100	1.0	1	〃

穴無し ※特注品①<33は製作不可です。 ②<19mmは製作不可です。

尺基準				m基準				1本価格	仕様	材質	仕上げ	サイズ		入数	単位
商品番号	呼称	長さ(L)	重量	商品番号	呼称	長さ(L)	重量					幅(W)	厚み(t)		
153-383	VFS518P2	1820	0.8kg	159-439	VFS520P2	2000	1.0kg	11,100	1本引き	SUS304	ヘアーライン	50	1.0	1	本
153-384	VFS527P2	2730	1.2kg	159-440	VFS530P2	3000	1.4kg	16,650	〃	〃	〃	50	1.0	1	〃
153-385	VFS536P2	3640	1.6kg	159-441	VFS540P2	4000	2.0kg	27,100	〃	〃	〃	50	1.0	1	〃
153-380	VFW1018P2	1820	1.5kg	159-442	VFW1020P2	2000	1.7kg	16,950	2本引き	〃	〃	100	1.0	1	〃
153-381	VFW1027P2	2730	2.3kg	159-443	VFW1030P2	3000	2.5kg	25,450	〃	〃	〃	100	1.0	1	〃
153-382	VFW1036P2	3640	3.1kg	159-444	VFW1040P2	4000	3.4kg	38,900	〃	〃	〃	100	1.0	1	〃