


KH Type

サイズ 100mm~130mm

KH型 重荷重用固定金具

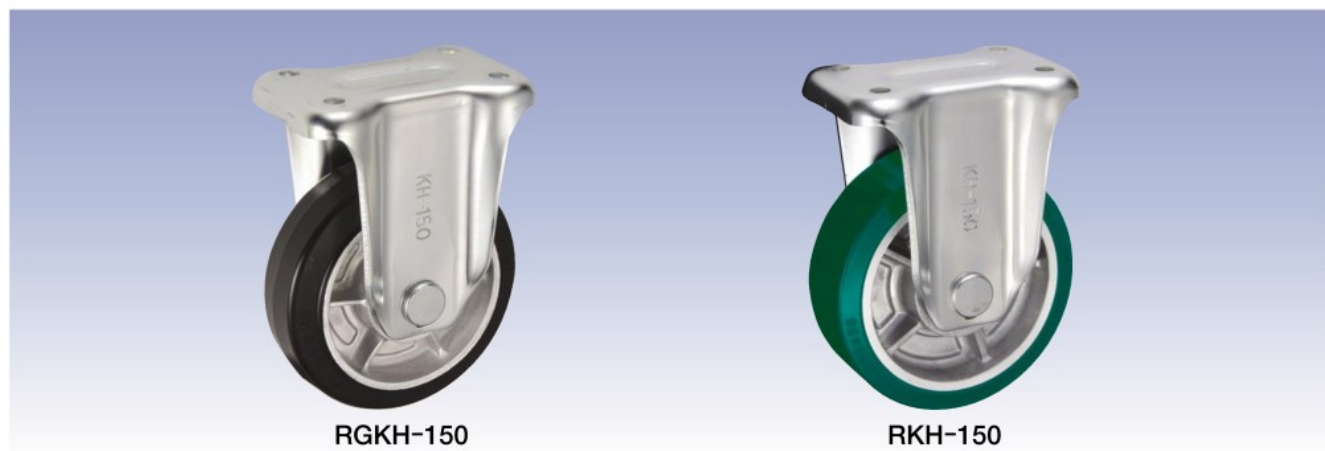

RGKH-150

RKH-150

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)
				(daN)	(kgf)							
100 ★	RGNKH-100	強化ナイロン	B/B入	460	469.2	45	12	144	139/88	103/52	11	1,450
	RGKH-100	アルミ製ゴム	B/B入	200	204.0	50						1,480
	RKH-100	アルミ製ウレタン	B/B入	300	306.0							1,480
	RFKH-100	鋼板製ウレタン	B/B入	460	469.2							1,490
	RRKH-100	MCナイロン	B/B入									1,390
	UWBKH-100	MCナイロン	B/B入									1,330
130	RGKH-130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8	50	20	177	140/96	100/56	11	2,400
	RKH-130	アルミ製ウレタン	B/B入	450	459.0							2,540
	RFKH-130	鋼板製ウレタン	B/B入	500	510.0							2,570
	RRKH-130	アルミ製MCナイロン	B/B入									2,550
	UWBKH-130	MCナイロン	B/B入									2,300
						36						

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	最大荷重		金具高さ H	フォーク幅 B	金具板厚 t	自重 (g)
	(daN)	(kgf)				
100	460	469.2	94	57	4.5	950
130	500	510.0	112	60	5.0	1,490
150	550	561.0	123	60	5.0	1,520
200	660	673.2	150	71	5.0	2,260

※金具にはシャフト・セットが付属します。

★ KH-100/KH-150金具に、ステンレス並の耐腐食性能を持つ特殊コートを実施することができます。詳細は、P.86/P.88の「超耐腐食コート付重荷重用旋回金具/固定金具」を参照して下さい。