


HLJB/HFJBF Type

HLJB/HFJBF型 産業車輛用ストッパー付旋回キャスター

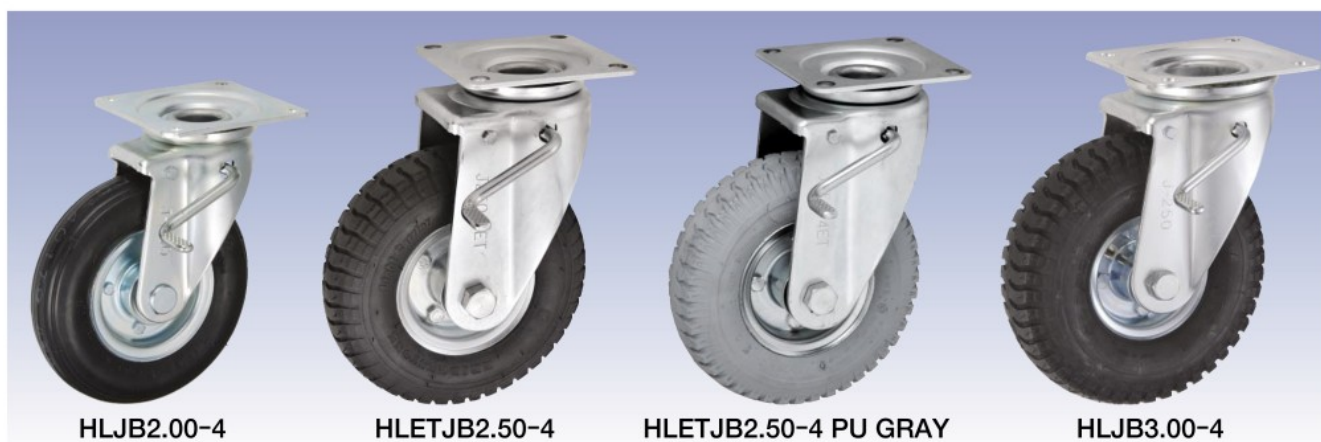

HLJB2.00-4

HLETJB2.50-4

HLETJB2.50-4 PU GRAY

HLJB3.00-4

単位: mm

品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ		標準 空気圧 (kgf/cm ²)	シャフト 径 D	取付 高さ H1	トップ プレート F1/F2	取付穴 ピッチ P1/P2	取付穴 径 d	偏心 E	自重 (g)
					外径 A	幅 R								
HLJB2.00-4	BLACK	B/B入	80	81.6	210	50	2.5	20	260	140/140	112/112	11	58	3,690
	GRAY	B/B入												3,690
HFJBF6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	BLACK	B/B入	80	81.6	169	50	2.5	20	234	140/140	112/112	14	58	4,340
	GRAY	B/B入												4,340
HLETJB2.50-4	BS	B/B入	85	86.7	225	65	3.5	20	292	140/140	112/112	14	58	4,780
	FO	BLACK			B/B入	218			62					289
		GRAY	B/B入	4,690										
	PU	BLACK	B/B入	85	86.7	211	61	—	285	4,980				
		GRAY	B/B入							4,980				
	AL	B/B入	100	102.0	220	60	—	290	5,910					
HLJB3.00-4	BS	B/B入	110	112.2	253	82	3.5	20	306	160/160	125/125	14	71	5,480
	FO	B/B入			254	77			307					5,480
	PU	B/B入	110	112.2	242	77	—	301	6,120					
	AL	B/B入	130	132.6	248	73	—	304	7,500					

軸受 B/B入: 鋼板製ベアリング入り

車輪仕様

BLACK: 車輪色・黒
GRAY: 車輪色・グレー
BS: プリヂストーンタイヤ使用
FO: 海外メーカー製タイヤ使用
PU: PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)
AL: エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)

タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態
で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。


[金具寸法]

単位: mm

品番	金具高さ H	フォーク幅 B	トッププレート 板厚 t	自重 (g)
JB2.00-4	155	56	4.5	2,580
JB6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	150	90	4.5	3,070
JB2.50-4ET	180	90	4.5	3,230
JB3.00-4	180	90	4.5	3,660

※金具にはシャフト・セットが付属します。

JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。当社製の産業用タッチ付きホイールと組み合わせる前提で設計されております。下記適合するタイヤ外径以外のタイヤと組み合わせた場合はタイヤが滑る、またはタイヤがストッパー機構に干渉する可能性があります。また、タイヤは規定空気圧を充填した状態でお使い下さい。

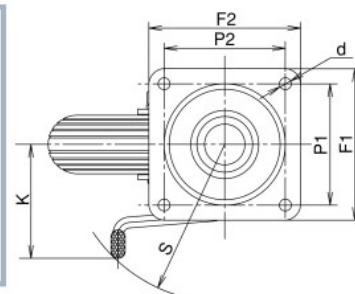

産業車輛用キャスター

[ペダル寸法]

単位: mm

品番	ペダルロッド K	ロッド半径 S
JB2.00-4	120	148
JB6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	130	156
JB2.50-4ET	130	156
JB3.00-4	135	160

単位: mm

適合する
タイヤ外径
(目安)

210~206
169~166
225~211
254~242

