

グッドマン  
GOODMAN

Kati Blitz Mini 25m

## 極細呼び線クルまる25m

修理  
可能同商品群  
在庫数 17 アイ  
テム

101725

- 特長**
- スプーン状の先端ロッドとガイドチューブで、ケーブルをスムーズに通線できます
  - 密集した電線管や半径1.5cm以上の急コーナーにもらくらく通線できます。
  - 軽くて丈夫な、直径1.2mm径のグラスファイバーロッドを採用しています。
- 仕様**
- 幅×奥行×高さ:125×50×140mm
- 付属品**
- 先端ロッド(引込用)・ロッドエンド各5個、接着剤、テープ、研磨パッド
- 製造国**
- ドイツ

使用例  
株式会社グッドマン [225680]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	巻長 (m)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
161-2759	101725	¥34,800	¥34,800	25	1	200	3(15%)

☎商品のお問い合わせ:045-701-5680 <http://www.goodman-inc.co.jp/>グッドマン  
GOODMAN

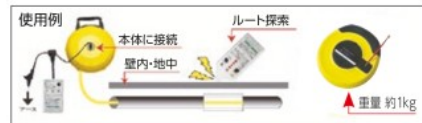
Kati-Blitz Compact Cable pulling device

## 呼び線

修理  
可能同商品群  
在庫数 17 アイ  
テム

104630

- 特長**
- 狭い配管内も容易に通線できるφ3mmの多芯ファイバーロッドです。
  - 曲率半径5cmで急コーナーも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。
- 仕様**
- 幅×奥行×高さ:255×75×310mm
- 製造国**
- ドイツ

使用例  
株式会社グッドマン [225680]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	巻長 (m)	摘要	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
480-8517	101830	¥25,000	¥25,000	30	-	1	0.95	14(37)
859-0617	104630	¥42,000	¥42,000	30	探索機能付	1	1.25	4(50)

☎商品のお問い合わせ:045-701-5680 <http://www.goodman-inc.co.jp/>グッドマン  
GOODMAN

Advanced Tone And Probe Kit

## 心線対照機 プロブセット

修理  
可能同商品群  
在庫数 17 アイ  
テム

500XP2

- 特長**
- 強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できます。
  - ビジネスフォンやPBX内でもノイズレスで探索できます。
  - IP67の防滴防塵ケースで抜群の耐久性です。
- 仕様**
- 幅×奥行×高さ:41×35×101mm(送信機)、47×35×215mm(受信機)
  - 電源:9V乾電池(006P)×2個(付属)
  - ノイズフィルター機能付
- 付属品**
- イヤホン ●専用ケース
- 製造国**
- アメリカ

発注単位1台

(価格改定日 21.04) 株式会社グッドマン [225680]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	探索距離 (km)	瞬間耐圧	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
859-0056	500XP2	¥52,000	¥52,000	15	送信機:DC60V	1	280	51(72)

☎商品のお問い合わせ:045-701-5680 <http://www.goodman-inc.co.jp/>グッドマン  
GOODMAN

Standard Tone And Probe Kit

## 心線対照機 プロブセット

修理  
可能 RoHS同商品群  
在庫数 17 アイ  
テム

701K-G

- 特長**
- 非接触で心線対照が可能な定番モデルです。
- 仕様**
- 幅×奥行×高さ:57×32×64mm(送信機)、54×29×228mm(受信機)
  - 電源:9V乾電池(006P)×2個(付属)
- 付属品**
- 先端チップ
  - 専用ケース
  - RJ45アダプター(メスメス)
- 製造国**
- アメリカ

発注単位1セット

(価格改定日 21.04) 株式会社グッドマン [225680]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	探索距離 (km)	瞬間耐圧	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
480-8550	701K-G	¥33,000	¥33,000	15	送信機:DC150V	1	273	86(81)

☎商品のお問い合わせ:045-701-5680 <http://www.goodman-inc.co.jp/>グッドマン  
GOODMAN

Advanced Tone And Probe Kit

## 心線対照機 プロブセット

修理  
可能同商品群  
在庫数 17 アイ  
テム

711DX

- 特長**
- 被覆の上からペア線識別、ケーブル検索が可能です。
  - 発信機にオートパワーオフ機能を搭載しています。
  - トーン音色もワンタッチで3種類の中から選択可能です。
  - 探索距離に応じた送信出力の強弱二段切替が行えます。
- 仕様**
- 幅×奥行×高さ:41×35×101mm(送信機)、55×28×231mm(受信機)
  - 電源:9V乾電池(006P)×2個(付属)
- 材質**
- ABS樹脂
- 付属品**
- 専用ケース
- 製造国**
- アメリカ

発注単位1台

株式会社グッドマン [225680]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	探索距離 (km)	瞬間耐圧	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
868-1752	711DX	¥41,000	¥41,000	15	送信機:DC60V	1	295	20(80)

☎商品のお問い合わせ:045-701-5680 <http://www.goodman-inc.co.jp/>