

温度固定式 高性能セラミックヒーター型はんだこて

温調はんだこて
 高蓄熱型はんだこて
 設定温度固定式はんだこて



■ 温度調節ボリュームで幅広いはんだ付けに対応 温調はんだこて PX-201

- 250-450°Cまで連続コントロール
温度調節ボリューム付
- センサー内蔵型セラミックヒーターで
こて先温度を正確にコントロール
- 長時間作業も快適に
エルゴデザイングリップ採用
- 使用後すぐに収納できる
耐熱キャップ付き



■ 温度調節プラス蓄熱効果の高いこて先で大きな部品に対応 高蓄熱温調はんだこて PX-401


- 300-480°Cまで連続コントロール
温度調節ボリューム付
- センサー内蔵型セラミックヒーターで
こて先温度を正確にコントロール
- 長時間作業も快適に
エルゴデザイングリップ採用
- 大きなパーツも余裕で対応
蓄熱効果の高いこて先を採用



⚠ PX-401に耐熱キャップ
 TQ-CAPは使用できません。

仕様		
型番	PX-201	PX-401
JANコード	031172	031165
定格電圧	100V AC 50/60Hz	
消費電力	70W	
温度設定範囲	250-450°C	300-480°C
リップル温度	無負荷時±5°C	
絶縁抵抗	100MΩ以上(500V DC)	
ヒーター	セラミックヒーター	
電源コード長	1.5m	
全長	210mm	215mm
重量	90g	92g
付属品	こて先(PX-2RT-B)	こて先(PX-40RT-5C)
価格	¥5,600+消費税	¥6,600+消費税


※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

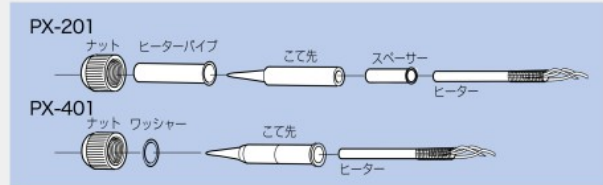

交換こて先

PX-401 用交換こて先		
PX-40RT-B ¥1,000+消費税	PX-40RT-2C ¥1,000+消費税	PX-40RT-3C ¥1,000+消費税
PX-40RT-4C ¥1,000+消費税	PX-40RT-5C ¥1,000+消費税	PX-40RT-8C ¥1,000+消費税
PX-40RT-3D ¥1,000+消費税	PX-40RT-5D ¥1,000+消費税	PX-40RT-5CJ ¥1,400+消費税

 PX-201用交換こて先
 PX-201用こて先はPX-3シリーズと共通
 です。右ページ P29 をご覧ください。



交換部品/オプション	
PX-201/401 用ヒーター	PX-201 用ヒーターパイプ
PX-20H ¥1,700 +消費税	TQ-77HP ¥150 +消費税
PX-201 用スペーサー	PX-201 用ナット
TQ-77SS ¥60 +消費税	TQ-77NUT ¥120 +消費税
PX-201 用耐熱キャップ	PX-401 用ナット
TQ-CAP ¥400 +消費税	CXR-80NUT ¥100 +消費税
PX-401 用ワッシャー	推奨こて台
CXR-80WS ¥200 +消費税	ST-27 ¥2,700 +消費税