

# システム組み合わせ例

写真は FD-180 本体にオプションパーツを装着したイメージです。はんだ、こて部および、こて部装着のオプションパーツは製品に含まれません。

## ■ FD-100 の組合せ例


①	ステーション型温調はんだこて	RX-802AS	¥29,800 +消費税
②	RX-802AS 用こて先	RX-80HRT-B	¥1,500 +消費税
③	自動はんだ送り装置	FD-180	¥92,000 +消費税
④	V 溝ユニット	FD-180VU-1.0	¥22,000 +消費税
⑤	チューブ ASSY (Φ 0.6-1.0 用)	FD-100TA-1.0	¥7,800 +消費税
⑥	送りパイプ (RX-80GAS 用)	FD-100P-80	¥1,100 +消費税
⑦	ノズル (Φ 0.8 / 1.0 用)	FD-110N-1.0	¥900 +消費税
			合計 ¥155,100 +消費税



はんだ線径に適合した V 溝ユニット、グリップ部、ノズルを選択

はんだ径	0.6 / 0.65mm	0.8mm	1.0mm	1.2mm	1.6mm
V 溝ユニット	FD-180VU-0.6 ¥22,000 +消費税	FD-180VU-0.8 ¥22,000 +消費税	FD-180VU-1.0 ¥22,000 +消費税	FD-180VU-1.2 ¥22,000 +消費税	FD-180VU-1.6 ¥22,000 +消費税
はんだ送り部	フィーダグリップ		FD-180G-1.0 ¥9,000 +消費税	FD-180G-1.6 ¥9,000 +消費税	
	別途ノズルが必要です。				
	チューブ ASSY		チューブ ASSY FD-100TA-1.0 ¥7,800 +消費税	チューブ ASSY FD-100TA-1.6 ¥7,800 +消費税	
別途対応こて部、送りパイプ、ノズルが必要です。P43 オプションパーツの選び方を参照ください。					
フィーダーペン		FD-100PN-1.0 ¥4,500 +消費税	FD-100PN-1.6 ¥4,500 +消費税		
別途ノズルが必要です。ご使用にあたり、別途のフットスイッチ FD-100FS P42 が必要です。					
ノズル	FD-110N-0.6 ¥900 +消費税	FD-110N-1.0 ¥900 +消費税		FD-110N-1.6 ¥900 +消費税	

## ひとつのタッチパネルで複数台を管理 (オプション)

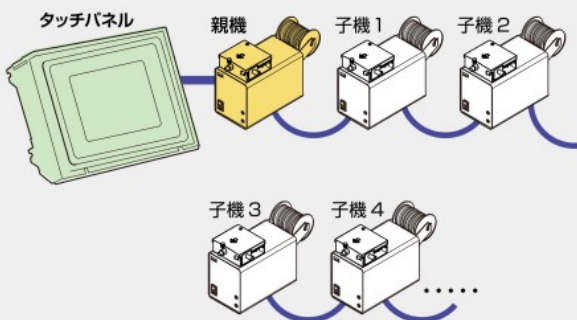

## 仕様

型番	FD-180	
J A N コード	452151	
V 溝加工機能	有り	
定格電圧	100-240V AC 50/60Hz (フリー電源)	
消費電力	20W	
電源コード	1.5m (インレット 3 芯コード)	
対応はんだ	φ 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 (鉛フリーはんだ対応)	
はんだ送り速度	1-50mm/ sec	
はんだ送り量	400mm (Max.)	
はんだ戻し速度	1-50mm/ sec	
はんだ戻し量	30mm (Max.)	
プログラム数	最大 30 プログラム	
はんだ送り条件	1 プログラムにつき最大 30 種類	
対応言語	日本語/英語/中国語	
サイズ	はんだ送り部	100 (W) × 270 (H) × 163 (D) mm
	タッチパネル部	153 (W) × 125 (H) × 72 (D) mm
重量	はんだ送り部	2.8kg (コード除く)
	タッチパネル部	1.0kg (コード除く)
価格	¥92,000 +消費税 (V 溝ユニット、グリップ部、ノズル別売)	