

在庫
387アイテム

折りたたみメッシュコンテナ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

コンテナ・パレット

リス Foldable Container 薄型折りたたみコンテナ“RSコンテナ”

同商品群
在庫数 37 アイテム



特長

- 薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。
- 通気性、洗浄性に優れたコンテナです。
- 底面はメッシュです。
- 側面4コーナーでロックします。
- 折りたたむと高さ1/3~1/5になります。

仕様

- 最大積載荷重:10kg


材質 ●ポリプロピレン(PP) **製造国** ●日本

注意

- 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパッチと嵌めてください。
- 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

発注単位1個

発注コード	品番	OP説明	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ(mm)	適用カード差し(別売)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-2417	RS-M610	G	¥1,700	¥1,980	14	グリーン	540×360×100	510×330×83	44	-	10	0.9	82(179)
836-2418	RS-M615	G	¥1,771	¥2,070	22	グリーン	540×360×150	510×330×133	44	-	10	1.0	199(28)

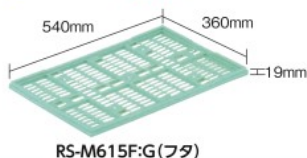

【フタ】

発注単位1枚

発注コード	品番	OP説明	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	適合コンテナ	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
836-2419	RS-M615F	G	¥1,243	¥1,450	グリーン	540×360×19	RS-M610,RS-M615	20	370	85(999)

☎商品のお問い合わせ:058-265-2233 <http://www.risu.co.jp/>

導電性
コンテナ

リス Foldable Container 薄型折りたたみコンテナ“RSコンテナ”

同商品群
在庫数 37 アイテム

.Com
SDS

特長

- 薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。
- 通気性、洗浄性に優れたコンテナです。
- 農産物の予冷に適しています。
- 底面はメッシュです。
- 側面4コーナーでロックします。
- 折りたたむと高さ1/3~1/5になります。


仕様

- 最大積載荷重:10kg

材質 ●ポリプロピレン(PP) **製造国** ●日本

注意

- 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパッチと嵌めてください。
- 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

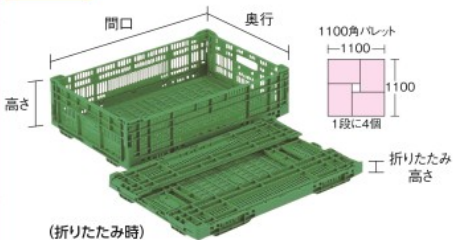

発注単位1個

発注コード	品番	OP説明	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ(mm)	適用カード差し(別売)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-2412	RS-MM22	G	¥2,057	¥2,380	22	グリーン	600×395×125	570×368×105	45	プレート80X37,グリップカバー-110X50	1.2	115(199)
836-2413	RS-MM29	G	¥2,186	¥2,540	29	グリーン	600×395×160	570×368×140	45	プレート80X37,グリップカバー-110X50	1.3	38(36)
836-2414	RS-MM33	G	¥2,357	¥2,740	34	グリーン	600×395×180	570×368×160	45	プレート80X37,グリップカバー-110X50	1.4	116(611)
836-2415	RS-MM38	G	¥2,571	¥3,000	39	グリーン	600×395×205	570×368×185	45	プレート80X37,グリップカバー-110X50	1.6	103(20)

梱包数:10個

岐阜プラスチック工業株[345103]




【ワンタッチ折りたたみ機構付】 **特長** ●ワンタッチレバーでロックが解除され簡単に折りたためます。

発注単位1個

発注コード	品番	OP説明	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ(mm)	適用カード差し(別売)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-2410	RS-MM17S	G	¥3,029	¥3,540	17	グリーン	493×347×133	460×314×115	52	-	1.2	32(160)
836-2405	RS-MM24S	G	¥2,900	¥3,370	24	グリーン	600×400×135	566×364×115	53	プレート80X37,グリップカバー-110X55	1.4	7(700)
836-2409	RS-MM27S	G	¥3,314	¥3,850	27	グリーン	497×351×204	459×313×185	60	プレート80X37	1.6	86(-)
836-2406	RS-MM33S	G	¥3,443	¥4,020	33	グリーン	600×400×180	566×364×160	53	プレート80X37,グリップカバー-110X55	1.7	10(44)
836-2411	RS-MM37S	G	¥3,600	¥4,190	37	グリーン	667×356×204	629×319×183	59	RB120X40	2.1	18(106)
836-2407	RS-MM38S	G	¥3,729	¥4,350	38	グリーン	600×400×205	566×364×185	53	プレート80X37	1.8	20(67)
836-2408	RS-MM44S	G	¥3,857	¥4,500	43	グリーン	600×400×228	566×364×208	53	プレート80X37,グリップカバー-110X55	1.9	187(493)

梱包数:5個

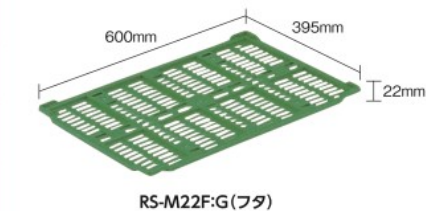

【フタ】

発注単位1枚

発注コード	品番	OP説明	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	適合コンテナ	質量(g)	実績(前年比%)
836-2416	RS-M22F	G	¥1,243	¥1,450	グリーン	600×395×22	RS-MM22,RS-MM22,RS-MM29,RS-MM29,RS-MM33,RS-MM33,RS-MM38,RS-MM38,RS-MM24S,RS-MM24S,RS-MM33S,RS-MM33S,RS-MM38S,RS-MM38S,RS-MM44S,RS-MM44S,RS-MM67S	480	163(999)


☎商品のお問い合わせ:058-265-2233 <http://www.risu.co.jp/>

トラスコ
TRUSCO

Stock Case 収納ボックス“ラタン調ボックス”

同商品群
在庫数 125 アイテム

.Com
図面

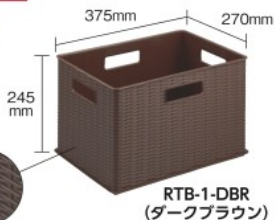

特長

- ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインで、オフィスや事務所などでの小物収納にぴったりです。
- A4ファイルの収納が可能です。
- 一般的なカラーボックス(棚内寸:約390×275×275mm)にぴったり収まります。

材質 ●ポリプロピレン(PP) **製造国** ●日本



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
416-3451	RTB-1-BK	¥1,286	¥1,500	ブラック	375×270×245	354×249×232	1	0.95	322(93)
416-3460	RTB-1-DBR	¥1,286	¥1,500	ダークブラウン	375×270×245	354×249×232	1	0.95	828(102)
416-3478	RTB-1-LBR	¥1,286	¥1,500	ライトブラウン	375×270×245	354×249×232	1	0.95	224(104)
416-3486	RTB-1-NR	¥1,286	¥1,500	ナチュラル	375×270×245	354×249×232	1	0.95	470(124)

トラスコ中山株[437306]

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>