

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**トラスコ**  **Aluminium Guard Bar**  
**アルミガードバー**

特長 ●アルミ製のため屋外での劣化も少なく長持ちします。  
●両端に硬質のリングを使用しているため割れに強いです。  
仕様 ●**反射タイプ**(黄色部反射テープ付)  
材質 ●本体:アルミ  
製造国 ●中国

同商品群在庫数 **39** アイテム



34mm  
2m  
TGBAL-YB20  
TGB-R (交換用パーリング)

使用例

発注単位1本


発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
160-2622	TGBAL-YB20	¥2,854	¥3,330	イエロー/ブラック	34×2	20	700	563(575)

**交換用パーリング** 特長 ●φ34mmのガードバーの取り換え用リングとしてご使用いただけます。  
●硬質プラスチック製のため耐久性に優れています。

発注単位1個


発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
206-4695	TGB-R	¥189	¥220	ブラック	115×185	50	80	783(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**ミツギロン**  **Guard Bar**  
**ガードバー**

特長 ●吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。  
●雨、海沿いでの使用に最適です。  
用途 ●工事現場や駐車場に。  
材質 ●パイプ:ABS樹脂  
●吊輪:ポリエチレン(PE) (内径:85mm)  
製造国 ●日本

同商品群在庫数 **9** アイテム

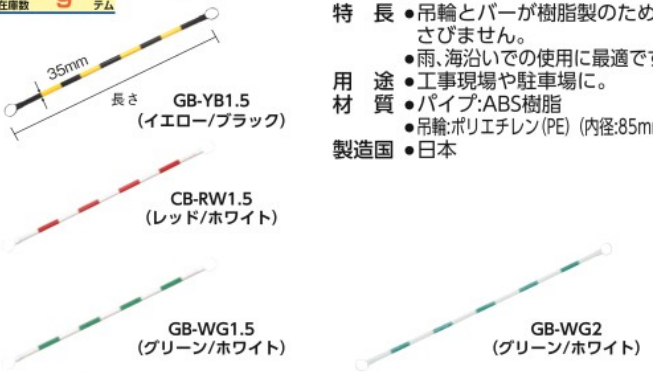


35mm  
長さ  
GB-YB1.5 (イエロー/ブラック)  
CB-RW1.5 (レッド/ホワイト)  
GB-WG1.5 (グリーン/ホワイト)  
GB-WG2 (グリーン/ホワイト)

発注単位1本


発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
169-1881	GB-YB1.5	¥1,057	オープン	イエロー/ブラック	35×1.5	30	290	1164(67)
126-1886	GB-YB2	¥1,143	オープン	イエロー/ブラック	35×2.0	30	340	3486(72)
169-1902	CB-RW1.5	¥1,121	オープン	レッド/ホワイト	35×1.5	30	290	271(43)
169-1911	CB-RW2	¥1,329	オープン	レッド/ホワイト	35×2.0	30	340	903(75)
375-9598	GB-WG1.5	¥1,121	オープン	グリーン/ホワイト	35×1.5	30	290	99(59)
375-9601	GB-WG2	¥1,329	オープン	グリーン/ホワイト	35×2.0	30	340	1340(221)

☎商品のお問い合わせ:072-257-7281 <http://www.mitsugiron.co.jp/>

**グリーンクロス**  **Aluminium Bar**  
**アルミバー**

特長 ●軽量で、丈夫なアルミ製です。  
●夜間の視認性も高める**反射テープ**使用で、昼夜間目立ちます。  
用途 ●規制場所確保に。  
材質 ●本体:アルミ  
製造国 ●中国

同商品群在庫数 **8** アイテム

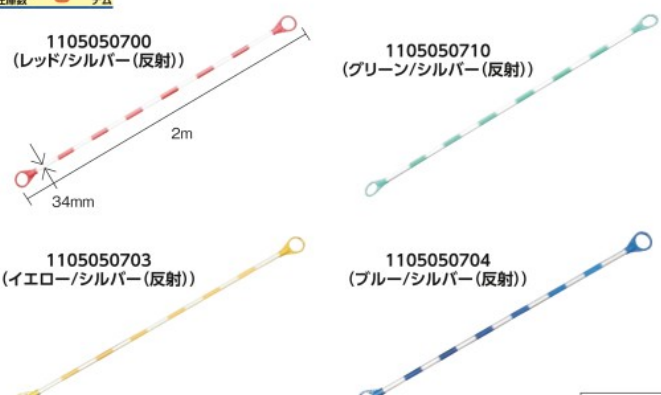

1105050700 (レッド/シルバー(反射))  
1105050710 (グリーン/シルバー(反射))  
1105050703 (イエロー/シルバー(反射))  
1105050704 (ブルー/シルバー(反射))

34mm  
2m

使用例

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×長さ(mm×m)	質量(g)	実績(前年比%)
783-7861	1105050700	¥2,857	オープン	レッド/シルバー(反射)	34×2	700	108(102)
783-7879	1105050710	¥2,857	オープン	グリーン/シルバー(反射)	34×2	700	147(157)
220-3000	1105050703	¥2,857	オープン	イエロー/シルバー(反射)	34×2	700	-
218-0939	1105050704	¥2,657	オープン	ブルー/シルバー(反射)	34×2	700	-

☎商品のお問い合わせ:078-304-7811 <http://www.green-cross.co.jp/>

商品紹介動画



1105050512 (赤)  
1105050511 (緑)  
1105050513 (イエロー)  
1105050519 (青)

185mm  
115mm

交換用パーリング



使用例

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
783-7852	1105050512	¥186	オープン	赤	115×185	10	80	1245(77)
783-7844	1105050511	¥186	オープン	緑	115×185	10	80	1540(124)
244-0842	1105050513	¥186	オープン	イエロー	115×185	50	80	-
244-0841	1105050519	¥186	オープン	青	115×185	50	80	-

☎商品のお問い合わせ:078-304-7811 <http://www.green-cross.co.jp/>

**ジョブマスター**  **Cone Bar Tape**  
**コーンバーテープ**

特長 ●巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消します。  
●コーンに引っ掛け伸ばすだけ簡単取付可能です。  
●状況に応じてレイアウト自在、工事現場、イベント、行列、整列など使い色々です。  
●テープの長さは最長4mまで調整可能です。  
材質 ●テープ:ターポリン  
製造国 ●中国

同商品群在庫数 **2** アイテム



JCT-400  
JCT-K (中間フック)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
115-3460	JCT-400	¥4,400	¥5,500	黄/黒	50×0.3~4	5	290	1105(133)

**中間フック** 材質 ●樹脂

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	内径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
115-3461	JCT-K	¥480	¥600	85	200	15	290(140)

☎商品のお問い合わせ:06-6746-3213 <http://marvelcorp.co.jp/>

**緑十字**  **Barrier Cone Tape**  
**コーンバーテープ**

特長 ●リングをコーンなどに掛けるだけで簡単に区域管理ができ、テープは自動巻きで撤去も簡単です。  
●繰り返し使用できるため経済的で、**ベルト(最長4m)の長さ**はフレキシブルに調整可能です。  
材質 ●本体・リング:樹脂  
●テープ:ターポリン  
●巻き取りバネ:ステンレス  
製造国 ●中国

同商品群在庫数 **6** アイテム



284051  
284052 (リング)

使用例

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	テープ幅(mm)	シート厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
441-3172	284051	¥7,800	¥7,800	黄/黒	50	0.35	1	290	673(71)

**リング**

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	内径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
441-3181	284052	¥800	¥800	85	1	15	193(38)

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 <https://jgc-inc.co.jp/>