

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

コーナーパッド(当てもの)は7-1435~1437ページに掲載

大洋製器工業

INKA Round Sling


TAIYO



インカラウンドスリング(両端アイタイプ)

RoHS

同商品群 在庫数 1 アイテム

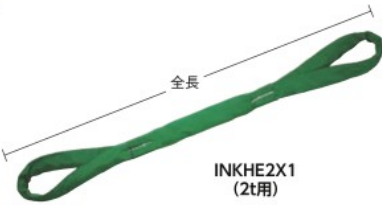

**特長** ●繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。  
●吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず  
取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。

**材質** ●芯体:ポリエステル  
●表面布:ナイロン

**製造国** ●日本

1t用 仕様 ●表面布色:紫

2t用 仕様 ●表面布色:緑

発注単位1本

大洋製器工業機[562078]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー標準小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-8652	INKHE1X1	¥3,071	¥5,000	1	1	50×10	1	0.36	31(183)
★851-8653	INKHE1X1.5	¥3,686	¥6,000	1	1.5	50×10	1	0.52	14(-)
★851-8659	INKHE1X2	¥4,300	¥7,000	1	2	50×10	1	0.67	7(78)
★851-8660	INKHE1X2.5	¥4,914	¥8,000	1	2.5	50×10	1	0.83	1(-)
★851-8661	INKHE1X3	¥5,529	¥9,000	1	3	50×10	1	0.98	4(100)
★851-8662	INKHE1X3.5	¥6,143	¥10,000	1	3.5	50×10	1	1.14	0(-)
★851-8663	INKHE1X4	¥6,757	¥11,000	1	4	50×10	1	1.29	6(-)
★851-8665	INKHE1X5	¥7,986	¥13,000	1	5	50×10	1	1.60	0(-)
★851-8667	INKHE1X6	¥9,214	¥15,000	1	6	50×10	1	1.91	0(-)
★851-8669	INKHE1X7	¥10,443	¥17,000	1	7	50×10	1	2.22	0(-)
★851-8671	INKHE1X8	¥11,671	¥19,000	1	8	50×10	1	2.53	0(-)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー標準小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-8675	INKHE2X1	¥4,914	¥8,000	2	1	60×12	1	0.62	11(158)
★851-8676	INKHE2X1.5	¥5,897	¥9,600	2	1.5	60×12	1	0.81	10(-)
★851-8682	INKHE2X2	¥6,880	¥11,200	2	2	60×12	1	0.99	13(325)
★851-8683	INKHE2X2.5	¥7,863	¥12,800	2	2.5	60×12	1	1.18	6(300)
★851-8684	INKHE2X3	¥8,846	¥14,400	2	3	60×12	1	1.36	0(-)
★851-8685	INKHE2X3.5	¥9,829	¥16,000	2	3.5	60×12	1	1.55	3(75)
★851-8686	INKHE2X4	¥10,811	¥17,600	2	4	60×12	1	1.73	7(175)
★851-8688	INKHE2X5	¥12,777	¥20,800	2	5	60×12	1	2.10	13(-)
★851-8690	INKHE2X6	¥14,743	¥24,000	2	6	60×12	1	2.47	0(-)
★851-8692	INKHE2X7	¥16,709	¥27,200	2	7	60×12	1	2.84	3(-)
★851-8694	INKHE2X8	¥18,674	¥30,400	2	8	60×12	1	3.21	7(-)

3.2t用 仕様 ●表面布色:黄

5t用 仕様 ●表面布色:赤

発注単位1本

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー標準小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-8698	INKHE3.2X1	¥7,064	¥11,500	3.2	1	80×13	1	0.76	2(25)
★851-8699	INKHE3.2X1.5	¥8,477	¥13,800	3.2	1.5	80×13	1	1.10	3(150)
★851-8705	INKHE3.2X2	¥9,890	¥16,100	3.2	2	80×13	1	1.44	9(113)
★851-8706	INKHE3.2X2.5	¥11,303	¥18,400	3.2	2.5	80×13	1	1.78	2(-)
★851-8707	INKHE3.2X3	¥12,716	¥20,700	3.2	3	80×13	1	2.12	18(129)
★851-8708	INKHE3.2X3.5	¥14,129	¥23,000	3.2	3.5	80×13	1	2.46	2(-)
★851-8709	INKHE3.2X4	¥15,541	¥25,300	3.2	4	80×13	1	2.80	20(334)
★851-8711	INKHE3.2X5	¥18,367	¥29,900	3.2	5	80×13	1	3.48	0(-)
★851-8713	INKHE3.2X6	¥21,193	¥34,500	3.2	6	80×13	1	4.16	11(184)
★851-8715	INKHE3.2X7	¥24,019	¥39,100	3.2	7	80×13	1	4.84	0(-)
★851-8717	INKHE3.2X8	¥26,844	¥43,700	3.2	8	80×13	1	5.52	8(200)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー標準小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-8721	INKHE5X1	¥8,109	¥13,200	5	1	90×20	1	1.09	1(-)
★851-8722	INKHE5X1.5	¥11,057	¥18,000	5	1.5	90×20	1	1.52	14(-)
★851-8728	INKHE5X2	¥14,006	¥22,800	5	2	90×20	1	1.95	7(70)
★851-8729	INKHE5X2.5	¥16,954	¥27,600	5	2.5	90×20	1	2.38	6(-)
★851-8730	INKHE5X3	¥19,903	¥32,400	5	3	90×20	1	2.81	11(999)
★851-8731	INKHE5X3.5	¥22,851	¥37,200	5	3.5	90×20	1	3.24	4(200)
★851-8732	INKHE5X4	¥25,800	¥42,000	5	4	90×20	1	3.67	32(267)
★851-8734	INKHE5X5	¥31,697	¥51,600	5	5	90×20	1	4.53	8(267)
★851-8736	INKHE5X6	¥37,594	¥61,200	5	6	90×20	1	5.39	5(250)
★851-8738	INKHE5X7	¥43,491	¥70,800	5	7	90×20	1	6.25	0(-)
★851-8740	INKHE5X8	¥49,389	¥80,400	5	8	90×20	1	7.11	6(150)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

SPANSET

Steel-Tex Stage Sling

ニニ SpanSet



スティールテックスステージスリング“ST”

RoHS

同商品群 在庫数 15 アイテム



ST-2T 0.9M

**特長** ●表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。  
●200℃までの高温に耐える事が可能です。  
●万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。  
●内部のワイヤー点検も簡易にできます。

**材質** ●表面布:ポリエステル  
●芯:スチール

**製造国** ●アメリカ

**注意**  
●表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。

発注単位1本

SPANSET社[911213]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー標準小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
793-3258	ST-2T 0.9M	¥13,125	¥14,000	2.4	0.9	40×1.3	1	0.95	0(-)
793-3266	ST-2T 1.2M	¥21,094	¥22,500	2.4	1.2	40×1.3	1	1.27	0(-)
793-3274	ST-2T 2.7M	¥28,125	¥30,000	2.4	2.7	40×1.3	1	2.86	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6795-6717 <http://www.rud.co.jp/>

グリーンクロス

Safety Assistant Rope


グリーンクロス



セフティ介錯ロープ

RoHS

同商品群 在庫数 2 アイテム

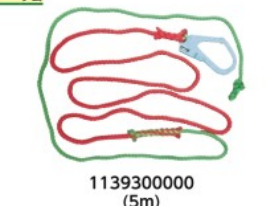

1139300000 (5m)



1139300010 (10m)

**特長** ●介錯ロープの使用時に3m離れるように赤と緑で色分けしています。  
●見える化で安全作業ができます。  
**用途** ●玉掛作業時の安全確保に。  
**仕様** ●片大口径フック  
●片逆サツマ加工

**材質** ●ロープ:ポリエステル

**製造国** ●日本

発注単位1本

㈱グリーンクロス[371201]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー標準小売価格(1本)	色	径×長さ(mm×m)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
783-8069	1139300000	¥14,066	オープン	赤/緑	12×5(赤3/緑2)	25	1.0	24(26)
783-8077	1139300010	¥18,681	オープン	赤/緑	12×10(赤3/緑7)	25	1.5	52(75)

☎商品のお問い合わせ:078-304-7811 <http://www.green-cross.co.jp/>

⚠ 角の鋭い荷は当てものなしで吊らないでください。重大な事故につながる恐れがあります。