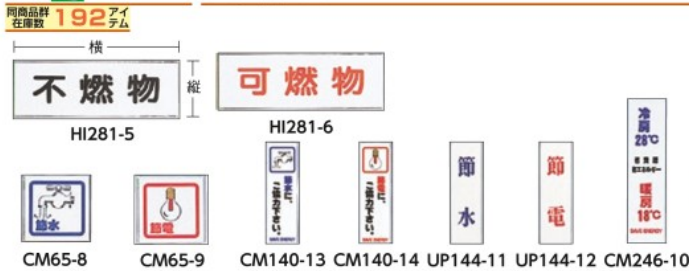


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ヒカリ Energy Saving Sign Plate
省資源・省エネルギーラベル

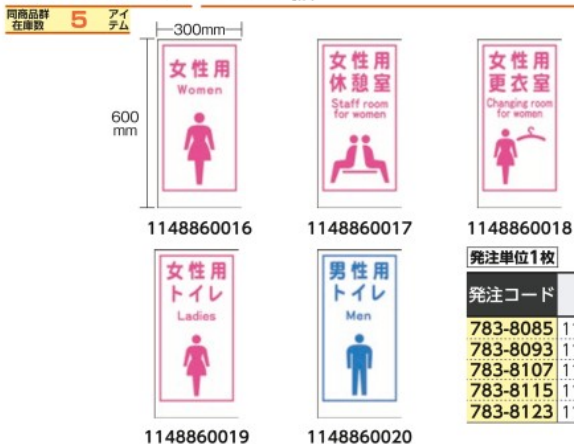
特長 ●省エネ啓蒙の定番ラベルです。
●板両面粘着タイプです。
仕様 ●取付方法:貼付タイプ
製造国 ●日本

塩化ビニール 材質 ●塩化ビニール(PVC)

発注単位1枚	発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	305-7011	HI281-5	¥500	¥700	不燃物	粘着テープ	90×280	5	44	13(100)
	305-7020	HI281-6	¥500	¥700	可燃物	粘着テープ	90×280	5	44	14(100)

アクリル 材質 ●アクリル

発注単位1枚	発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	305-6996	CM65-8	¥343	¥480	節水	粘着テープ	60×60	5	6	54(491)
	305-7003	CM65-9	¥343	¥480	節電	粘着テープ	60×60	5	6	43(308)
	001-4541	CM140-13	¥343	¥480	節水に、ご協力下さい	粘着テープ	140×40	5	19	24(25)
	001-4559	CM140-14	¥343	¥480	節電に、ご協力下さい	粘着テープ	140×40	5	19	23(32)
	305-6970	CM246-10	¥607	¥850	冷房28℃暖房18℃	粘着テープ	240×60	5	40	0(-)
	001-4508	UP144-11	¥286	¥400	節水	粘着テープ	140×40	5	19	30(600)
	001-4516	UP144-12	¥286	¥400	節電	粘着テープ	140×40	5	19	22(999)

☎商品のお問い合わせ:06-6764-1531 <http://www.osaka-hikari.co.jp/>グリーncross Sign for Facility
マンガ板

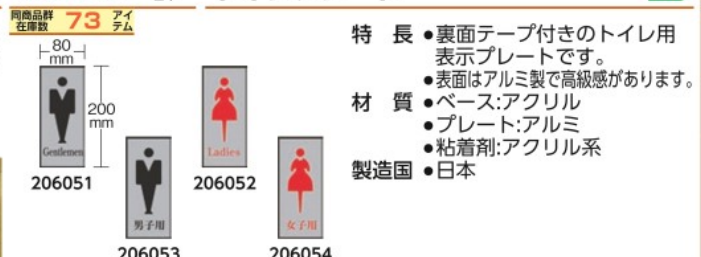
特長 ●女性支援マンガ標識です。
●現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
仕様 ●取付方法:ビス止め(ビス別売)
材質 ●エコボード
製造国 ●日本

発注単位1枚	発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	783-8085	1148860016	¥771	¥771	オープン 女性用	穴4カ所	600×300	50	162	5(84)
	783-8093	1148860017	¥771	¥771	オープン 女性用休憩室	穴4カ所	600×300	50	162	3(100)
	783-8107	1148860018	¥771	¥771	オープン 女性用更衣室	穴4カ所	600×300	50	162	17(122)
	783-8115	1148860019	¥771	¥771	オープン 女性用トイレ	穴4カ所	600×300	50	162	67(112)
	783-8123	1148860020	¥771	¥771	オープン 男性用トイレ	穴4カ所	600×300	50	162	61(111)

☎商品のお問い合わせ:078-304-7811 <http://www.green-cross.co.jp/>ヒカリ Pictograph Sign
ピクトサイン

特長 ●トイレや禁煙の標示に適しています。
仕様 ●取付方法:貼付タイプ(テープ付)
材質 ●アクリル
製造国 ●日本

発注単位1枚	発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	005-5018	UP160-1	¥471	¥550	男性マーク	粘着シール	100×60	5	15	80(76)
	005-5026	UP160-2	¥471	¥550	女性マーク	粘着シール	100×60	5	15	90(79)
	005-6375	E510-15	¥686	¥800	禁煙マーク	粘着シール	100×100	5	30	44(36)
	364-7285	UP505-3	¥686	¥800	化粧室 TOILET	粘着シール	100×100	5	30	217(89)

☎商品のお問い合わせ:06-6764-1531 <http://www.osaka-hikari.co.jp/>緑十字 Restroom Sign
トイレプレート

特長 ●裏面テープ付きのトイレ用表示プレートです。
●表面はアルミ製で高級感があります。
材質 ●ベース:アクリル
●プレート:アルミ
●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本

発注単位1枚	発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	815-1286	206051	¥2,400	¥2,400	Gentlemen	粘着シール	200×80	1	81	76(90)
	815-1287	206052	¥2,400	¥2,400	Ladies	粘着シール	200×80	1	81	85(91)
	815-1288	206053	¥2,400	¥2,400	男性用	粘着シール	200×80	1	81	36(84)
	815-1165	206054	¥2,400	¥2,400	女性用	粘着シール	200×80	1	81	46(91)

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 <https://jgc-inc.co.jp/>ヒカリ Luminous Sign
蓄光サイン“ルミノーバ”

特長 ●太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。
仕様 ●蓄光タイプ
●取付方法:貼付タイプ
材質 ●特殊ウレタン系樹脂・蓄光性蛍光体
製造国 ●日本

発注単位1枚	発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	001-9429	LU556-1	¥857	¥1,200	押す/PUSH	粘着シール	55×55	5	13	177(66)
	001-9437	LU556-2	¥857	¥1,200	引く/PULL	粘着シール	55×55	5	13	179(66)
	001-9445	LU556-3	¥857	¥1,200	右矢印	粘着シール	55×55	5	13	23(34)
	001-9453	LU557-1	¥929	¥1,300	禁煙マーク	粘着シール	55×55	5	13	11(92)
	001-9488	LU881-1	¥1,500	¥2,100	男性マーク	粘着シール	80×80	5	26	6(32)
	001-9496	LU881-2	¥1,500	¥2,100	女性マーク	粘着シール	80×80	5	26	6(38)
	001-9500	LU881-3	¥1,500	¥2,100	車イスマーク	粘着シール	80×80	5	26	5(125)
	001-9381	LU164-1	¥1,429	¥2,000	TOILET	粘着シール	40×160	5	23	15(49)
	001-9399	LU165-1	¥1,500	¥2,100	禁煙NO SMOKING	粘着シール	40×160	5	23	25(55)
	001-9402	LU165-2	¥1,500	¥2,100	非常口	粘着シール	40×160	5	23	19(80)

☎商品のお問い合わせ:06-6764-1531 <http://www.osaka-hikari.co.jp/>