

# 5×D用


超硬ドリル

## 5511

RT100U

切削条件▶A-143

●内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

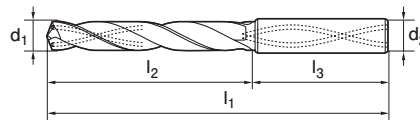

※RT100Uドリルは、性能向上のため、仕様変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

(単位：mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>
5511 003.000	3.00	6	66	28	36
5511 003.170	3.17	6	66	28	36
5511 003.250	3.25	6	66	28	36
5511 003.300	3.30	6	66	28	36
5511 003.400	3.40	6	66	28	36
5511 003.500	3.50	6	66	28	36
5511 003.570	3.57	6	66	28	36
5511 003.700	3.70	6	74	36	36
5511 003.800	3.80	6	74	36	36
5511 003.970	3.97	6	74	36	36
5511 004.000	4.00	6	74	36	36
5511 004.100	4.10	6	74	36	36
5511 004.200	4.20	6	74	36	36
5511 004.300	4.30	6	74	36	36
5511 004.400	4.40	6	74	36	36
5511 004.500	4.50	6	74	36	36
5511 004.600	4.60	6	74	36	36
5511 004.650	4.65	6	74	36	36
5511 004.700	4.70	6	74	36	36
5511 004.800	4.80	6	82	44	36
5511 004.900	4.90	6	82	44	36
5511 005.000	5.00	6	82	44	36
5511 005.100	5.10	6	82	44	36
5511 005.200	5.20	6	82	44	36
5511 005.300	5.30	6	82	44	36
5511 005.400	5.40	6	82	44	36
5511 005.500	5.50	6	82	44	36
5511 005.550	5.55	6	82	44	36
5511 005.600	5.60	6	82	44	36
5511 005.700	5.70	6	82	44	36
5511 005.800	5.80	6	82	44	36
5511 005.900	5.90	6	82	44	36
5511 006.000	6.00	6	82	44	36
5511 006.100	6.10	8	91	53	36
5511 006.200	6.20	8	91	53	36
5511 006.300	6.30	8	91	53	36

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>
5511 006.400	6.40	8	91	53	36
5511 006.500	6.50	8	91	53	36
5511 006.600	6.60	8	91	53	36
5511 006.700	6.70	8	91	53	36
5511 006.800	6.80	8	91	53	36
5511 006.900	6.90	8	91	53	36
5511 007.000	7.00	8	91	53	36
5511 007.100	7.10	8	91	53	36
5511 007.200	7.20	8	91	53	36
5511 007.300	7.30	8	91	53	36
5511 007.400	7.40	8	91	53	36
5511 007.500	7.50	8	91	53	36
5511 007.600	7.60	8	91	53	36
5511 007.700	7.70	8	91	53	36
5511 007.800	7.80	8	91	53	36
5511 007.900	7.90	8	91	53	36
5511 008.000	8.00	8	91	53	36
5511 008.100	8.10	10	103	61	40
5511 008.200	8.20	10	103	61	40
5511 008.300	8.30	10	103	61	40
5511 008.400	8.40	10	103	61	40
5511 008.500	8.50	10	103	61	40
5511 008.600	8.60	10	103	61	40
5511 008.700	8.70	10	103	61	40
5511 008.800	8.80	10	103	61	40
5511 008.900	8.90	10	103	61	40
5511 009.000	9.00	10	103	61	40
5511 009.100	9.10	10	103	61	40
5511 009.200	9.20	10	103	61	40
5511 009.250	9.25	10	103	61	40
5511 009.300	9.30	10	103	61	40
5511 009.400	9.40	10	103	61	40
5511 009.500	9.50	10	103	61	40
5511 009.600	9.60	10	103	61	40
5511 009.700	9.70	10	103	61	40
5511 009.800	9.80	10	103	61	40

3×D用  
5×D用  
7×D用  
12×D用  
MQL  
ロング  
ステン  
レス用  
難削材用  
高硬度  
加工用  
マイクロ  
ロング  
アルミ  
鋳鉄用  
ろう付け  
刃先交換式  
ガンドリル

FIRE