

ロングシリーズ 全長300mm

超硬ドリル

J695


GT100

切削条件▶A-166

- 溝の鏡面仕上げで切屑の排出性を高め、アルミ加工に於いては耐溶着性に優れています。
- 内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。



Form GT

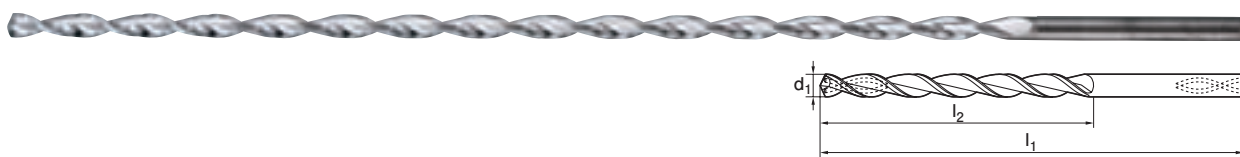

※特定代理店在庫品です。[S]

(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J695 006.000	6.00	300	250
J695 006.100	6.10	300	250
J695 006.200	6.20	300	250
J695 006.300	6.30	300	250
J695 006.400	6.40	300	250
J695 006.500	6.50	300	250
J695 006.600	6.60	300	250
J695 006.700	6.70	300	250
J695 006.800	6.80	300	250
J695 006.900	6.90	300	250
J695 007.000	7.00	300	250
J695 007.100	7.10	300	250
J695 007.200	7.20	300	250
J695 007.300	7.30	300	250
J695 007.400	7.40	300	250
J695 007.500	7.50	300	250
J695 007.600	7.60	300	250
J695 007.700	7.70	300	250
J695 007.800	7.80	300	250
J695 007.900	7.90	300	250
J695 008.000	8.00	300	250
J695 008.100	8.10	300	250
J695 008.200	8.20	300	250
J695 008.300	8.30	300	250
J695 008.400	8.40	300	250
J695 008.500	8.50	300	250
J695 008.600	8.60	300	250
J695 008.700	8.70	300	250
J695 008.800	8.80	300	250
J695 008.900	8.90	300	250
J695 009.000	9.00	300	250
J695 009.100	9.10	300	250
J695 009.200	9.20	300	250
J695 009.300	9.30	300	250
J695 009.400	9.40	300	250
J695 009.500	9.50	300	250

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J695 009.600	9.60	300	250
J695 009.700	9.70	300	250
J695 009.800	9.80	300	250
J695 009.900	9.90	300	250
J695 010.000	10.00	300	250
J695 010.100	10.10	300	250
J695 010.200	10.20	300	250
J695 010.300	10.30	300	250
J695 010.400	10.40	300	250
J695 010.500	10.50	300	250
J695 010.600	10.60	300	250
J695 010.700	10.70	300	250
J695 010.800	10.80	300	250
J695 010.900	10.90	300	250
J695 011.000	11.00	300	250
J695 011.100	11.10	300	250
J695 011.200	11.20	300	250
J695 011.300	11.30	300	250
J695 011.400	11.40	300	250
J695 011.500	11.50	300	250
J695 011.600	11.60	300	250
J695 011.700	11.70	300	250
J695 011.800	11.80	300	250
J695 011.900	11.90	300	250
J695 012.000	12.00	300	250
J695 012.100	12.10	300	250
J695 012.200	12.20	300	250
J695 012.300	12.30	300	250
J695 012.400	12.40	300	250
J695 012.500	12.50	300	250
J695 012.600	12.60	300	250
J695 012.700	12.70	300	250
J695 012.800	12.80	300	250
J695 012.900	12.90	300	250
J695 013.000	13.00	300	250