

マイクロシリーズ


301

タイプN

切削条件▶B-243

TiNコーティング品 660▶B-204

●小径穴あけ用ドリルです。

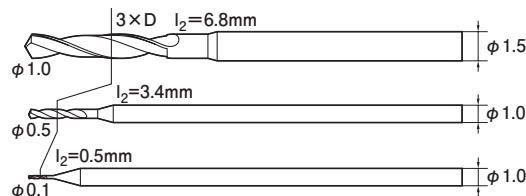

左ねじれ品303(ドイツ取り寄せ)もごさいます。

(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
0301 000.050	0.05	1	25	0.4
0301 000.060	0.06	1	25	0.4
0301 000.070	0.07	1	25	0.5
0301 000.075	0.075	1	25	0.5
0301 000.080	0.08	1	25	0.5
0301 000.090	0.09	1	25	0.5
0301 000.100	0.10	1	25	0.5
0301 000.105	0.105	1	25	0.5
0301 000.110	0.11	1	25	0.5
0301 000.115	0.115	1	25	0.5
0301 000.118	0.118	1	25	0.5
0301 000.120	0.12	1	25	0.5
0301 000.121	0.121	1	25	0.8
0301 000.123	0.123	1	25	0.8
0301 000.124	0.124	1	25	0.8
0301 000.125	0.125	1	25	0.8
0301 000.128	0.128	1	25	0.8
0301 000.130	0.13	1	25	0.8
0301 000.132	0.132	1	25	0.8
0301 000.135	0.135	1	25	0.8
0301 000.137	0.137	1	25	0.8
0301 000.138	0.138	1	25	0.8
0301 000.140	0.14	1	25	0.8
0301 000.143	0.143	1	25	0.8
0301 000.145	0.145	1	25	0.8
0301 000.147	0.147	1	25	0.8
0301 000.150	0.15	1	25	0.8
0301 000.155	0.155	1	25	1.1
0301 000.160	0.16	1	25	1.1
0301 000.170	0.17	1	25	1.1
0301 000.175	0.175	1	25	1.1
0301 000.180	0.18	1	25	1.1
0301 000.185	0.185	1	25	1.1
0301 000.190	0.19	1	25	1.1

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
0301 000.195	0.195	1	25	1.5
0301 000.200	0.20	1	25	1.5
0301 000.205	0.205	1	25	1.5
0301 000.210	0.21	1	25	1.5
0301 000.215	0.215	1	25	1.5
0301 000.220	0.22	1	25	1.5
0301 000.225	0.225	1	25	1.5
0301 000.230	0.23	1	25	1.5
0301 000.235	0.235	1	25	1.5
0301 000.240	0.24	1	25	1.5
0301 000.245	0.245	1	25	1.9
0301 000.250	0.25	1	25	1.9
0301 000.255	0.255	1	25	1.9
0301 000.260	0.26	1	25	1.9
0301 000.265	0.265	1	25	1.9
0301 000.270	0.27	1	25	1.9
0301 000.275	0.275	1	25	1.9
0301 000.280	0.28	1	25	1.9
0301 000.282	0.282	1	25	1.9
0301 000.285	0.285	1	25	1.9
0301 000.287	0.287	1	25	1.9
0301 000.290	0.29	1	25	1.9
0301 000.295	0.295	1	25	1.9
0301 000.300	0.30	1	25	1.9
0301 000.305	0.305	1	25	2.4
0301 000.310	0.31	1	25	2.4
0301 000.315	0.315	1	25	2.4
0301 000.320	0.32	1	25	2.4
0301 000.325	0.325	1	25	2.4
0301 000.330	0.33	1	25	2.4
0301 000.335	0.335	1	25	2.4
0301 000.340	0.34	1	25	2.4
0301 000.345	0.345	1	25	2.4
0301 000.350	0.35	1	25	2.4

エンドミル
シャンク
ストレート
シャンク
テーパ
シャンク
マイクロ
サブランド
ドリル
コア
ドリル
エクス
テンション

ノンコート