

マイクロシリーズ

ハイスドリル

660


タイプN

切削条件▶B-243

ノンコーティング品 301▶B-200



●小径穴あけ用コーティング付きドリルです。

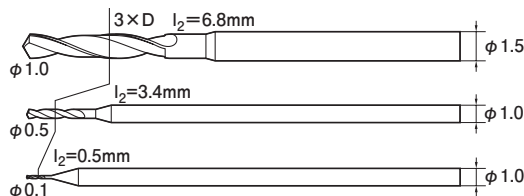

(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
0660 000.160	0.16	1	25	1.1
0660 000.170	0.17	1	25	1.1
0660 000.180	0.18	1	25	1.1
0660 000.190	0.19	1	25	1.1
0660 000.200	0.20	1	25	1.5
0660 000.210	0.21	1	25	1.5
0660 000.220	0.22	1	25	1.5
0660 000.230	0.23	1	25	1.5
0660 000.240	0.24	1	25	1.5
0660 000.250	0.25	1	25	1.9
0660 000.255	0.255	1	25	1.9
0660 000.260	0.26	1	25	1.9
0660 000.270	0.27	1	25	1.9
0660 000.275	0.275	1	25	1.9
0660 000.280	0.28	1	25	1.9
0660 000.290	0.29	1	25	1.9
0660 000.300	0.30	1	25	1.9
0660 000.310	0.31	1	25	2.4
0660 000.320	0.32	1	25	2.4
0660 000.325	0.325	1	25	2.4
0660 000.330	0.33	1	25	2.4
0660 000.335	0.335	1	25	2.4
0660 000.340	0.34	1	25	2.4
0660 000.350	0.35	1	25	2.4
0660 000.360	0.36	1	25	2.4
0660 000.370	0.37	1	25	2.4
0660 000.380	0.38	1	25	2.4
0660 000.390	0.39	1	25	3
0660 000.400	0.40	1	25	3
0660 000.410	0.41	1	25	3
0660 000.420	0.42	1	25	3
0660 000.430	0.43	1	25	3
0660 000.440	0.44	1	25	3
0660 000.450	0.45	1	25	3

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
0660 000.460	0.46	1	25	3
0660 000.470	0.47	1	25	3
0660 000.475	0.475	1	25	3
0660 000.480	0.48	1	25	3
0660 000.490	0.49	1	25	3.4
0660 000.500	0.50	1	25	3.4
0660 000.510	0.51	1	25	3.4
0660 000.520	0.52	1	25	3.4
0660 000.530	0.53	1	25	3.4
0660 000.540	0.54	1	25	3.9
0660 000.545	0.545	1	25	3.9
0660 000.550	0.55	1	25	3.9
0660 000.560	0.56	1	25	3.9
0660 000.570	0.57	1	25	3.9
0660 000.580	0.58	1	25	3.9
0660 000.590	0.59	1	25	3.9
0660 000.600	0.60	1	25	3.9
0660 000.610	0.61	1	25	4.2
0660 000.620	0.62	1	25	4.2
0660 000.630	0.63	1	25	4.2
0660 000.640	0.64	1	25	4.2
0660 000.650	0.65	1	25	4.2
0660 000.660	0.66	1	25	4.2
0660 000.670	0.67	1	25	4.2
0660 000.680	0.68	1	25	4.8
0660 000.690	0.69	1	25	4.8
0660 000.700	0.70	1	25	4.8
0660 000.710	0.71	1	25	4.8
0660 000.720	0.72	1	25	4.8
0660 000.730	0.73	1	25	4.8
0660 000.740	0.74	1	25	4.8
0660 000.750	0.75	1	25	4.8
0660 000.760	0.76	1	25	5.3
0660 000.770	0.77	1	25	5.3

エンドミル
シャンク
ストレート
シャンク
テーパ
シャンク
マイクロ
サブランド
ドリル
コア
ドリル
エクス
テンション

TiN