




474

切削条件▶E-013

多刃 90°

●多刃の効果により、バリの少ない良好な加工面が得られます。

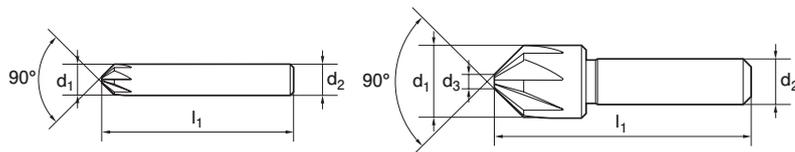

(単位: mm)

商品コード	刃径	先端径	全長	シャンク径	刃数
	d_1	d_3	l_1	d_2	Z
0474 008.000	8.00	—	48	8	5
0474 012.500	12.50	2.00	48	8	5
0474 016.000	16.00	3.20	56	10	7
0474 020.000	20.00	5.00	60	10	7

在庫状況はお手数ですが都度お問い合わせください


カウンタシנק
ストレートシャンク

472

切削条件▶E-013

3枚刃 60°

●3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。

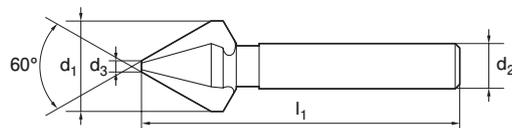

(単位: mm)

商品コード	刃径	先端径	全長	シャンク径	刃数
	d_1	d_3	l_1	d_2	Z
0472 006.300	6.30	1.60	45	5	3
0472 008.000	8.00	2.00	50	6	3
0472 012.500	12.50	3.20	56	8	3
0472 016.000	16.00	4.00	63	10	3
0472 020.000	20.00	5.00	67	10	3
0472 025.000	25.00	6.30	71	10	3

在庫状況はお手数ですが都度お問い合わせください

ストレート
シャンク
テーパ
シャンク
デバリング

1枚刃
3枚刃
4枚刃
多刃

フコート