

ココがポイント！

- 光学調整機構を標準装備。
- すべてネジ固定の装置用剛性。インライン用途&サンプル試験用途。
- 設計の集中、目的の機構設計に集中できる。
- 機器固定&アングル変えが即座に可能、サンプルテストが劇的飛躍。
- 高剛性・美観は信頼。サンプル試験見せ時に見劣り感、ツギハギ感を排除。
- 高額部材のベース盤を排除。更に設置&追加自由自在。
- 画像機器の決定が後手になっても困らない。
- 本機と同様の機構を設計・製作工数よりもご購入の方が低い価格。




2種類のステージサイズ 7560/6048

ステージ 7560



ステージ 6048

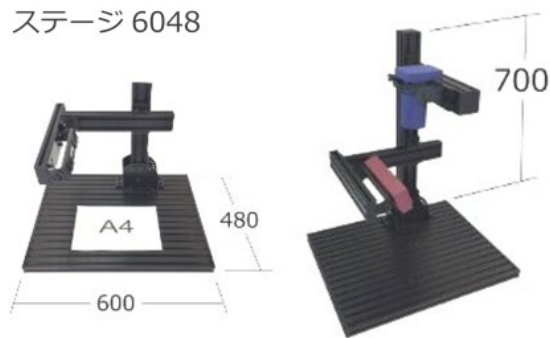

3種類のラインナップ 独立アーム,可変アーム,固定アーム / 7560 & 6048

独立アーム



可変アーム



固定アーム



NIC 社仕様のベース盤はシルバーです



- アルミフレームは、ミスミ社、SUS社、NIC社から選択できます。



ご注文は、お手軽に Web サイトから。 www.gazousyorikankyou.com

弊社 Web サイトの「ご注文用紙」またはお客様のご注文書で FAX または E-mail でご注文ください。

FAX: **044-440-3084** E-mail: **order@gazousyorikankyou.com**