

**E-SJ
-CBU**


スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー
Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing Clear Blue

型番 : E-SJ-(内径 × 外径) -CBU [Model Number: E-SJ-(I.D.×O.D.)-CBU]

用途・流体 (Applications・Fluids)



材質・構造 (Materials / Structure)

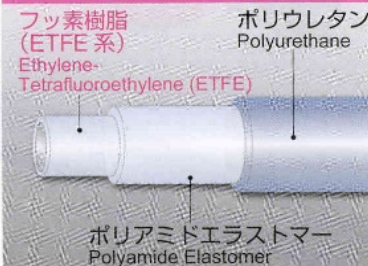

特長・機能 (Characteristics & Functions)

- 非塩ビ
Non-PVC
- 非粘着性
Non-Adhesiveness
- 耐薬品性
Chemical Resistance
- 耐溶剤性
Solvent Resistance
- 低溶出性
Low Elution
- 低臭気性
Low Odor
- 食衛適合
Food-Sanitation
- 柔軟性
Flexibility
- 耐油性
Oil-Proof
- 耐アルコール
Alcohol Resistance
- 耐寒性
Cold Resistance

- 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂 (ETFE 系) のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
- 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
- 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
- Chemical Resistance…Since the inner layer is made of ETFE fluorine resin, E-SJ-CBU is resistant to most of the chemical substances.
- Flexibility…Due to the laminated structure, compared with the conventional single-layer fluorine tubing, E-SJ-CBU is superior in flexibility. This improves your work efficiency.
- Low Elution…Since this tubing contains very low levels of elution, it is recommended for use in transfers of food, beverage, and cosmetics.

規格 (Specification)

● ホース・チューブは定尺以外にも 1 m単位で購入可能です。

型番 Model Number	内径×外径 I.D. × O.D. mm	使用圧力 Working Pressure MPa		許容曲げ半径 Minimum Bend Radius at 20°C mm	使用温度範囲 Temperature Range °C	定尺 Standard Length m	製品重量 Product Weight kg/ 巻 roll	色調 Color	梱包仕様 / Packing Dimension			
		at 20°C	at 80°C						荷姿 Packing	直径 Diameter (D) cm	高さ Height (H) cm	重量 / 巻 Weight/roll kg/ 巻 roll
E-SJ-2×4-CBU	2 × 4			15		20	0.24	クリアブルー Clear Blue	PE袋入れ Plastic Bag	23.5	5	0.24
						100	1.19		PE袋 / 箱入れ Cardboard Box	38.5	15	1.71
E-SJ-3×5-CBU	3 × 5	0 ~ 0.6		20		20	0.32	クリアブルー Clear Blue	PE袋入れ Plastic Bag	25.5	5	0.32
						100	1.60		PE袋 / 箱入れ Cardboard Box	38.5	15	2.12
E-SJ-4×6-CBU	4 × 6		0 ~ 0.2	25	-20 ~ 80	20	0.40	クリアブルー Clear Blue	PE袋入れ Plastic Bag	26	5	0.40
						100	2.00		PE袋 / 箱入れ Cardboard Box	38.5	15	2.52
E-SJ-6×8-CBU	6 × 8	0 ~ 0.4		50		20	0.56	クリアブルー Clear Blue	PE袋入れ Plastic Bag	30	5.5	0.56
						100	2.82		PE袋 / 箱入れ Cardboard Box	38.5	15	3.74
E-SJ-6×9-CBU	6 × 9		0 ~ 0.2	35		20	0.88	クリアブルー Clear Blue	PE袋入れ Plastic Bag	33	5.5	0.88
						100	4.38		PE袋 / 箱入れ Cardboard Box	38.5	15	5.30
E-SJ-8×12-CBU	8 × 12	0 ~ 0.6		50		20	1.54	クリアブルー Clear Blue	PE袋入れ Plastic Bag	35.5	8	1.54
						100	7.69		PE袋 / 箱入れ Cardboard Box	46	16	8.86

本製品の技術データにつきましてはP16~17をご参照下さい。
For Technical Data of This Products, please refer to page 16 ~ 17.

専用継手 (Original Fittings)

素材 Material	SUS304 (Nut) (ナット) SUS316L (Body) (本体)	PP	PFA
品名 Model Number	積層チューブ専用継手 Fittings for Multi-Layer Tubing (E-FTS)	積層チューブ専用 樹脂コネクター PP	積層チューブ専用 樹脂コネクター PFA
製品 Fitting Image			
適用サイズ Hose Size (I.D.)(mm)	φ2~φ8	φ4、φ6×φ8	
掲載ページ Publication page	52		