


ハイグレードペンチ

265-HG ペンチ SIDE CUTTING PLIERS

JIS JQA JIS B4623


(エラストマーカバー付)

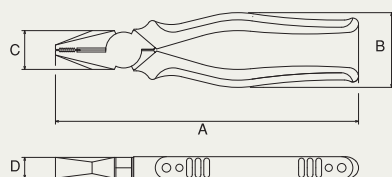

最も標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。

品番	サイズ (mm) (in)	A	B	C	D	切断能力 鉄線	切断能力 銅線	切断能力 ピアノ線	製品重量 (g)	パッケージ寸法	入数	JANコード
265-HG	150 (6")	167	51	23	13	2.2φ	3.0φ	1.2φ	205	206×82×19	6	4953998000216
265-HG	175 (7")	193	54	24	14	3.0φ	3.5φ	1.4φ	270	228×82×19	6	4953998000223
265-HG	200 (8")	217	54	27	15	3.5φ	4.0φ	2.0φ	360	255×82×19	6	4953998000230

265-HGP/HGPE 電工ペンチ SIDE CUTTING PLIERS WITH TERMINAL PRESS (エラストマーカバー付)

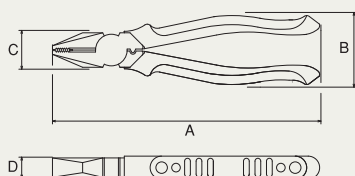

圧着機能付ペンチで1.25~3.5mmを簡易圧着できます。185mmは皮むき穴(1.8φ)付です。


簡易圧着機能付

265HG ※簡易圧着機能付
265HGPE ※簡易圧着機能付 皮ムキ穴1.8mm

品番	サイズ (mm) (in)	A	B	C	D	切断能力 鉄線	切断能力 銅線	切断能力 ピアノ線	圧着能力	製品重量 (g)	パッケージ寸法	入数	JANコード
265-HGP	175 (7")	193	54	24	14	3.0φ	3.5φ	1.6φ	1.25~2.0	275	228×82×19	6	4953998000247
265-HGPE	175	193	54	24	14	3.0φ	3.5φ	1.6φ	1.25~2.0	275	228×82×19	6	4953998000407
265-HGP	185 (7½")	200	52	24	14	3.4φ	4.0φ	1.8φ	1.25~3.5	300	255×82×19	6	4953998000254
265-HGPE	185	200	52	24	14	3.4φ	4.0φ	1.8φ	1.25~3.5	300	255×82×19	6	4953998000346

265-HGK 電工強力ペンチ HIGH LEVERAGE SIDE CUTTING PLIERS

(エラストマーカバー付)

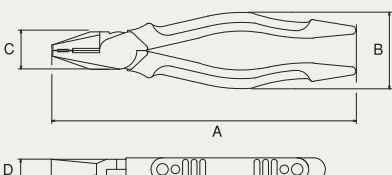

テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。

品番	サイズ (mm) (in)	A	B	C	D	切断能力 鉄線	切断能力 銅線	切断能力 ピアノ線	製品重量 (g)	パッケージ寸法	入数	JANコード
265-HGK	185 (7½")	197	52	25	14	3.5φ	4.0φ	1.8φ	300	228×82×19	6	4953998000261