

Taper Ball End Mill for High Accuracy Rib Slotting エポックリブ溝加工用テーパボールエンドミル




リブ溝加工の新提案、放電加工から直彫加工へ
New proposal for machining rib groove. From electric discharge machining to direct milling.

R公差
R tolerance ±0.02



(mm)

先端2枚刃
外周4枚刃
Tip : 2 flutes
Periphery : 4 flutes

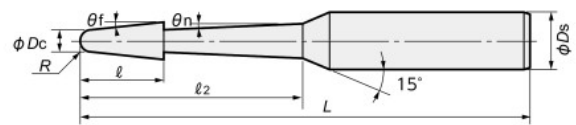

EB4HR TN- -ATH

商品コード Item code	在庫 Stock	ボール半径 R	外径Dc Tool dia.	刃部テーパ 半角θf Taper angle on side	首下長ℓ2 Under Neck length	刃長ℓ Flute length	全長L Overall length	シャンク径Ds Shank dia.	首形状 Neck Shape	首部テーパ 半角θn Neck angle	希望小売 価格(円) Suggested retail price (¥)
EB4HR0060TN-4-05-ATH	●	0.3	0.6	0.5	4	3.2	50	4	A	-	17,340
EB4HR0060TN-5-05-ATH	●	0.3	0.6	0.5	5	3.2	50	4	A	-	17,340
EB4HR0060TN-6-05-ATH	●	0.3	0.6	0.5	6	3.2	50	4	A	-	17,450
EB4HR0060TN-7-05-ATH	●	0.3	0.6	0.5	7	3.2	50	4	B	0.5	17,450
EB4HR0060TN-8-05-ATH	●	0.3	0.6	0.5	8	3.2	50	4	B	0.5	17,450
EB4HR0060TN-9-05-ATH	●	0.3	0.6	0.5	9	3.2	50	4	B	0.5	17,550
EB4HR0060TN-10-05-ATH	●	0.3	0.6	0.5	10	3.2	50	4	B	0.5	17,550
EB4HR0060TN-4-10-ATH	●	0.3	0.6	1	4	3.2	50	4	A	-	17,340
EB4HR0060TN-5-10-ATH	●	0.3	0.6	1	5	3.2	50	4	A	-	17,340
EB4HR0060TN-6-10-ATH	●	0.3	0.6	1	6	3.2	50	4	A	-	17,450
EB4HR0060TN-7-10-ATH	●	0.3	0.6	1	7	3.2	50	4	B	1	17,450
EB4HR0060TN-8-10-ATH	●	0.3	0.6	1	8	3.2	50	4	B	1	17,450
EB4HR0060TN-9-10-ATH	●	0.3	0.6	1	9	3.2	50	4	B	1	17,550
EB4HR0060TN-10-10-ATH	●	0.3	0.6	1	10	3.2	50	4	B	1	17,550
EB4HR0070TN-4-05-ATH	●	0.35	0.7	0.5	4	3.2	50	4	A	-	16,320
EB4HR0070TN-5-05-ATH	●	0.35	0.7	0.5	5	3.2	50	4	A	-	16,320
EB4HR0070TN-6-05-ATH	●	0.35	0.7	0.5	6	3.2	50	4	A	-	16,430
EB4HR0070TN-7-05-ATH	●	0.35	0.7	0.5	7	3.2	50	4	B	0.5	16,430
EB4HR0070TN-8-05-ATH	●	0.35	0.7	0.5	8	3.2	50	4	B	0.5	16,530
EB4HR0070TN-9-05-ATH	●	0.35	0.7	0.5	9	3.2	50	4	B	0.5	16,530
EB4HR0070TN-10-05-ATH	●	0.35	0.7	0.5	10	3.2	50	4	B	0.5	16,530
EB4HR0070TN-4-10-ATH	●	0.35	0.7	1	4	3.2	50	4	A	-	16,320
EB4HR0070TN-5-10-ATH	●	0.35	0.7	1	5	3.2	50	4	A	-	16,320
EB4HR0070TN-6-10-ATH	●	0.35	0.7	1	6	3.2	50	4	A	-	16,430
EB4HR0070TN-7-10-ATH	●	0.35	0.7	1	7	3.2	50	4	B	1	16,430
EB4HR0070TN-8-10-ATH	●	0.35	0.7	1	8	3.2	50	4	B	1	16,530
EB4HR0070TN-9-10-ATH	●	0.35	0.7	1	9	3.2	50	4	B	1	16,530
EB4HR0070TN-10-10-ATH	●	0.35	0.7	1	10	3.2	50	4	B	1	16,530
EB4HR0080TN-4-05-ATH	●	0.4	0.8	0.5	4	3.2	50	4	A	-	15,410
EB4HR0080TN-6-05-ATH	●	0.4	0.8	0.5	6	3.2	50	4	A	-	15,510
EB4HR0080TN-8-05-ATH	●	0.4	0.8	0.5	8	3.2	50	4	B	0.5	15,510
EB4HR0080TN-10-05-ATH	●	0.4	0.8	0.5	10	3.2	50	4	B	0.5	15,610
EB4HR0080TN-12-05-ATH	●	0.4	0.8	0.5	12	3.2	55	4	B	0.5	15,710
EB4HR0080TN-14-05-ATH	●	0.4	0.8	0.5	14	3.2	55	4	B	0.5	15,810
EB4HR0080TN-4-10-ATH	●	0.4	0.8	1	4	3.2	50	4	A	-	15,410
EB4HR0080TN-6-10-ATH	●	0.4	0.8	1	6	3.2	50	4	A	-	15,510
EB4HR0080TN-8-10-ATH	●	0.4	0.8	1	8	3.2	50	4	B	1	15,510
EB4HR0080TN-10-10-ATH	●	0.4	0.8	1	10	3.2	50	4	B	1	15,610
EB4HR0080TN-12-10-ATH	●	0.4	0.8	1	12	3.2	55	4	B	1	15,710
EB4HR0080TN-14-10-ATH	●	0.4	0.8	1	14	3.2	55	4	B	1	15,810
EB4HR0090TN-4-05-ATH	●	0.45	0.9	0.5	4	3.2	50	4	A	-	15,300
EB4HR0090TN-6-05-ATH	●	0.45	0.9	0.5	6	3.2	50	4	A	-	15,410
EB4HR0090TN-8-05-ATH	●	0.45	0.9	0.5	8	3.2	50	4	B	0.5	15,510
EB4HR0090TN-10-05-ATH	●	0.45	0.9	0.5	10	3.2	50	4	B	0.5	15,610
EB4HR0090TN-12-05-ATH	●	0.45	0.9	0.5	12	3.2	55	4	B	0.5	15,710
EB4HR0090TN-14-05-ATH	●	0.45	0.9	0.5	14	3.2	55	4	B	0.5	15,710
EB4HR0090TN-4-10-ATH	●	0.45	0.9	1	4	3.2	50	4	A	-	15,300
EB4HR0090TN-6-10-ATH	●	0.45	0.9	1	6	3.2	50	4	A	-	15,410
EB4HR0090TN-8-10-ATH	●	0.45	0.9	1	8	3.2	50	4	B	1	15,510
EB4HR0090TN-10-10-ATH	●	0.45	0.9	1	10	3.2	50	4	B	1	15,610
EB4HR0090TN-12-10-ATH	●	0.45	0.9	1	12	3.2	55	4	B	1	15,710
EB4HR0090TN-14-10-ATH	●	0.45	0.9	1	14	3.2	55	4	B	1	15,710

●：標準在庫品です。●：Stocked items.