


ラインナップ

Line Up

ショートシャンクタイプ Short shank type

2枚刃
2 Flutes

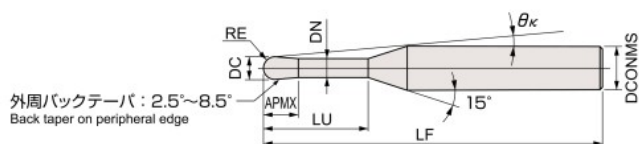

Aタイプ A type

EPDBEH2○○○F-○○○-TH3

超硬
Carbide

TH3

ねじり30°
Helix angle

h4

ボール半径RE Ball radius	RE公差 Tolerance on RE
0.05~0.25	±0.003
0.3~1.25	±0.005

商品コード Item code	在庫 Stock	寸 法 Size(mm)							タイプ Type	干渉角度 Interference angle (°)	勾配角に対する実有効首下長 Effective under neck length with respect to draft angle					希望小売 価格 (円) Suggested retail price (¥)			
		ボール半径 Ball radius	外径 Tool dia.	首下長 Under neck length	刃長 Flute length	首径 Neck dia.	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.			0.5°	1°	1.5°	2°	3°				
		RE	DC	LU	APMX	DN	LF	DCONMS											
EPDBEH2001F-0.08-TH3	★	0.05	0.1	0.08	0.08	—	35	4	B	20.93	—	—	—	—	—	16,290			
EPDBEH2001F-0.2-TH3	★			0.2		0.08			0.13	35	4	A	14.64	0.24	0.25	0.25	0.26	0.28	16,290
EPDBEH2001F-0.3-TH3	★			0.3								A	14.46	0.34	0.35	0.36	0.38	0.40	16,720
EPDBEH2001F-0.5-TH3	★			0.5								A	14.10	0.55	0.57	0.59	0.61	0.65	18,110
EPDBEH20015F-0.12-TH3	★	0.075	0.15	0.12	0.12	—	35	4	B	15.25	—	—	—	—	—	16,720			
EPDBEH20015F-0.3-TH3	★			0.3		0.13			35	4	A	14.50	0.34	0.35	0.36	0.37	0.40	16,720	
EPDBEH20015F-0.5-TH3	★			0.5							A	14.14	0.55	0.56	0.58	0.60	0.65	18,110	
EPDBEH20015F-0.75-TH3	★			0.75							A	13.71	0.81	0.83	0.86	0.89	0.96	19,710	
EPDBEH2002F-0.15-TH3	★	0.1	0.2	0.15	0.15	—	35	4	B	20.23	—	—	—	—	—	11,680			
EPDBEH2002F-0.3-TH3	★			0.3		0.18			35	4	A	14.54	0.34	0.35	0.36	0.37	0.39	11,680	
EPDBEH2002F-0.5-TH3	★			0.5							A	14.17	0.55	0.56	0.58	0.60	0.64	11,680	
EPDBEH2002F-0.75-TH3	★			0.75							A	13.73	0.81	0.83	0.86	0.89	0.95	11,680	
EPDBEH2002F-1-TH3	★			1			38		A	13.32	1.06	1.10	1.13	1.17	1.26	11,680			
EPDBEH2003F-0.25-TH3	★	0.15	0.3	0.25	0.25	—	35	4	B	14.45	—	—	—	—	—	11,470			
EPDBEH2003F-0.5-TH3	★			0.5		0.27			35	4	A	14.21	0.56	0.58	0.60	0.61	0.65	11,470	
EPDBEH2003F-0.75-TH3	★			0.75							A	13.76	0.82	0.85	0.87	0.90	0.96	11,470	
EPDBEH2003F-1-TH3	★			1							A	13.33	1.08	1.11	1.15	1.19	1.27	11,470	
EPDBEH2003F-1.5-TH3	★			1.5			38		A	12.56	1.60	1.65	1.70	1.76	1.89	12,220			
EPDBEH2004F-0.3-TH3	★	0.2	0.4	0.3	0.3	—	35	4	B	14.53	—	—	—	—	—	7,810			
EPDBEH2004F-0.5-TH3	★			0.5		0.37			35	4	A	14.28	0.56	0.58	0.59	0.60	0.64	7,810	
EPDBEH2004F-0.75-TH3	★			0.75							A	13.81	0.82	0.84	0.87	0.89	0.95	7,810	
EPDBEH2004F-1-TH3	★			1							A	13.37	1.08	1.11	1.14	1.18	1.26	7,810	
EPDBEH2004F-1.5-TH3	★			1.5		0.37	38		4	A	12.57	1.60	1.65	1.70	1.75	1.88	7,940		
EPDBEH2004F-2-TH3	★			2						A	11.86	2.11	2.18	2.25	2.33	2.50	8,230		
EPDBEH2004F-2.5-TH3	★	2.5	A	11.23	2.63			2.72		2.81	2.90	3.13	8,500						
EPDBEH2004F-3-TH3	★			3				A	10.65	3.15	3.25	3.36	3.48	3.75	9,060				
EPDBEH2004F-4-TH3	★			4				A	9.67	4.18	4.32	4.47	4.63	4.99	9,760				
EPDBEH2005F-0.35-TH3	★	0.25	0.5	0.35	0.35	—	35	4	B	14.10	—	—	—	—	—	7,810			
EPDBEH2005F-0.75-TH3	★			0.75		0.47			35	4	A	13.88	0.82	0.84	0.86	0.88	0.94	7,810	
EPDBEH2005F-1-TH3	★			1							A	13.42	1.08	1.11	1.14	1.17	1.25	7,810	
EPDBEH2005F-1.5-TH3	★			1.5							A	12.59	1.59	1.64	1.69	1.75	1.87	7,810	
EPDBEH2005F-2-TH3	★			2		0.47	38		4	A	11.86	2.11	2.18	2.25	2.32	2.49	7,810		
EPDBEH2005F-2.5-TH3	★			2.5						A	11.21	2.63	2.71	2.80	2.90	3.11	7,810		
EPDBEH2005F-3-TH3	★			3						A	10.62	3.15	3.25	3.36	3.47	3.73	7,810		
EPDBEH2005F-4-TH3	★			4		0.47	42		4	A	9.61	4.18	4.32	4.46	4.62	4.98	7,810		
EPDBEH2005F-5-TH3	★	5	A	8.78	5.21			5.39		5.57	5.77	6.22	7,940						
EPDBEH2006F-0.4-TH3	★	0.4	0.4	0.57	35			4		B	14.16	—	—	—	—	—	6,740		
EPDBEH2006F-0.75-TH3	★	0.75				0.45	35		4	A	13.94	0.82	0.84	0.86	0.88	0.93	6,740		
EPDBEH2006F-1-TH3	★	1								A	13.47	1.08	1.10	1.13	1.17	1.24	6,740		
EPDBEH2006F-1.5-TH3	★	1.5								A	12.61	1.59	1.64	1.69	1.74	1.86	6,000		
EPDBEH2006F-2-TH3	★	2			0.45	38	4		A	11.86	2.11	2.17	2.24	2.31	2.48	6,000			
EPDBEH2006F-2.5-TH3	★	2.5							A	11.19	2.63	2.71	2.80	2.89	3.10	6,140			
EPDBEH2006F-3-TH3	★	3							A	10.59	3.14	3.24	3.35	3.46	3.72	6,140			
EPDBEH2006F-3.5-TH3	★	3.5			0.45	42	4		A	10.05	3.66	3.78	3.90	4.04	4.34	6,410			
EPDBEH2006F-4-TH3	★	4	A	9.56				4.18	4.31	4.46	4.61	4.97	6,410						
EPDBEH2006F-5-TH3	★	5	A	8.71				5.21	5.38	5.57	5.76	6.21	6,410						
EPDBEH2006F-6-TH3	★	6	A	8.00				6.24	6.45	6.67	6.91	7.45	6,410						
EPDBEH2007F-0.45-TH3	★	0.35	0.7	0.45	0.45	—	35	4	B	14.13	—	—	—	—	—	6,000			
EPDBEH2007F-2-TH3	★			2		0.67			38	4	A	11.85	2.11	2.17	2.24	2.31	2.47	6,000	
EPDBEH2007F-4-TH3	★			4							A	9.50	4.18	4.31	4.45	4.61	4.95	6,410	

★：新商品の標準在庫品です。★：Stocked items of new products.