

# ラインナップ

Line Up

## シャンクタイプ


## Shank type TD4N20 (32)-

○は数字、□は英文字が入ります。  
Numeric figure in a circle ○ and Alphabetical character comes in a square □.



Fig.1  
(一般形)  
(Standard type)

Fig.2  
(アンダーカット形)  
(Undercut type)

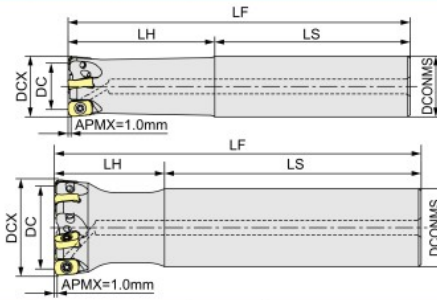


エア穴付き  
With air hole

タイプ Type	商品コード Item code	在庫 Stock	刃数 No. of flutes	寸法 Size (mm)						形状 Shape	適用インサート Recommended insert	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)
				DCX	DC	LF	LH	LS	DCONMS			
シャンクタイプ Long	TD4N2016S-2	●	2	16	10	100	30	70	16	Fig.1	ENMU0603ER-B/C ENGU0603ER-C	40,650
	TD4N2020S-3	●	3	20	14	130	50	80	20			52,410
	TD4N2025S-4	●	4	25	19	140	60	80	25			63,230
	TD4N2032S-5	●	5	32	26	150	70	80	32			75,240
	TD4N2040S32-6	●	6	40	34	150	45	105	32			86,600
	TD4N2016L-2	●	2	16	10	150	50	100	16	Fig.1		46,340
	TD4N2018L-2	●	2	18	12	150	25	125	16	Fig.2		40,650
	TD4N2020L-3	●	3	20	14	160	80	80	20	Fig.1		59,620
	TD4N2022L-3	●	3	22	16	160	30	130	20	Fig.2		52,410
	TD4N2025L-4	●	4	25	19	180	100	80	25	Fig.1		66,730
	TD4N2028L-4	●	4	28	22	180	35	145	25	Fig.2		63,230
	TD4N2032L-5	●	5	32	26	200	120	80	32	Fig.1		77,950
	TD4N2035L-5	●	5	35	29	200	40	160	32	Fig.2		78,980
	TD4N2040L32-6	●	6	40	34	220	45	175	32	Fig.2		90,850

## モジュラータイプ

## Modular type TD4N20 M-

○は数字が入ります。  
Numeric figure comes in a circle ○.

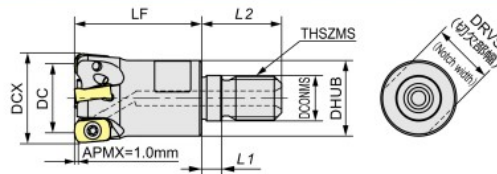

エア穴付き  
With air hole

商品コード Item code	在庫 Stock	刃数 No. of flutes	寸法 Size (mm)									適用インサート Recommended insert	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)
			DCX	DC	LF	L1	L2	DCONMS	DHUB	THSZMS	DRVS		
TD4N2016M-2	●	2	16	10	25	5.5	17	8.5	12.8	M8	10	ENMU0603ER-B/C ENGU0603ER-C	40,650
*TD4N2018M-2	●	2	18	12	25	5.5	17	8.5	12.8	M8	10		40,650
TD4N2020M-3	●	3	20	14	30	5.5	19	10.5	17.8	M10	15		52,410
*TD4N2022M-3	●	3	22	16	30	5.5	19	10.5	17.8	M10	15		52,410
TD4N2025M-4	●	4	25	19	35	5.5	22	12.5	20.8	M12	17		63,230
*TD4N2028M-4	●	4	28	22	35	5.5	22	12.5	20.8	M12	17		63,230
TD4N2032M-5	●	5	32	26	40	6	23	17	28.8	M16	22		75,240
*TD4N2035M-5	●	5	35	29	40	6	23	17	28.8	M16	22		78,980
*TD4N2040M-6	●	6	40	34	40	6	23	17	28.8	M16	22		86,600
*TD4N2042M-6	●	6	42	36	40	6	23	17	28.8	M16	22		90,970

【注意】※と超硬シャンクをセットで使用すると干渉がありません。

モジュラーミル専用シャンク/アーバとの接続端面及びねじ部に潤滑剤は塗布しないでください。

【Note】When \* and carbide shank are used together as a set, there is no interference.

Do not apply lubricants to the threaded section or end surface sections in contact with the dedicated shank/arbor for modular mills.

## 部品番号

Parts

部品名 Parts	クランプねじ Clamp screw		ドライバー Screw driver		ねじ焼き付き防止剤 Screw anti-seizure agent		
形状 Shape		締付トルク Fastening torque (N・m)		希望小売 価格(円) Suggested retail price (¥)		希望小売 価格(円) Suggested retail price (¥)	
商品コード Item code	T08-2507A	1.1	1,100	104-T8	1,980	P-37	1,120

【注意】

クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。

【Note】

The clamp screw is a consumable part. Since replacement life depends on the use environment, it is recommended that it be replaced at an early stage.

※ 2023年12月より付属するクランプねじを変更しました。 ※ The included clamp screw has been changed from Dec. 2023.

●印：標準在庫品です。 ●：Stocked Items.