

ラインナップ

Line Up

シャンクタイプ

Shank type

TR4F40 32-

○は数字、□は英文字が入ります。
Numeric figure in a circle and Alphabetical character comes in a square.



Fig.1 (一般形)
(Standard type)


 


Fig.2 (アンダーカット形)
(Undercut type)

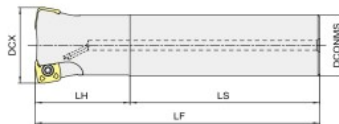

エア穴付き
With air hole


タイプ Type	商品コード Item code	在庫 Stock	刃数 No. of flutes	寸法 Size (mm)					形状 Shape	適用インサート Recommended insert	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)
				DCX	LF	LH	LS	DCONMS			
レギュラー Regular	TR4F4032S32-2	●	2	32	150	70	80	32	Fig.1	SDNW120520TR(-P) SDMT120520TR	47,500
	TR4F4040S32-3	●	3	40	150	50	100	32	Fig.2		54,970
ロング Long	TR4F4032L32-2	●	2	32	200	120	80	32	Fig.1		50,030
	TR4F4040L32-3	●	3	40	250	50	200	32	Fig.2		64,400

モジュラータイプ

Modular type

TR4F40 M-

○は数字が入ります。
Numeric figure comes in a circle.

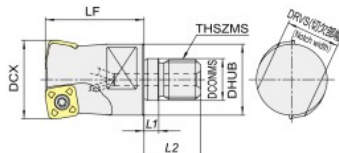

エア穴付き
With air hole

商品コード Item code	在庫 Stock	刃数 No. of flutes	寸法 Size (mm)								適用インサート Recommended insert	希望小売価格(円) Suggested Retail Price (¥)
			DCX	LF	L1	L2	DCONMS	DHUB	THSZMS	DRVS		
TR4F4032M-2	●	2	32	40	6	23	17	28.8	M16	22	SDNW120520TR(-P) SDMT120520TR	45,170
TR4F4040M-3	●	3	40	40	6	23	17	28.8	M16	22	SDMT120520TR	51,620

[注意] モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーねじ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。

[Note] When ※ and carbide shank are used together as a set, there is no interference.

Do not apply lubricants such as grease, etc. to the "contact faces" and "modular screws" of the "modular mill", "dedicated shanks" and "dedicated arbor".

部品番号

Parts

部品名 Parts	クランプねじ Clamp screw	レンチ Wrench	ねじ焼き付き防止剤 Screw anti-seizure agent	アーバ用ねじ Arbor screw										
形状 Shape														
適用カッタ Cutter body	締付トルク Fastening torque (N·m)	希望小売価格 Suggested retail price (円)	希望小売価格 Suggested retail price (円)	希望小売価格 Suggested retail price (円)										
TR4F40 S/L/M (32)	262-141	2.9	870	105-T15	2,120	P-37	1,010	—	—	—	—	—	—	
TR4F4050 B								100-178	M10×1.5	16	35	25	8	1,760
TR4F4063 B								100-179	M12×1.75	18	42	30	10	1,760
TR4F4080 BM								100-180	M16×2.0	24	51	35	14	1,760
TR4F4100 B								100-178	M10×1.5	16	35	25	8	1,760
TR4F5063 B-4								100-179	M12×1.75	18	42	30	10	1,760
TR4F5080 BM-5	555-141	4.9	690	105-T20	2,120	P-37	1,010	100-180	M16×2.0	24	51	35	14	1,760
TR4F5100 B-6								—	—	—	—	—	—	
TR4F5125 B								—	—	—	—	—	—	

[注意] クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備がシャンクタイプとモジュラータイプは1本、ボアタイプは2本付属します。

[Note] The clamp screw is a consumable part. Since replacement life depends on the use environment, it is recommended that it be replaced at an early stage. Includes one spare clamp screw for shank type and modular, two spare clamp screws for bore type.