


アルファラジアスミルRV

■ インサート Inserts

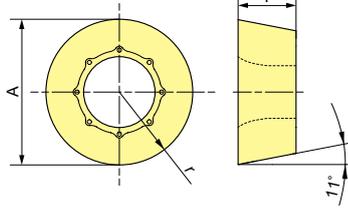

M	ステンレス鋼 Stainless Steels	■ (Dry)	■ (Wet)	■ (Dry)			■ 一般切削 General cutting			希望小売価格(円) Suggested retail price(¥)	
	N	アルミニウム合金 Aluminum Alloy								JM4160	SD5010
S	チタン合金 Titanium Alloy			■						GX2160	
商品コード Item Code	精度 Tolerance Class	AXコート AX-Coated	AJコート AJ-Coated	GXコート GX-Coated	JSコート JS-Coated	SDコート SD-Coated	寸法 Size(mm)			AX2040	JS1025
		AX2040	JM4160	GX2160	JS1025	SD5010	r	A	T		
RPET10T3M0FN-A8	E級 E	-	-	-	●	●	5	10	3.97	1,490	2,090
RPMT10T3M0EN-B8	M級 M	●	●	●	-	-				930	-
RPMT10T3M0EN-C8		●	●	●	-	-				930	-
RPHT10T3M0EN-B8	H級 H	●	●	●	●	-				1,490	-
RPHT10T3M0EN-C8		●	●	●	-	-				1,490	-
RPET1204M0FN-A8	E級 E	-	-	-	●	●	6	12	4.76	1,530	2,150
RPMT1204M0EN-B8	M級 M	●	●	●	-	-				1,200	-
RPMT1204M0EN-C8		●	●	●	-	-				1,200	-
RPHT1204M0EN-B8	H級 H	●	●	●	●	-				1,530	-
RPHT1204M0EN-C8		●	●	●	-	-				1,530	-

【注意】 AXコート、GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
 【Note】 Please note that the AX coating, GX coating and JS coating do not cause a reaction in conductive touch sensors.

■ 部品番号 Parts

※環境負荷低減への配慮により、ドライバー/レンチ、ねじ焼き付き防止剤、アーバ用ネジは別売りとして頂きました。ご理解・ご協力をお願い致します。
 ※To reduce environmental loads, drivers/wrenches, screw burning-prevention agent, and arbor screws are sold separately. We ask for your understanding and cooperation.

部品名 Parts	クランプねじ Clamp screw	本体には付属しておりません(別売) Not included with product (sold separately)										ドライバー/レンチ Screw driver / Wrench	ねじ焼き付き防止剤 Screw anti-seizure agent			
		アーバ用ねじ ^{※2} Arbor screw					エアーク付き With air hole									
形状 Shape												A	B			
適用カッタ Cutter body	締付トルク Fastening torque (N·m)	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)	商品コード Item code	a	φb	c	d	f	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)	形状 Shape	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)				
シャंक Shank	RV3S000R-0	265-141	2.0	720	-	-	-	-	-	-	104-T10	A	1,600	P-37	840	
	RV4S000R-0	262-142	2.9	720	-	-	-	-	-	-	104-T15	A	1,710			
モジュラー Modular	RV3M000R-0	265-141	2.0	720	-	-	-	-	-	-	104-T10	A	1,600			
	RV4M000R-0	262-142	2.9	720	-	-	-	-	-	-	104-T15	A	1,710			
ボア Bore 内径インチ inch size	RV4B050R-5	262-142	2.9	720	100-178	M10×1.5	16	35	25	8	1,460	105-T15	B			1,760
	RV4B063R-6	262-142	2.9	720	100-180 ^{※1}	M16×2.0	24	51	35	14	1,460					
	RV4B080R-7	262-142	2.9	720	100-183	M8×1.25	13	33	25	6	1,460	104-T10	A			1,600
ボア Bore 内径ミリ mm size	RV3B000R-0	265-141	2.0	720	100-183	M8×1.25	13	33	25	6	1,460	104-T10	A			1,600
	RV4B040RM-4	262-142	2.9	720	100-183	M8×1.25	13	33	25	6	1,460					
	RV4B042RM-4	262-142	2.9	720	100-183	M8×1.25	13	33	25	6	1,460					
	RV4B050RM-5	262-142	2.9	720	100-178	M10×1.5	16	35	25	8	1,460	105-T15	B	1,760		
RV4B063RM-6	262-142	2.9	720	100-178	M10×1.5	16	35	25	8	1,460						
RV4B080RM-7	262-142	2.9	720	100-179 ^{※1}	M12×1.75	18	42	30	10	1,460						

※1 φ80用のアーバ用ねじは、インローサイズにより部品サイズが異なります。 ※1 Part size for arbor screw for φ80 is different due to inlay size.
 ※2 各切れ刃にエア、切削油剤を供給する場合は、本アーバ用ねじをご使用ください。 ※2 When supplying air or cutting oil to each cutting flute, please use this arbor screw.

【注意】アーバ付属のねじでも、センタースルーとしてそのままご使用できます。 【Note】 Even with the screws included with the arbor, the arbor can be used as it is for center through.

●印：標準在庫品です。 ●：Stocked Items. -印：製作致しません。 -：Not manufactured.