


段付きボーラー

内部給油タイプ (オイルホール有) Internal coolant type (with oil holes)



h8	φ3.4~φ5.1	: 0~-0.018	h6	Ds=6	: 0~-0.008
	φ6.8~φ8.5	: 0~-0.022		6 < Ds ≤ 10	: 0~-0.009
	φ10.3	: 0~-0.027		10 < Ds	: 0~-0.011

(mm)

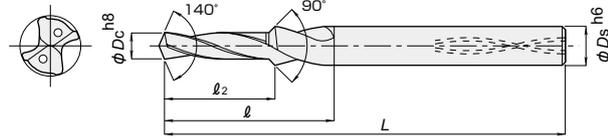

STBH○○○○-ATH



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)							希望小売価格 (円) Suggested retail price (¥)
		L/D	小径 Dc Small dia.	ステップ長さ ℓ ₂ Step length	溝長 ℓ Flute length	全長 L Overall length	シャンク径(大径) Ds Shank dia. (Large dia.)	適応ねじ サイズ Corresponding tap size	
STBH034S-ATH	●	2	3.4	8	25	80	6.0	M4	15,000
STBH034M-ATH	●	3		12	30	80	6.0		17,650
STBH043S-ATH	●	2	4.3	10	30	85	7.0	M5	16,320
STBH043M-ATH	●	3		15	35	85	7.0		19,280
STBH051S-ATH	●	2	5.1	12	35	90	8.0	M6	18,770
STBH051M-ATH	●	3		18	40	90	8.0		21,420
STBH068S-ATH	●	2	6.8	16	45	100	10.0	M8	22,850
STBH068M-ATH	●	3		24	50	105	10.0		26,730
STBH085S-ATH	●	2	8.5	20	50	115	12.0	M10	29,380
STBH085M-ATH	●	3		30	60	125	12.0		34,580
STBH103S-ATH	●	2	10.3	24	60	125	14.0	M12	39,890
STBH103M-ATH	●	3		36	70	135	14.0		46,520

- ・面取り幅は、適用ねじサイズ中 M4~M6用はC1.0、M8~M12用はC1.5まで加工可能です。
- ・適用ねじサイズはメートル並目ねじです。
- ・Chamfer width: for corresponding screw sizes of M4 to M6, processing to C1.0 is possible; for M8 to M12, processing to C1.5 is possible.
- ・Corresponding screw sizes are for metric coarse threads.

特殊サイズにつきましても対応いたします。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
Special sizes can also be served. For details, please contact our sales office.

穴あけ工具

○ 対応被削材 Applicable work materia

軟鋼 Mild steel SS	炭素鋼 Carbon steel S〇〇C	合金鋼 Alloy steel SCM, SCr	調質鋼 Heat-treated steel SKD SKS	工具鋼 Tool steel ~40HRC	焼入れ鋼 Hardened steel ~45HRC 45HRC~	ステンレス鋼 Stainless steel SUS	耐熱鋼 Ti合金 Heat-resistant steel, Ti alloy Inconel	鋳鉄 Cast iron FC	ダクタイル鋳鉄 Ductile cast iron FCD	アルミ合金 Aluminium alloy Al	銅合金 Copper alloy Cu
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○印：標準在庫品です。 ●：Stocked Items.

○ 再研磨対応外径範囲 Re-grinding compatibility range

商品コード Item code	エンド End (mm)
STBH-ATH	3.4 ~ 10.3