

Z Plunging Borer ザグリボーラー




レギュラー

Regular




	φ2~φ3	: 0~-0.014
	φ3.1~φ6	: 0~-0.018
	φ6.1~φ10	: 0~-0.022
	φ10.1~φ16	: 0~-0.027


0~-0.01 (mm)

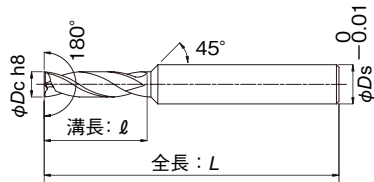

Aタイプ Type A

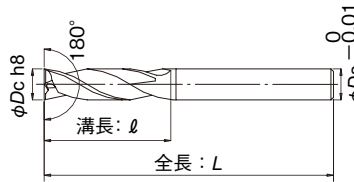

Bタイプ Type B

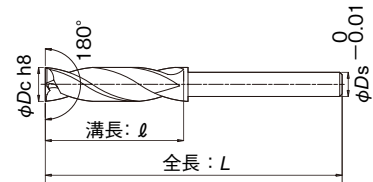

Cタイプ Type C

ZPB-TH



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)				形状 Shape	希望小売価格 Suggested retail price 特定代理店 希望小売価格 Specified distributor suggested retail price ¥
		直径 Dc Tool dia.	溝長 ℓ Flute length	全長 L Overall length	シャンク径 Ds Shank dia.		
ZPB0200-TH	□	2.0	8	50	4	A	(8,320)
ZPB0210-TH	□	2.1	8	50	4	A	(8,320)
ZPB0220-TH	□	2.2	8	50	4	A	(8,320)
ZPB0230-TH	□	2.3	8	50	4	A	(8,320)
ZPB0240-TH	□	2.4	8	50	4	A	(8,320)
ZPB0250-TH	□	2.5	10	50	4	A	(8,320)
ZPB0260-TH	□	2.6	10	50	4	A	(8,320)
ZPB0270-TH	□	2.7	10	50	4	A	(8,320)
ZPB0280-TH	□	2.8	10	50	4	A	(8,320)
ZPB0290-TH	□	2.9	10	50	4	A	(8,320)
ZPB0300-TH	●	3.0	12	50	4	A	6,450
ZPB0310-TH	□	3.1	12	50	4	A	(8,710)
ZPB0320-TH	□	3.2	12	50	4	A	(8,710)
ZPB0330-TH	□	3.3	14	50	4	A	(7,940)
ZPB0340-TH	□	3.4	14	50	4	A	(8,710)
ZPB0350-TH	□	3.5	14	50	4	A	(7,940)
ZPB0360-TH	□	3.6	14	50	4	A	(8,710)
ZPB0370-TH	□	3.7	14	50	4	A	(8,710)
ZPB0380-TH	□	3.8	16	50	4	A	(8,710)
ZPB0390-TH	□	3.9	16	50	4	A	(8,710)
ZPB0400-TH	●	4.0	16	50	4	B	6,750
ZPB0410-TH	□	4.1	16	50	6	A	(8,710)
ZPB0420-TH	□	4.2	16	50	6	A	(7,940)
ZPB0430-TH	□	4.3	18	50	6	A	(8,710)
ZPB0440-TH	□	4.4	18	50	6	A	(8,710)
ZPB0450-TH	●	4.5	18	50	6	A	6,750
ZPB0460-TH	□	4.6	18	50	6	A	(9,370)
ZPB0470-TH	□	4.7	18	50	6	A	(9,370)
ZPB0480-TH	□	4.8	20	60	6	A	(9,370)
ZPB0490-TH	□	4.9	20	60	6	A	(9,370)

商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)				形状 Shape	希望小売価格 Suggested retail price 特定代理店 希望小売価格 Specified distributor suggested retail price ¥
		直径 Dc Tool dia.	溝長 ℓ Flute length	全長 L Overall length	シャンク径 Ds Shank dia.		
ZPB0500-TH	●	5.0	20	60	6	A	7,270
ZPB0510-TH	□	5.1	20	60	6	A	(9,730)
ZPB0520-TH	□	5.2	20	60	6	A	(9,730)
ZPB0530-TH	□	5.3	20	60	6	A	(8,860)
ZPB0540-TH	□	5.4	20	60	6	A	(9,730)
ZPB0550-TH	●	5.5	22	60	6	A	7,540
ZPB0560-TH	□	5.6	22	60	6	A	(9,730)
ZPB0570-TH	□	5.7	22	60	6	A	(9,730)
ZPB0580-TH	□	5.8	22	60	6	A	(9,730)
ZPB0590-TH	□	5.9	22	60	6	A	(9,730)
ZPB0600-TH	●	6.0	22	60	6	B	7,540
ZPB0610-TH	□	6.1	24	70	8	A	(12,750)
ZPB0620-TH	□	6.2	24	70	8	A	(12,750)
ZPB0630-TH	□	6.3	24	70	8	A	(12,750)
ZPB0640-TH	□	6.4	24	70	8	A	(12,750)
ZPB0650-TH	□	6.5	26	70	8	A	(11,630)
ZPB0660-TH	□	6.6	26	70	8	A	(12,750)
ZPB0670-TH	□	6.7	26	70	8	A	(12,750)
ZPB0680-TH	□	6.8	26	70	8	A	(11,630)
ZPB0690-TH	□	6.9	26	70	8	A	(12,750)
ZPB0700-TH	●	7.0	26	70	8	A	9,890
ZPB0710-TH	□	7.1	26	70	8	A	(12,750)
ZPB0720-TH	□	7.2	26	70	8	A	(12,750)
ZPB0730-TH	□	7.3	26	70	8	A	(12,750)
ZPB0740-TH	□	7.4	26	70	8	A	(12,750)
ZPB0750-TH	□	7.5	26	70	8	A	(11,630)
ZPB0760-TH	□	7.6	28	70	8	A	(14,490)
ZPB0770-TH	□	7.7	28	70	8	A	(14,490)
ZPB0780-TH	□	7.8	28	70	8	A	(14,490)
ZPB0790-TH	□	7.9	28	70	8	A	(14,490)

●印：標準在庫品です。 □印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。
● : Stocked Items. □ : Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.

Boring Tools

Other Drills