

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ロックタイト Silver Grade Anti-Seize  
**LOCTITE** ドイツ 焼付防止潤滑剤“アンチシース767 LB8150”

同商品群 16 アイテム  
在庫数



**特長** ●銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。  
●金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。  
**用途** ●潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤。  
**仕様** ●使用温度範囲:-54~870℃  
**材質** ●主成分:銅、グラファイト、アルミニウム、ナフサ  
**製造国** ●アメリカ

商品紹介動画



スプレー

発注単位1本 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
275-1399	25700	¥2,975	¥3,400	銀	340	12	460	390(98)

ハケ付

発注単位1個 (価格改定日 21.10)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	容量(g)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
275-1402	76764	¥4,331	¥4,950	銀	454	10	462	674(96)

ブラッシュトップ付

特長 ●ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。

発注単位1個 (価格改定日 21.10)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	容量(ml)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
793-8667	1999141	¥3,188	¥3,400	銀	210	6	243	150(60)

スティック

特長 ●高所での作業でも安心して使いやすいスティックタイプです。

発注単位1本 (価格改定日 19.04)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
244-9609	NO37783	¥1,875	¥1,900	銀	20	10	26	925(111)

◎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト Copper Based Anti-Seize  
**LOCTITE** ドイツ 焼付防止潤滑剤“アンチシース C5-A LB8008”

同商品群 16 アイテム  
在庫数



**特長** ●銅ベースの焼付防止剤で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。  
●982℃までの耐熱性があり、金属部品をサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。  
**用途** ●銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材。  
**仕様** ●使用温度範囲:-29~982℃  
●ペースト状  
**材質** ●主成分:銅、グラファイト  
**製造国** ●アメリカ

使用例



発注単位1個 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	容量(g)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
480-1300	234192	¥ 891	¥ 950	銅	28	48	31	4347(176)
480-1318	234194	¥1,594	¥1,700	銅	112	12	125	704(66)
332-6411	C5A-454	¥4,331	¥4,950	銅	454	12	514	529(91)

ブラッシュトップ付


発注単位1本 (価格改定日 21.10)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
793-8675	1999559	¥3,188	¥3,400	銅	210	6	243	227(83)

◎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト N-1000 High Purity Anti-Seize  
**LOCTITE** ドイツ 焼付防止潤滑剤“LBN-1000”

同商品群 16 アイテム  
在庫数

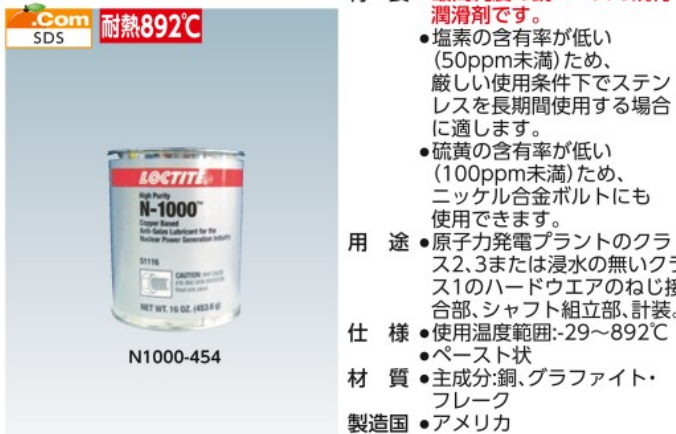

**特長** ●最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。  
●塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。  
●硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。  
**用途** ●原子力発電プラントのクラス2,3または浸水の無いクラス1のハードウェアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。  
**仕様** ●使用温度範囲:-29~892℃  
●ペースト状  
**材質** ●主成分:銅、グラファイト・フレーク  
**製造国** ●アメリカ

発注単位1缶 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	色	容量(g)	梱包数(缶)	質量(g)	実績(前年比%)
333-4490	N1000-454	¥12,798	¥13,650	銅	454	12	600	208(379)

◎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

ロックタイト Nickel Anti-Seize 771(Anti-Seize Lubricant)  
**LOCTITE** ドイツ 焼付防止潤滑剤“LB771”

同商品群 16 アイテム  
在庫数



**特長** ●ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。  
●特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。  
●ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。  
**用途** ●化学工場や石油精製工場。  
●クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。  
**仕様** ●使用温度範囲:-54~1315℃  
●ペースト状  
**材質** ●主成分:鉱物油、ニッケル、黒鉛  
**製造国** ●アメリカ

発注単位1缶 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン株式会社ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	色	容量(g)	梱包数(缶)	質量(g)	実績(前年比%)
332-6110	771-454	¥4,900	¥5,600	灰	454	10	636	614(113)

◎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/