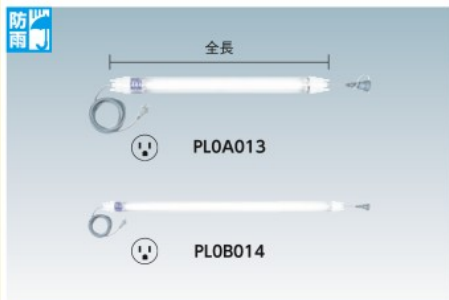


ハセガワ  
HASEGAWA Co. 日本

LED Pole Lantern

**LEDポールランタンPLO-20LERW(連結型・スイッチ付)**修理  
可能同商品群  
在庫数 30 アイ  
テム

**特長**

- スイッチ付・連結タイプのLEDです。
- 保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
- 工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
- 長期使用を前提とした部品供給体制でお客さまをバックアップいたします。

**仕様**

- 電源:100~200V
- プラグ:125V15A2PE ●コネクタ:125V15A2PE

製造国 ●日本

発注単位1台

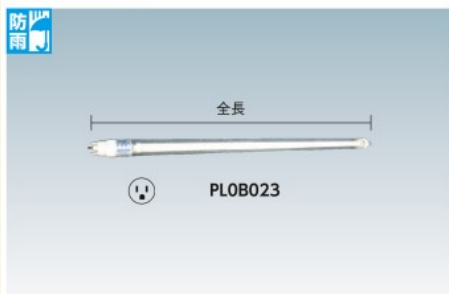
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	全長 (mm)	コード長さ (m)	消費電力 (W)	標準消費電力料金	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
762-1311	PLOA013	¥27,950	¥27,950	1000	825	5	7.2	0.19円/h	1	1.6	2(17)
762-1345	PLOB014	¥32,700	¥32,700	2200	1435	5	16	0.43円/h	1	2.2	39(55)

☎商品のお問い合わせ:049-233-1021 <http://www.e-hasegawa.co.jp/>

株式会社長谷川製作所 [820596]

ハセガワ  
HASEGAWA Co. 日本

LED Pole Lantern

**LEDポールランタンPLO-20LEW(スイッチ付)**修理  
可能同商品群  
在庫数 30 アイ  
テム

**特長**

- スイッチ付タイプのLEDです。
- 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
- 保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
- 工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
- 長期使用を前提とした部品供給体制でお客さまをバックアップいたします。

**仕様**

- 電源:100~200V ●プラグ:125V15A2PE

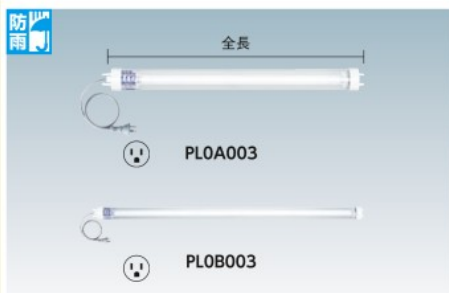
製造国 ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	全長 (mm)	コード長さ (m)	消費電力 (W)	標準消費電力料金	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
762-1329	PLOA023	¥22,800	¥22,800	1000	790	0.9	7.2	0.19円/h	1	1.0	1(20)
762-1353	PLOB023	¥27,550	¥27,550	2200	1400	1.5	16	0.43円/h	1	1.5	5(72)

☎商品のお問い合わせ:049-233-1021 <http://www.e-hasegawa.co.jp/>ハセガワ  
HASEGAWA Co. 日本

LED Pole Lantern

**LEDポールランタンPLO-20LE**修理  
可能同商品群  
在庫数 30 アイ  
テム

**特長**

- 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
- 保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
- 工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
- 長期使用を前提とした部品供給体制でお客さまをバックアップいたします。

**仕様**

- 電源:100~200V
- プラグ:125V15A2PE

製造国 ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	全長 (mm)	コード長さ (m)	消費電力 (W)	標準消費電力料金	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
762-1302	PLOA003	¥19,950	¥19,950	1000	770	0.9	7.2	0.19円/h	1	1.0	4(50)
762-1337	PLOB003	¥24,700	¥24,700	2200	1380	1.5	16	0.43円/h	1	1.5	84(111)

☎商品のお問い合わせ:049-233-1021 <http://www.e-hasegawa.co.jp/>ハセガワ  
HASEGAWA Co. 日本

LED Pole Lantern

**LEDポールランタン**修理  
可能同商品群  
在庫数 30 アイ  
テム

**特長**

- コンパクト・高輝度タイプです。
- 保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
- 工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
- 長期使用を前提とした部品供給体制でお客さまをバックアップいたします。

**仕様**

- 電源:100~200V
- プラグ:125V15A2PE

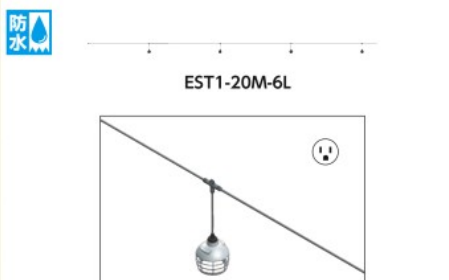
製造国 ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	全長 (mm)	コード長さ (m)	スイッチ	消費電力 (W)	標準消費電力料金	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
762-1400	PLOLS03	¥22,600	¥22,600	2700	770	1	無	24	0.65円/h	1	1	5(50)
762-1418	PLOLS22	¥25,400	¥25,400	2700	790	1	有(防水タイプ)	24	0.65円/h	1	1	13(217)

☎商品のお問い合わせ:049-233-1021 <http://www.e-hasegawa.co.jp/>ハセガワ  
HASEGAWA Co. 日本

Branch Cable

**分岐ケーブル**修理  
可能同商品群  
在庫数 30 アイ  
テム

**特長**

- 高い安全性、防水性、耐久性があります。
- 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。

**仕様**

- プラグ:125V-15A2PE ●コネクタ:125V-15A2PE ●母線:VCT2.0mm<sup>2</sup>×2芯
- 照明分岐支線:VCT0.75mm<sup>2</sup>×2芯 ●ソケット:E26

製造国 ●日本

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	長さ (m)	間隔 (m)	分岐線数 (個)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
762-1094	EST1-20M-6L	¥13,800	¥13,800	20	3	6	1	4	20(75)
762-1086	EST1-20M-10L	¥18,600	¥18,600	20	2	10	1	4	62(73)
762-1108	EST1-30M-10L	¥21,300	¥21,300	30	3	10	1	6	40(800)
762-1116	EST1-50M-12L	¥29,300	¥29,300	50	4	12	1	8	7(700)
762-1124	EST1-50M-18L	¥34,100	¥34,100	50	2.75	18	1	8	7(175)

☎商品のお問い合わせ:049-233-1021 <http://www.e-hasegawa.co.jp/>