

● 特 長

■ 棒はんだも軽々と溶かす驚異的なハイパワー

超高出力300Wのコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現。
今まで不可能とあきらめていたはんだ付けも、FX-801が可能にします。
大電流を扱う電源基板のトランスやコイルのはんだ付けに最適です。


■ 作業性を損なわない軽量のこて部

300Wのハイパワーにも関わらず、ヒーター部の改良によりこて部の軽量化を実現。作業性が良く、作業者の負担も軽減します。

■ 2タイプのこて先で様々なワークに対応


・標準タイプ

トランスやコイルなど
大電流を扱う大型部品に

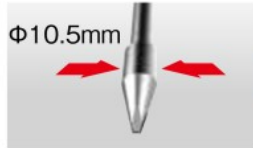

・スリムタイプ

狭小スペースで
熱量が必要なはんだ付けに

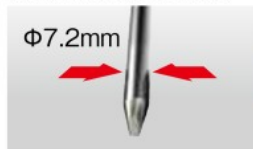

動画でチェック!

■ 接続できるこて部

温められた窒素ガスではんだ付け性が向上
こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり

はんだ付け N₂ オプション
N₂はんだこて FX-8003

こて先別売

T33シリーズこて先・ノズル組品

品 番	FX8003-81
価 格	¥17,500
消費電力	260W(29V)
設定温度範囲	50~500℃
全 長	253mm
重 量	65g

※全長と重量の値は以下の通りです。
・コードやホースは除く
・こて先やノズルなどは含む
※本体に付属のこて台がそのまま使えます。



T33 シリーズ こて先一覧

単位: mm

BC型(標準タイプ)

T33-BC2 ¥3,200	T33-BC3 ¥3,200	T33-BC4 ¥3,200	T33-BC5 ¥3,200	T33-BC6 ¥3,200	T33-SSBC2 ¥3,200

D型(標準タイプ)

T33-SSBC3 ¥3,200	T33-SSBC4 ¥3,200	T33-SSBC5 ¥3,200	T33-D24 ¥3,200	T33-D32 ¥3,200	T33-D5 ¥3,200


D型(スリムタイプ)

T33-D6 ¥3,200	T33-SSD16 ¥3,200	T33-SSD24 ¥3,200	T33-SSD32 ¥3,200	T33-SSD6 ¥3,200	T33-1610 ¥4,300

溝付き型(スリムタイプ)

T33-1611 ¥4,500	T33-SS1610 ¥4,300	T33-SS1611 ¥4,500

●FX-8003はノズル組品が必要です。

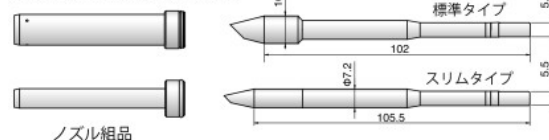

標準タイプ用	スリムタイプ用
A B5069 ¥4,200	C B5239 ¥4,500
B B5070 ¥4,500	D B5240 ¥4,500
	E B5241 ¥4,500