

ニツパ・プライヤー

RoHS
対応

軟銅線の細工・加工に

電子部品用

独自の熱処理により鋭い切れ味と高い耐久性を両立。

切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカット採用

FT-600

マイクロニツパ

刃先が細く、
狭い箇所最適。

FT-601

ニツパ

優れた
耐摩耗性と耐久性。



線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプ

FT-620

先細ロングプライヤー

先細タイプで
狭いところの作業に最適。

FT-621

プライヤー


使い心地が抜群。
掴む、曲げる作業に。



仕様


品番	FT600-81			FT601-81		
価格	¥3,960 (税抜¥3,600)			¥4,070 (税抜¥3,700)		
切断能力 (軟銅線)	Φ1.2 mm (MAX.)			Φ1.5 mm (MAX.)		
外形寸法 (単位: mm)	A	B	C	A	B	C
	117	50	11	117	51	15.5
	D	E	F	D	E	F
	6	21	13.4	8.5	24	16.8

*刃こぼれの原因となりますので、硬線は切らないでください。

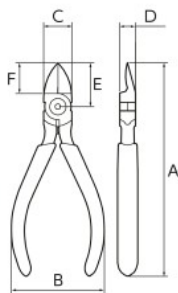

仕様

品番	FT620-81			FT621-81		
価格	¥3,300 (税抜¥3,000)			¥3,300 (税抜¥3,000)		
外形寸法 (単位: mm)	A	B	C	A	B	C
	148	50	11	124	50	11
	D	E	F	D	E	F
	6	60	52.4	6	36	28.4

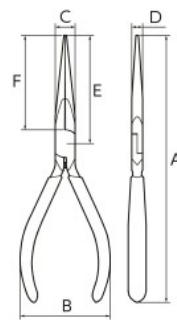

一般作業用


線材の細工・加工作業や趣味などに最適。

仕様

品番	価格	品名	切断能力(軟銅線)	A	B	C	D	E
106-01	¥2,090 (税抜¥1,900)	セーフティニツパ	Φ1.3 mm (MAX.)	132	54±2	13.5	5	20
106-02	¥2,640 (税抜¥2,400)	サキマガリマイクロニツパ	Φ1.3 mm (MAX.)	129	54±2	13.5	5	16
106-03	¥2,420 (税抜¥2,200)	マイクロニツパ	Φ0.8 mm (MAX.)	130	54±2	9.5	4	18
106-04	¥2,860 (税抜¥2,600)	エッジニツパ	Φ1 mm (MAX.)	138	54±2	14	6	27
106-05	¥1,980 (税抜¥1,800)	マイクロニツパ	Φ1.3 mm (MAX.)	132	54±2	13.5	5	20
106-06	¥2,640 (税抜¥2,400)	プライヤー	-	140	54±2	13	6	29
106-07	¥2,640 (税抜¥2,400)	プライヤーロング	-	154	54±2	13	6	40
106-08	¥2,640 (税抜¥2,400)	サキマガリニードルプライヤー	-	146	54±2	13	4	35

*刃こぼれの原因となりますので、硬線は切らないでください。

(単位: mm)

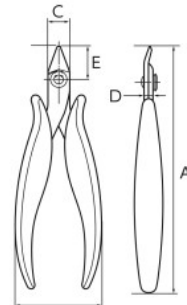

リード加工

ワイヤー
ストリッパー

HAND TOOLS

その他

自動
はんだ付け
システム

はんだこて

はんだ送り
(ユニット・
こて)

こて先
温度計・
テスター

こて先
クリーナー

はんだ・
フラックス

吸煙器

はんだ槽

吸取器・
リワーク
関連

リワーク
ステーション

静電気
関連

吸着
ピンセット

線材加工・
その他

熱風炉・
工業用
ドライヤー

メルター・
シーラー

ホビー