


マイプロ T30 シリーズ こて先一覧 単位: mm

D型		I型		J型		K型	
T30-D1 ¥3,800	T30-D06 ¥3,800	T30-I ¥3,800	T30-J ¥3,800	T30-KU ¥4,300	T30-KN ¥4,300		

●N₂仕様にするには「ノズル組品」と「ホース組品」が必要です。

A C5038 ¥11,000	C C5040 ¥11,000
B C5039 ¥11,000	D C5041* ¥11,000

※ノズル組品Dは全長を短くした作業性重視の汎用タイプです。詳細はwebでご覧ください。

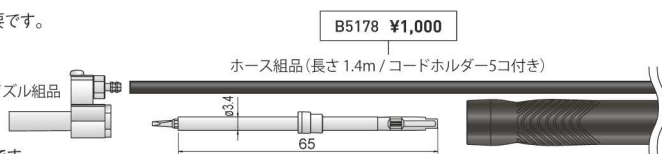

はんだ除去 N1 シリーズ ノズル一覧 単位: mm

N1-06 ¥6,000	N1-08 ¥6,000	N1-10 ¥5,600	N1-13 ¥5,600	N1-16 ¥5,600
N1-20 ¥5,600	N1-23 ¥5,600	N1-L10 ¥7,500		

リワーク直熱式 N4 シリーズ ノズル一覧 単位: mm

品番	形状	形状		価格
		ΦA	ΦB	
N4-01		2	2.5	¥3,980
N4-02		4	5	¥3,980
N4-03		6	7	¥3,980
N4-04		8	9	¥3,980

リワーク直熱式 T9 シリーズ こて先一覧 単位: mm

(2本で一組の価格です。)

チップ用	
T9-1 ¥9,800	T9-L1 ¥9,800
T9-L2 ¥9,800	

リワーク直熱式 T8 シリーズ こて先一覧 単位: mm

(2本で一組の価格です。)

チップ用				
T8-1001 ¥6,000	T8-1002 ¥8,000	T8-1003 ¥8,000	T8-1004 ¥8,000	T8-1013 ¥9,000

SOP用									
T8-1005 ¥8,000	T8-1006 ¥8,000	T8-1007 ¥8,000	T8-1008 ¥8,000	T8-1009 ¥8,000	T8-1010 ¥8,000	T8-1011 ¥8,000	T8-1012 ¥8,000		

- IoT対応タイプ
- ステーションタイプ
- N₂システム
- セラミックヒータータイプ
- ニクロムヒータータイプ
- こて台・パワーアダプター
- セレクションガイド
- 自動はんだ付けシステム
- はんだこて
- はんだ送り(ユニット・こて)
- こて先温度計・テスター
- こて先クリーナー
- はんだ・フラックス
- 吸煙器
- はんだ槽
- 吸取器・リワーク関連
- リワークステーション
- 静電気関連
- 吸着ピンセット
- 線材加工・その他
- 熱風炉・工業用ドライヤー
- メルター・シーラー
- ホビー