


スポンジアングル

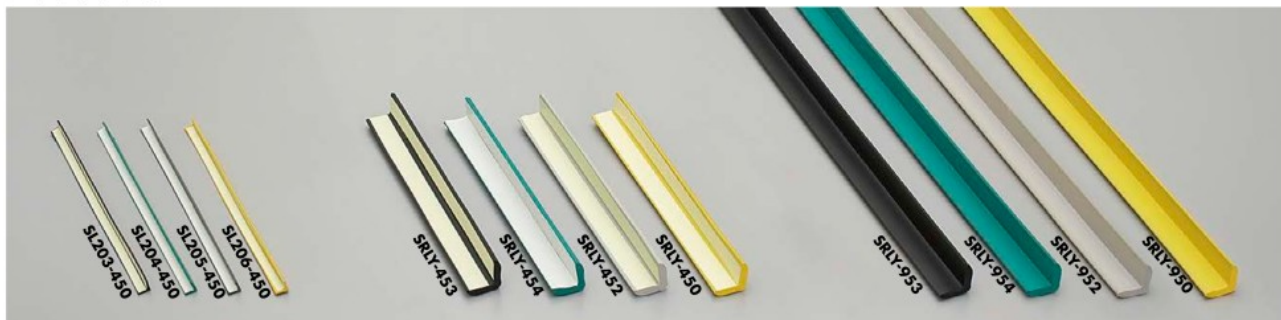

アングル型スポンジ
(粘着タイプ)



断面図	品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
	SL203-450	オープン	約20×20×450mm	黒	5	4977720450834
	SL204-450	オープン	約20×20×450mm	緑	5	4977720450872
	SL205-450	オープン	約20×20×450mm	グレー	5	4977720450889
	SL206-450	オープン	約20×20×450mm	黄	5	4977720450896

アングル型スポンジ
(粘着タイプ)




断面図	品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
	SRLY-450	オープン	約54×54×450mm	黄	5	4977720450803
	SRLY-452	オープン	約54×54×450mm	グレー	5	4977720450933
	SRLY-453	オープン	約54×54×450mm	黒	5	4977720450940
	SRLY-454	オープン	約54×54×450mm	緑	5	4977720450957
	SRLY-950	オープン	約54×54×900mm	黄	5	4977720450117
	SRLY-952	オープン	約54×54×900mm	グレー	5	4977720450124
	SRLY-953	オープン	約54×54×900mm	黒	5	4977720450131
	SRLY-954	オープン	約54×54×900mm	緑	5	4977720450148

材質：発泡ラバー (NBR)

壁・家具・駐車場などのかどにつけるだけでコーナースポンジがクッションの役割をし、ダメージをやわらげます。

駐車場の柱まわりや建物のコーナー等に取り付けます。目につきやすいトラ柄での注意喚起と、クッション性に優れたNBR製スポンジで衝撃をやわらげる、安全に配慮した保護材です。

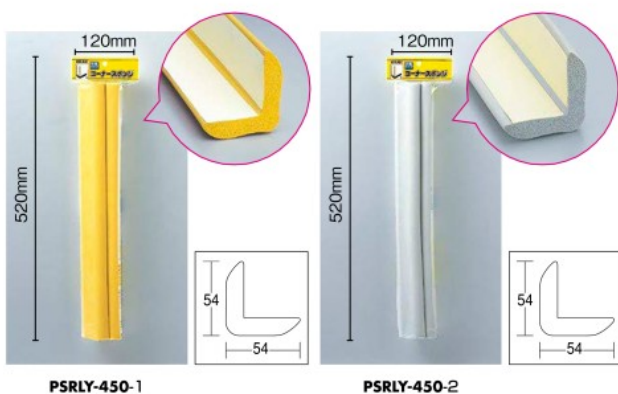

コーナースポンジ (粘着タイプ)

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
PSRLY-450-1	¥1,270	54mm×54mm×450mm	発泡ラバー	2	1	粘着付
PSRLY-450-2	¥1,270	54mm×54mm×450mm	発泡ラバー	2	1	粘着付



トラ柄スポンジプロテクター

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
KSPT-455	オープン	約44mm×44mm×450mm	NBR発泡体	1	5	付属：両面テープ
KSPT-932	オープン	約34mm×34mm×900mm	NBR発泡体	1	5	付属：両面テープ
KSPT-945	オープン	約44mm×44mm×900mm	NBR発泡体	1	5	付属：両面テープ