


すきまマット



**KGS40-2**  
参考上代: オープン  
サイズ: 40×50×10mm  
入数: 5 1P入数: 2

防振ゴム

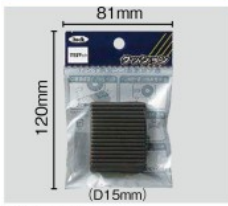


**KWG50-1**  
参考上代: オープン  
サイズ: 50×50×10mm  
入数: 5 1P入数: 2

空調機用防振ゴム



**KWG50-5**  
参考上代: オープン  
サイズ: 50×50×10mm / 13φ穴  
入数: 5 1P入数: 2

ゴム 接着テープ付

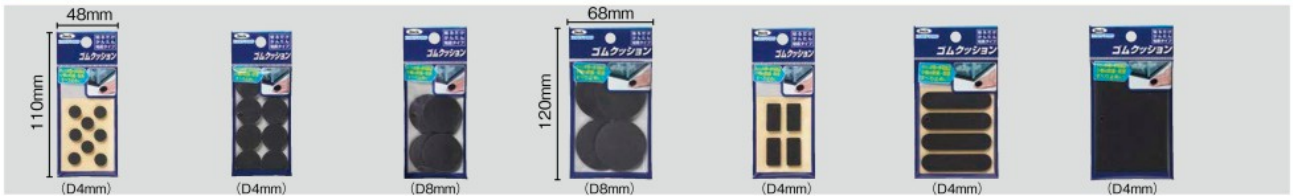

**KGR-11** 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン  
サイズ: 10丸×3mm サイズ: 20丸×3mm サイズ: 28丸×3mm サイズ: 40丸×3mm サイズ: 20×10×3mm サイズ: 13×55×3mm サイズ: 90×60×3mm  
入数: 5 1P入数: 8 入数: 5 1P入数: 8 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 1

波ゴム 接着テープ付




**KWR20-1** 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン  
サイズ: 20丸×3mm サイズ: 20丸×3mm サイズ: 28丸×3mm サイズ: 28丸×3mm サイズ: 20×10×3mm サイズ: 20×10×3mm  
入数: 5 1P入数: 8 入数: 5 1P入数: 8 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4

プチルゴム 接着テープ付



**KKG-3** 参考上代: オープン  
サイズ: 30丸×12mm (橋円半球型)  
入数: 5 1P入数: 4

波ゴム 接着テープ付

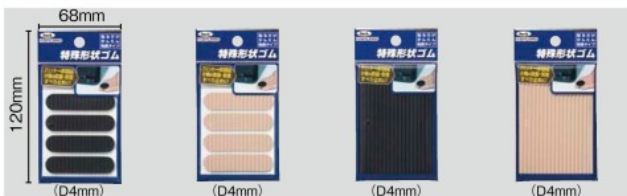

**KWR51-1** 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン  
サイズ: 13×55×3mm サイズ: 13×55×3mm サイズ: 90×60×3mm サイズ: 90×60×3mm  
入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 1 入数: 5 1P入数: 1

エラストマーゴム板 接着テープ付



**KPE-951** 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン  
サイズ: 90×60×1mm サイズ: 90×60×3mm サイズ: 90×60×1mm サイズ: 90×60×3mm  
入数: 5 1P入数: 1 入数: 5 1P入数: 1 入数: 5 1P入数: 1 入数: 5 1P入数: 1


ゴム底脚 ビス付



**KG-100** 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン  
サイズ: 10丸×5mm サイズ: 15丸×10mm サイズ: 20丸×12mm サイズ: 28丸×18mm サイズ: 32丸×15mm サイズ: 38丸×24mm  
入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 1 入数: 5 1P入数: 1

■ゴム底脚寸法(約mm)

品番	A	B	C	D	E	F
KG-100	10	3.2	5	2	10	5
KG-150	15	3.2	10	7	8	5
KG-200	20	4	12	5	16	7
KG-280	28	4.5	18	7	22	12
KG-320	32	5	15	10	26	14
KG-380	38	5	24	11	32	12

 

イボゴム 接着テープ付



**KIG-2121** 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン 参考上代: オープン  
サイズ: 21丸×1mm サイズ: 28丸×1mm サイズ: 13×55×1mm サイズ: 90×60×1mm  
入数: 5 1P入数: 8 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 4 入数: 5 1P入数: 1