

S.Sシリーズ (ステンレス、スチール長尺もの)・ブラケット

金属製長尺素材


金属

パイプ・棒

長尺


化成品

価格はオープン価格です

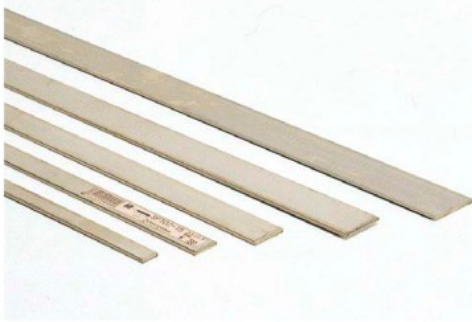

ステンレス平板 (フラットバー) SUS304

| サイズ | 品番<1000mm> | 入数 | 品番<2000mm> | 入数 |
|----------|------------|----|------------|----|
| 10mm×2mm | SF102-10 | 5 | SF202-10 | 5 |
| 15mm×2mm | SF102-15 | 5 | SF202-15 | 5 |
| 20mm×2mm | SF102-20 | 5 | SF202-20 | 5 |
| 25mm×2mm | SF102-25 | 5 | SF202-25 | 5 |
| 30mm×2mm | SF102-30 | 5 | SF202-30 | 5 |

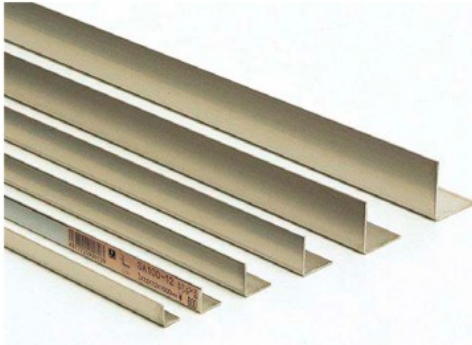

ステンレスアングル SUS304

| サイズ | 品番<1000mm> | 入数 | 品番<2000mm> | 入数 |
|---------------|------------|----|------------|----|
| 10mm×10mm×1mm | SA100-10 | 5 | SA200-10 | 5 |
| 12mm×12mm×1mm | SA100-12 | 5 | SA200-12 | 5 |
| 16mm×16mm×1mm | SA100-16 | 5 | SA200-16 | 5 |
| 19mm×19mm×1mm | SA100-19 | 5 | SA200-19 | 5 |
| 25mm×25mm×1mm | SA100-25 | 5 | SA200-25 | 5 |
| 30mm×30mm×1mm | SA100-30 | 5 | SA200-30 | 5 |



ステンレス丸棒 SUS304

| サイズ | 品番<995mm> | 入数 |
|-------|-----------|----|
| 径3mm | SM995-3 | 5 |
| 径6mm | SM995-6 | 5 |
| 径8mm | SM995-8 | 5 |
| 径9mm | SM995-9 | 5 |
| 径10mm | SM995-10 | 5 |



ステンレス丸パイプ SUS304

#400研磨品

| サイズ | 品番<1000mm> | 入数 | 品番<2000mm> | 入数 |
|-----------|------------|----|------------|----|
| 0.5mm×3mm | SP100-3 | 5 | SP200-3 | 5 |
| 0.5mm×4mm | SP100-4 | 5 | SP200-4 | 5 |
| 0.5mm×5mm | SP100-5 | 5 | SP200-5 | 5 |
| 0.5mm×6mm | SP100-6 | 5 | SP200-6 | 5 |
| 0.5mm×7mm | SP100-7 | 5 | SP200-7 | 5 |
| 0.5mm×8mm | SP100-8 | 5 | SP200-8 | 5 |
| 0.5mm×9mm | SP100-9 | 5 | SP200-9 | 5 |



ブラケット

亜鉛ダイカスト (クロームメッキ)

| 品番 | 品名 | 入数 |
|--------|---------------|----|
| BK3-4T | 通しブラケット 3~4φ用 | 5 |
| BK5-6T | 通しブラケット 5~6φ用 | 5 |
| BK7-8T | 通しブラケット 7~8φ用 | 5 |
| BK3-4E | 止めブラケット 3~4φ用 | 5 |
| BK5-6E | 止めブラケット 5~6φ用 | 5 |
| BK7-8E | 止めブラケット 7~8φ用 | 5 |

特性用途
比較表