

パンチングボード・
インテリアメッシュ



パンチングボード・
パーツ

インテリアメッシュ・
パーツ

形状及び
価格表




使用例

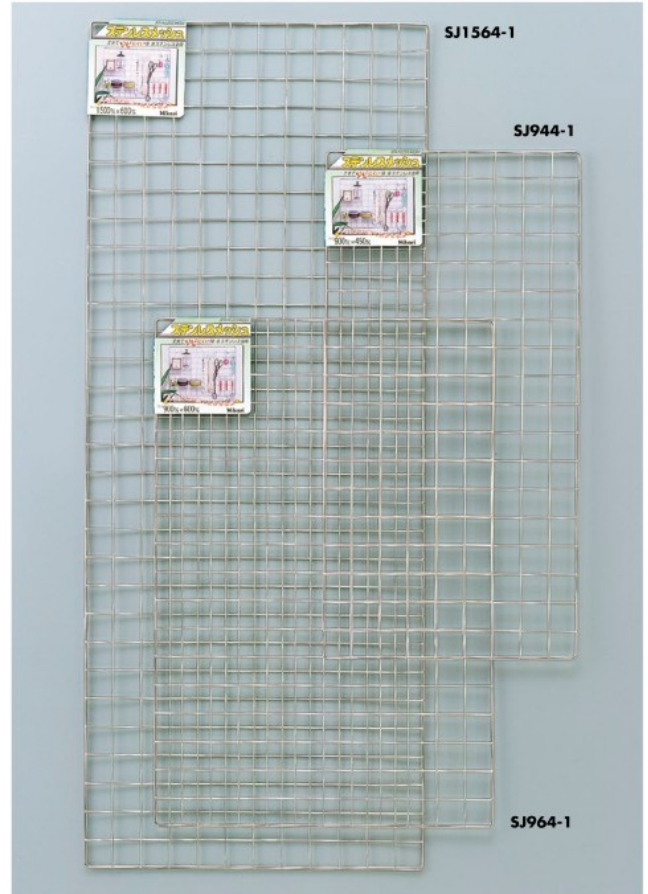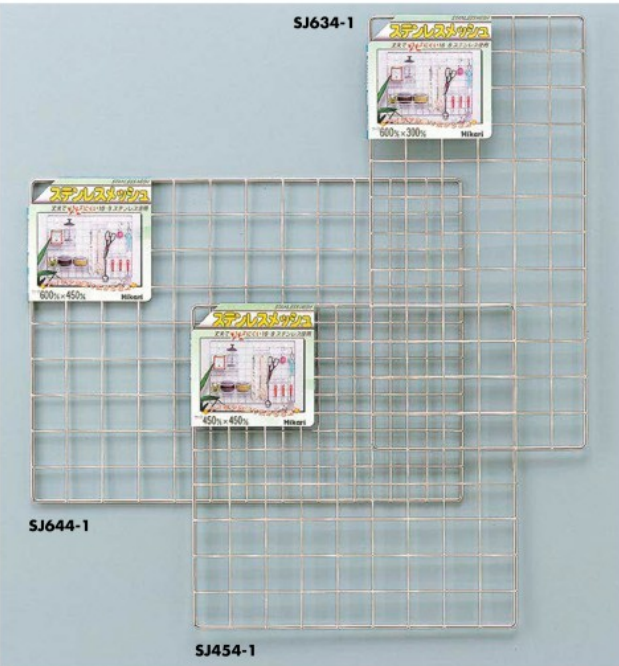

線径…枠5φmm、メッシュ部2.5φmm ※ネット部は50mmピッチです。

品番	品名	サイズ	参考上代	入数
SJ454-1	ステンレスメッシュパネル	450mm×450mm	オープン	3
SJ634-1	ステンレスメッシュパネル	600mm×300mm	オープン	3
SJ644-1	ステンレスメッシュパネル	600mm×450mm	オープン	3
SJ944-1	ステンレスメッシュパネル	900mm×450mm	オープン	3
SJ964-1	ステンレスメッシュパネル	900mm×600mm	オープン	3
SJ1564-1	ステンレスメッシュパネル	1500mm×600mm	オープン	3

パーツ類の形状・価格表はP.184をご覧ください。

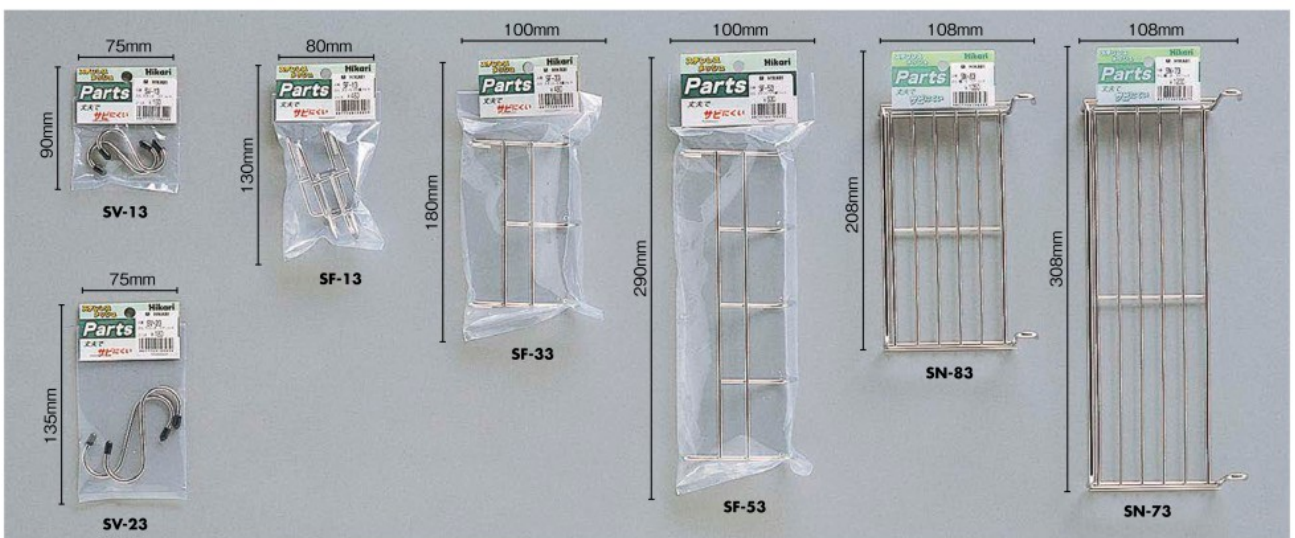

品番	品名	サイズ	参考上代	入数	1P入数
SV-13	ステンレスSカン 小	50mm×3.2mm×25mm	オープン	5	2
SV-23	ステンレスSカン 大	75mm×3.2mm×30mm	オープン	5	2
SF-13	ステンレス1連フック	77mm×28mm×50mm	オープン	5	2
SF-33	ステンレス3連フック	77mm×116mm×50mm	オープン	5	1
SF-53	ステンレス5連フック	77mm×216mm×50mm	オープン	5	1
SN-73	ステンレス棚 大	68mm×270mm×105mm	オープン	3	1
SN-83	ステンレス棚 小	68mm×170mm×105mm	オープン	3	1

パーツ類の形状・価格表はP.184をご覧ください。

特性用途
比較表