

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車輪 幅 mm	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)			車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
920 MK 915 MK - RB	100	100		434 M - RB	100	32	319
	125	100			125	32	
	150	100			150	32	
920 MK 915 MK - KUB	100	100		434 M - KUB	100	32	331
	125	100			125	32	
	150	100			150	32	

トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時に制御できるロック機構です。

フリー

旋回部と車輪の回転が
フリーとなります。



ロック

 
旋回部と車輪の回転が
ロックされます。



バンパー (パイプ外径…25mm~25.5mm)



材質はエラストマー製で壁面を傷める心配がありません。

※バンパー：RoHS適合品



ワッシャー バンパーの安定性を
良くするためワッシャー
を入れてください。

取付けパイプ外径φ32、φ38
専用ソケット(右図)もあります。
ソケットは別途ご用意ください。

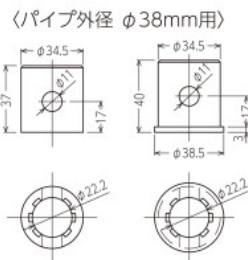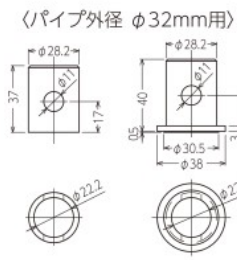

ステームにはM6貫通
ねじがいています。



専用ワッシャーが
付いています。



スチールレバーもできます。
別途ご用意ください。

